

RESIN ROLLER CONVEYORS -LENGTH SELECTABLE-

樹脂ローラコンベヤ長さ指定タイプ

ーローラ径20mm・30mm・50mmタイプー


CADデータフォルダ名：16_Rollers

■特長：樹脂ローラとアルミフレームでできた軽量（約2.3kg/m）なローラコンベヤです。



Type	①ローラ(HRJA)	ベアリング	②フレーム	
	M材質	M材質	M材質	S表面処理
ROCOP	ABS樹脂	外輪：ポリアセタール リテーナ：66ナイロン カバール：ABS樹脂 玉：SUS304	アルミ	白アルマイト

Type	Rピン		フレーム連結用支手		ねじ・ナット	
	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
ROCOP	スチール	三価クロメート	スチール	三価クロメート	スチール	三価クロメート

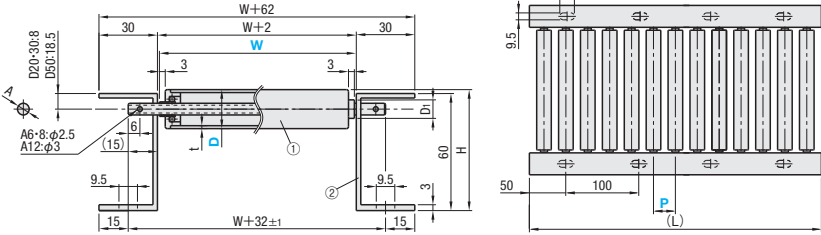

追加加工はP1224をご参照ください。

フレーム側面図はP1220をご参照ください。

型式 Type	D	ローラ 本数	W (ローラ幅)	P (ピッチ)	A	D ₁	t	H	参考ローラ強度 (N)				
									W113	W213	W313	W413	W513
ROCOP	20	5~40	113	25	6	9.5	1.5	62	113	105	98	90	83
	30	5~32	213	40	8	14	1.8	67	162	154	147	139	132
	5~26	413	75										
	50	5~13	513	100	12	17	2.8	66.5	314	304	294	289	279

■ローラ径20・30mmタイプ

型式 Type	ローラ 本数	L			¥基準単価 1~5台														
					W113			W213			W313			W413			W513		
		D20 P=25	D30 P=40	D30 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D30 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D30 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D30 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D30 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D30 P=50
ROCOP	5	(120)	(195)	(245)	9,660	15,150	12,690	10,060	12,870	13,480	10,460	13,640	14,230	10,920	14,380	15,060	11,410	15,150	15,760
	6	(145)	(235)	(295)	10,640	17,220	14,270	11,120	14,480	15,220	11,600	15,410	16,110	12,140	16,290	17,110	12,730	17,220	17,960
	7	(170)	(275)	(345)	11,610	19,290	15,850	12,170	16,100	16,960	12,730	17,180	18,000	13,360	18,210	19,160	14,050	19,290	20,150
	8	(195)	(315)	(395)	12,580	21,360	17,430	13,220	17,710	18,690	13,860	18,940	19,880	14,590	20,120	21,220	15,370	21,360	22,340
	9	(220)	(355)	(445)	13,560	23,430	19,010	14,280	19,320	20,430	14,990	20,710	21,770	15,810	22,040	23,270	16,690	23,430	24,540
	10	(245)	(395)	(495)	14,530	25,500	20,590	15,330	20,940	22,170	16,130	22,480	23,660	17,030	23,950	25,320	18,010	25,500	26,730
	11	(270)	(435)	(545)	15,500	27,570	22,170	16,380	22,550	23,900	17,260	24,250	25,540	18,260	25,870	27,370	19,330	27,570	28,920
	12	(295)	(475)	(595)	16,480	29,640	23,750	17,430	24,170	25,640	18,390	26,010	27,430	19,480	27,780	29,420	20,650	29,640	31,110
	13	(320)	(515)	(645)	17,450	31,710	25,330	18,490	25,780	27,380	19,520	27,780	29,310	20,700	29,700	31,480	21,970	31,710	33,310
	14	(345)	(555)	(695)	18,420	33,780	26,900	19,540	27,390	29,120	20,660	29,550	31,200	21,930	31,610	33,530	23,300	33,780	35,500
	15	(370)	(595)	(745)	19,390	35,850	28,480	20,590	29,010	30,850	21,790	31,320	33,080	23,150	33,530	35,580	24,620	35,850	37,690
	16	(395)	(635)	(795)	20,370	37,920	30,060	21,640	30,620	32,590	22,920	33,090	34,970	24,370	35,440	37,630	25,940	37,920	39,880
	17	(420)	(675)	(845)	21,340	39,990	31,640	22,700	32,230	34,330	24,050	34,850	36,850	25,590	37,360	39,680	27,260	39,990	42,080
	18	(445)	(715)	(895)	22,310	42,060	33,220	23,750	33,850	36,060	25,190	36,620	38,740	26,820	39,270	41,740	28,580	42,060	44,270
	19	(470)	(755)	(945)	23,290	44,130	34,800	24,800	35,460	37,800	26,320	38,390	40,630	28,040	41,190	43,790	29,900	44,130	46,460
	20	(495)	(795)	(995)	24,260	46,200	36,380	25,860	37,080	39,540	27,450	40,160	42,510	29,260	43,100	45,840	31,220	46,200	48,660
	21	(520)	(835)	(1045)	25,230	48,270	37,960	26,910	38,690	41,270	28,580	41,930	44,400	30,490	45,020	47,890	32,540	48,270	50,850
	22	(545)	(875)	(1095)	26,210	50,340	39,540	27,960	40,300	43,010	29,720	43,690	46,280	31,710	46,930	49,940	33,860	50,340	53,040
	23	(570)	(915)	(1145)	27,180	52,410	41,110	29,010	41,920	44,750	30,850	45,460	48,170	32,930	48,850	52,000	35,190	52,410	55,230
	24	(595)	(955)	(1195)	28,150	54,470	42,690	30,070	43,530	46,480	31,980	47,230	50,050	34,160	50,050	54,050	36,510	54,470	57,430
	25	(620)	(995)	(1245)	29,120	56,540	44,270	31,120	45,140	48,220	33,110	49,000	51,940	35,380	52,680	56,100	37,830	56,540	59,620
	26	(645)	(1035)	(1295)	30,100	58,610	45,850	32,170	46,760	49,960	34,250	50,770	53,820	36,600	54,600	58,150	39,150	58,610	61,810
	27	(670)	(1075)	—	31,070	60,680	—	33,230	48,370	—	35,380	52,530	—	37,830	56,510	—	40,470	60,680	—
	28	(695)	(1115)	—	32,040	62,750	—	34,280	49,990	—	36,510	54,300	—	39,050	58,430	—	41,790	62,750	—
	29	(720)	(1155)	—	33,020	64,820	—	35,330	51,600	—	37,650	56,070	—	40,270	60,340	—	43,110	64,820	—
	30	(745)	(1195)	—	33,990	66,890	—	36,380	53,210	—	38,780	57,840	—	41,500	62,260	—	44,430	66,890	—
	31	(770)	(1235)	—	34,960	68,960	—	37,440	54,830	—	39,910	59,610	—	42,720	64,170	—	45,750	68,960	—
	32	(795)	(1275)	—	35,940	71,030	—	38,490	56,440	—	41,040	61,370	—	43,940	66,090	—	47,070	71,030	—
	33	(820)	—	—	36,910	—	—	39,540	—	—	42,180	—	—	45,170	—	—	48,400	—	—
	34	(845)	—	—	37,880	—	—	40,590	—	—	43,310	—	—	46,390	—	—	49,720	—	—
	35	(870)	—	—	38,850	—	—	41,650	—	—	44,440	—	—	47,610	—	—	51,040	—	—
	36	(895)	—	—	39,830	—	—	42,700	—	—	45,570	—	—	48,840	—	—	52,360	—	—
	37	(920)	—	—	40,800	—	—	43,750	—	—	46,710	—	—	50,060	—	—	53,680	—	—
	38	(945)	—	—	41,770	—	—	44,810	—	—	47,840	—	—	51,280	—	—	55,000	—	—
	39	(970)	—	—	42,750	—	—	45,860	—	—	48,970	—	—	52,510	—	—	56,320	—	—
	40	(995)	—	—	43,750	—	—	46,860	—	—	49,970	—	—	53,510	—	—	57,320	—	—

■ローラ径50mmタイプ

型式 Type	ローラ 本数	L		¥基準単価 1~5台									
				W113		W213		W313		W413		W513	
		P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100
ROCOP	5	(370)	(495)	17,000	17,890	18,790	19,850	20,540	21,720	22,330	23,500	24,010	25,320
	6	(445)	(595)	19,440	20,500	21,590	22,860	23,690	25,100	25,830	27,240	27,850	29,420
	7	(520)	(695)	21,880	23,120	24,380	25,870	26,840	28,480	29,340	30,970	31,700	33,530
	8	(595)	(795)	24,320	25,740	27,180	28,880	29,980	31,870	32,840	34,710	35,540	37,630
	9	(670)	(895)	26,760	28,360	29,980	31,890	33,130	35,250	36,350	38,450	39,380	41,740
	10	(745)	(995)	29,200	30,970	32,780	34,900	36,280	38,640	39,860	42,190	43,220	45,840
	11	(820)	(1095)	31,640	33,590	35,570	37,910	39,430	42,020	43,360	45,930	47,070	49,940
	12	(895)	(1195)	34,080	36,210	38,370	40,920	42,580	45,400	46,870	49,670	50,910	54,050
	13	(970)	(1295)	36,520	38,830	41,170	43,920	45,730	48,790	50,370	53,410	54,750	58,150
表示数量超えはWOSにてご確認ください。													

Order 注文例	型式	—	ローラ本数	—	W	—	P
	ROCOP20	—	10	—	213	—	25
Delivery 出荷日	5	日目出荷					
Alteration 追加加工	P.1224						


ROLLER CONVEYORS -LENGTH SELECTABLE-

ローラコンベヤ長さ指定タイプ

ーローラ径19mmタイプー

CADデータフォルダ名：16_Rollers

■特長：幅・長さ指定が可能な1m以下の短いローラコンベヤです。

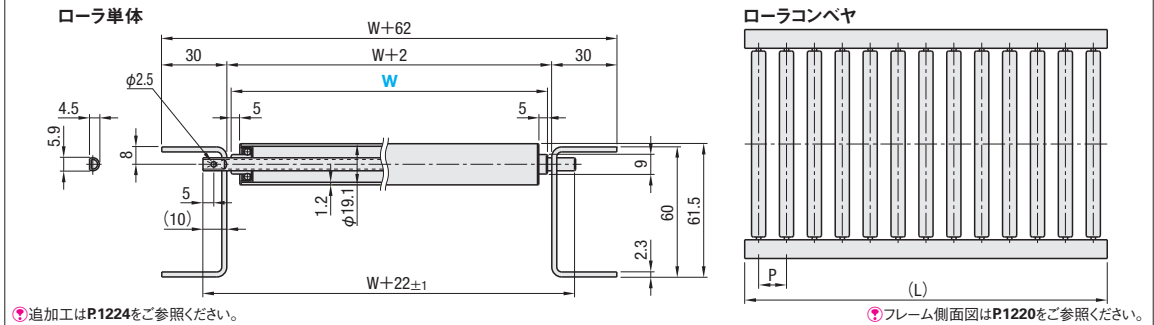

追加加工はP1224をご参照ください。

フレーム側面図はP1220をご参照ください。

型式 Type	ローラ 本数	(L)		¥基準単価									
		ROCO P=20	ROCON P=30	ROCO (P=20)					ROCON (P=30)				
				W113	W213	W313	W413	W513	W113	W213	W313	W413	