


PULLEY HOLDER BEARING TYPE FOR CONVEYOR
コンベヤ用ブーリホルダーベアリングタイプ

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

PULLEY HOLDER TENTION TYPE FOR CONVEYOR
コンベヤ用ブーリホルダーテンションタイプ


専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

◎ CADデータフォルダ名 : 17_Conveyors

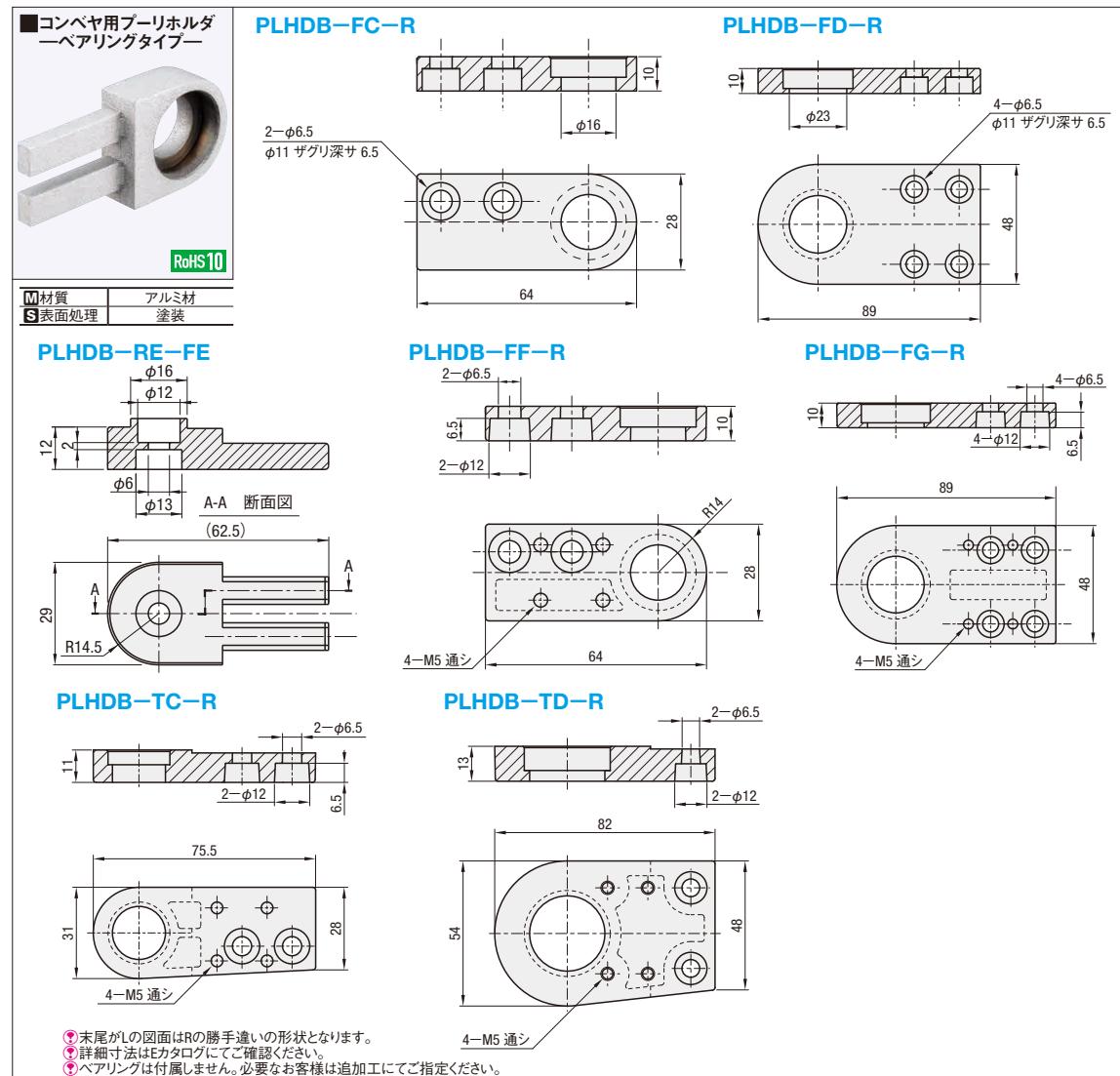


型式	形状選択	右/左	ペアリング								対応コンベヤ	￥基準単価
			ペアリング品番	d	D	B	Ds min.	Ds max.	dh max.	R max.		
PLHDB	FC	(右)R (左)L	B6900ZZ	10	22	6	12	13	20	0.3	CVSFA CVSFC CVSF CVSFD CVSSA	6,430
	FD		B6001ZZ	12	28	8	14	16	26	0.3	SVKA-SVKB SVKN-SVKR CVGA CVGB CVGP CVGN CVGC CVGD CVGR CVGW	6,510
	RE-FE	-	B6900ZZ	10	22	6	12	13	20	0.3	4,200	
	FF	(右)R (左)L	B6900ZZ	10	22	6	12	13	20	0.3	CVGTA CVGTB	1,050
	FG		B6001ZZ	12	28	8	14	16	26	0.3	1,210	
	TC	(右)R (左)L	B6801ZZ	12	21	5	14	14.5	19	0.3	CVGTA	1,800
	TD		B6002ZZ	15	32	9	17	19	30	0.3	CVGTA	1,510

PLHDB - FC - L			
Order 注文例	5	日目出荷	
Delivery 出荷日	5	日目出荷	
数量区分	標準対応	個別対応	
数量	小口	大口	
出荷日	1~3	4~	
	通常	お見積り	
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。			
Alteration 追加工	PLHDB - FC - L - BR		
Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ペアリングセット	BR	ブーリホルダにペアリングをつけます。 指定方法 BR	300
		※圧入ではありません。	

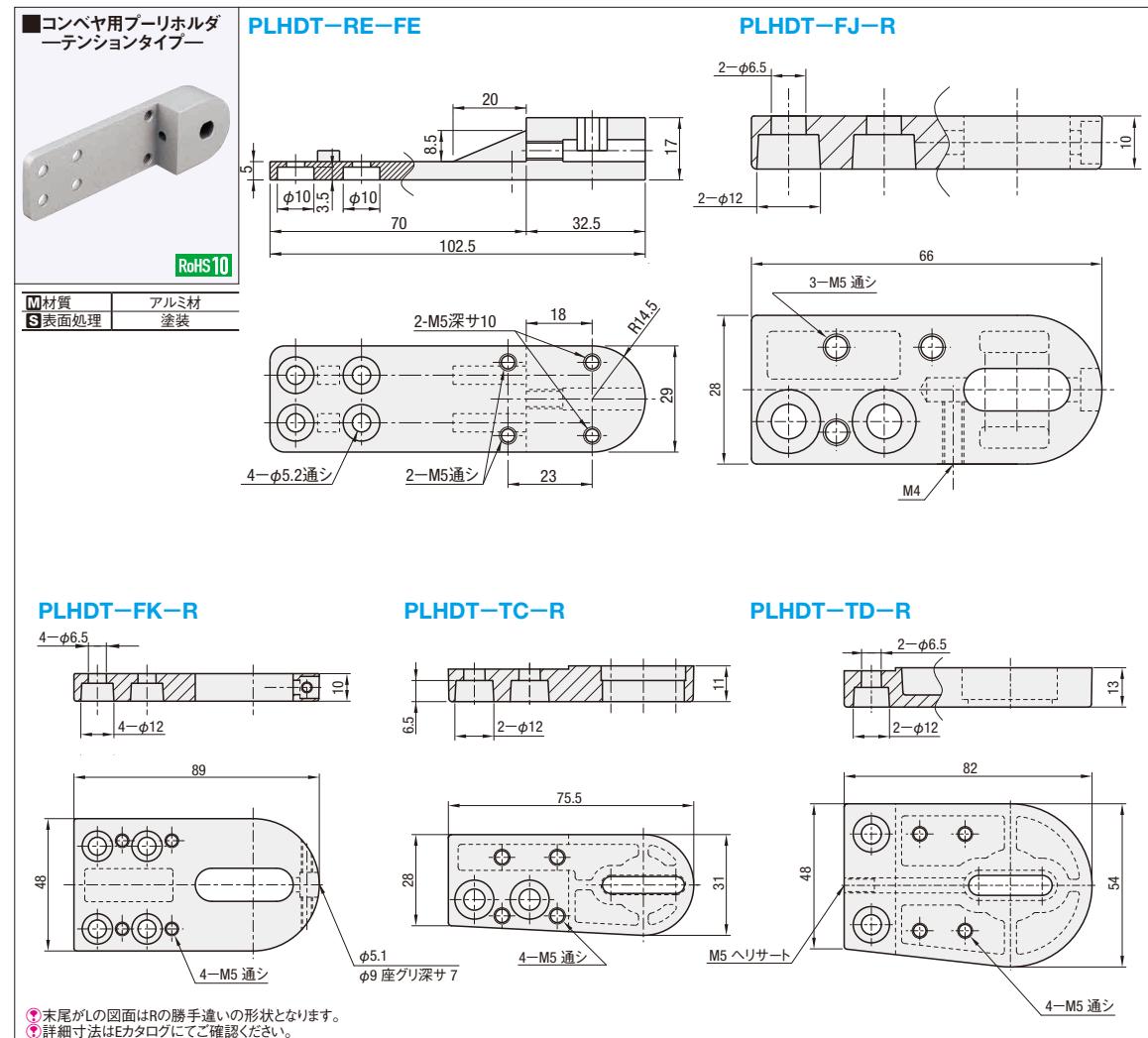

型式	形状選択	右/左	テンションボルト 型式	対応コンベヤ	￥基準単価
PLHDT	RE-FE	-	FABBS5-45	SVKA SVKB	2,990
	FJ	(右)R (左)L	SCB4-28	CVGA CVGB CVGP CVGN	1,160
	FK		ACB5-35	CVGC CVGD CVGR CVGW	1,400
	TC		-	CVGTA	1,220
	TD		-	CVGTA	1,630

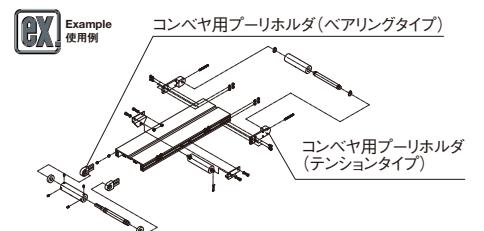

型式	形状選択	右/左	PLHDT - FJ - L
Delivery 出荷日	5	日目出荷	
Price 価格	■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133		
数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口	
数量	1~5	6~9	10~15
値引率	3%	7%	10%
出荷日	通常	通常	お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。			
Alteration 追加工	PLHDT - FJ - L - TB		
Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
テンションボルト セット	TB	ブーリホルダに テンションボルトを つけます。 指定方法 TB	160