

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>  
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>  
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

◎ CADデータフォルダ名: 17\_Conveyors

## ■コンベヤ用ベルト受けカバー補強材


GPRF-C




RoHS10

**M**材質 SS400  
**S**表面処理 三価クロメート

GPRF-D

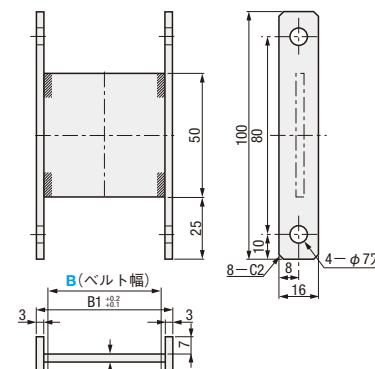

GPRF-D

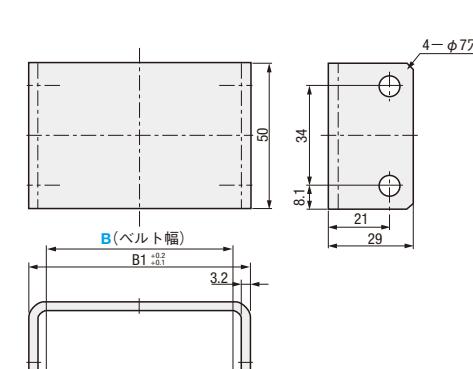


型式	形状選択	B	対応コンベヤ	¥基準単価				
				指定1mm単位	B100~150	B151~200	B201~250	B251~300
GPRF	C	100~300	CVGP	6,000	6,200	6,300	6,400	
	D		CVGW	5,700	5,700	5,800	5,800	

①コンベヤ用ベルト受けカバー補強材は、対応コンベヤにおいてベルト幅160mm以上、かつブーリ間長さ

1505mm以上の場合に適用

②対応コンベヤCVGPは(B1=ベルト幅-10)にて設定

③対応コンベヤCVGWは(B1=ベルト幅-20)にて設定

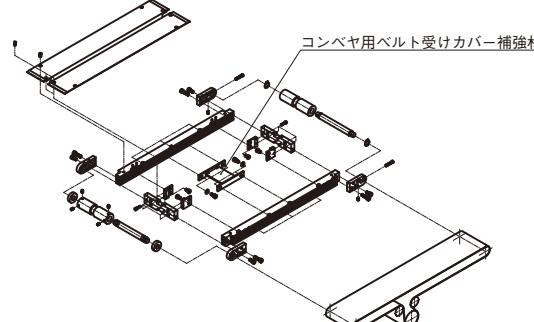Example  
使用例Order  
注文例型式 - 形状選択 - B  
GPRF - C - 100Delivery  
出荷日

8 日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~2	3~
大口	3~	

数量区分  
出荷日  
通常  
お見積り


④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■コンベヤ用駆動ブーリ

型式  
①スプロケット ②ブーリ  
CHTDW  
CHTDWM材質  
S45C  
アルミ材  
表面処理  
四三酸化鉄皮膜  
白アルマイト



CHTDW

2-M6 深さ 11.5 (90°ピッチ)

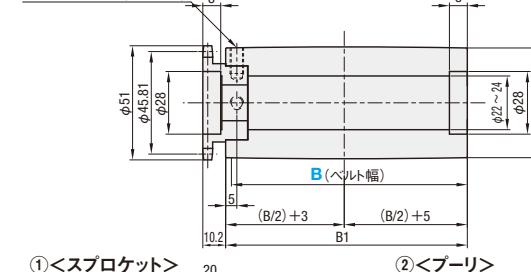

CHTDWM

2-M6 深さ 11.5 (90°ピッチ)

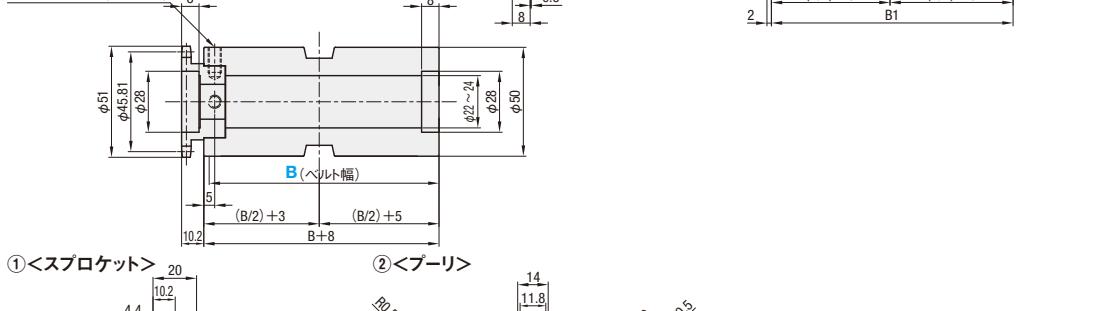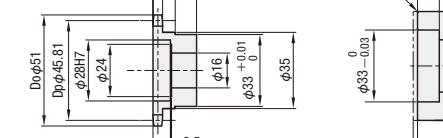①<スプロケット>  
②<ブーリ>①<スプロケット>  
②<ブーリ>

型式	B(ベルト幅) 指定10mm単位	対応コンベヤ	¥基準単価							
			B50~100	B110~150	B160~200	B210~250	B260~300	B310~350	B360~400	B410~450
CHTDW	50~450	SVKN	9,650	10,080	10,840	11,840	16,820	19,740	21,000	22,260
CHTDWM		SVKR	9,650	10,160	10,850	11,700	15,550	18,870	19,830	20,850

⑤B1寸法はコンベヤベルト幅+8となります。

Order  
注文例  
型式 - B  
CHTDW - 100Delivery  
出荷日  
8 日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~2	3~
大口	3~	

数量区分  
出荷日  
通常  
お見積り

⑥表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example  
使用例