

# REINFORCEMENT FOR BELTS SUPPORT FOR CONVEYOR コンベヤ用ベルト受けカバー補強材

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>  
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。


CADデータフォルダ名: 17\_Conveyors

■コンベヤ用ベルト受けカバー補強材




材質	SS400
表面処理	三価クロメート

**GPRF-C**

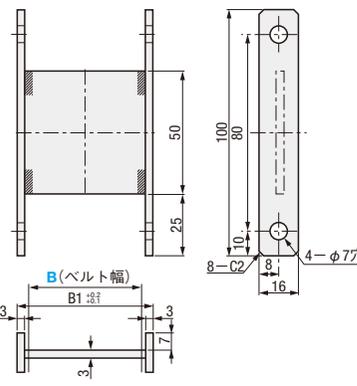

**GPRF-D**

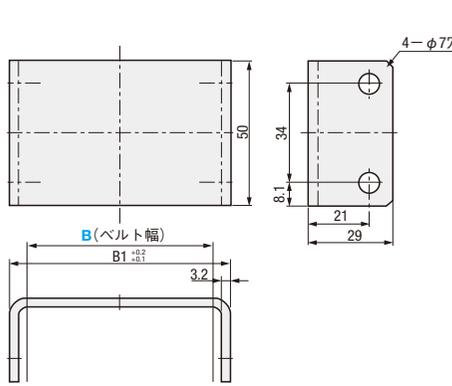

4-φ7穴

型式	形状選択	B 指定 1mm単位	対応 コンベヤ	¥基準単価			
				B100~150	B151~200	B201~250	B251~300
GPRF	C	100~300	CVGP	6,000	6,200	6,300	6,400
	D		CVGW	5,700	5,700	5,800	5,800

Order 注文例


型式 - 形状選択 - B  
**GPRF - C - 100**

Delivery 出荷日

**8** 日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2	3~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

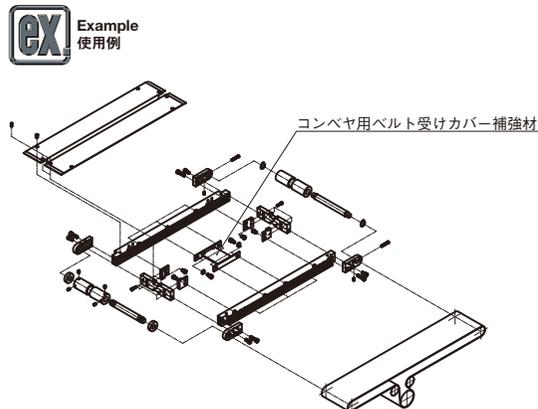

# PULLEY FOR CONVEYOR コンベヤ用駆動プーリ

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>  
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。


CADデータフォルダ名: 17\_Conveyors

■コンベヤ用駆動プーリ




型式	M材質		S表面処理	
	①スプロケット	②プーリ	①スプロケット	②プーリ
CHTDW	S45C	アルミ材	四三酸化鉄皮膜	白アルマイト
CHTDWM				

**CHTDW**  
2-M6 深サ 11.5(90°ピッチ)

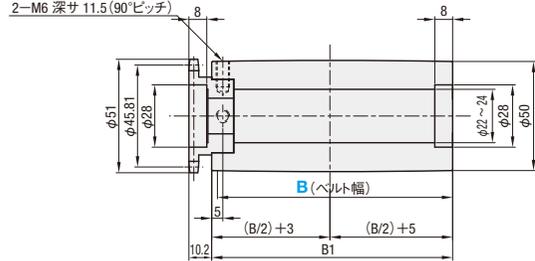

①<スプロケット>      ②<プーリ>

**CHTDWM**  
2-M6 深サ 11.5(90°ピッチ)

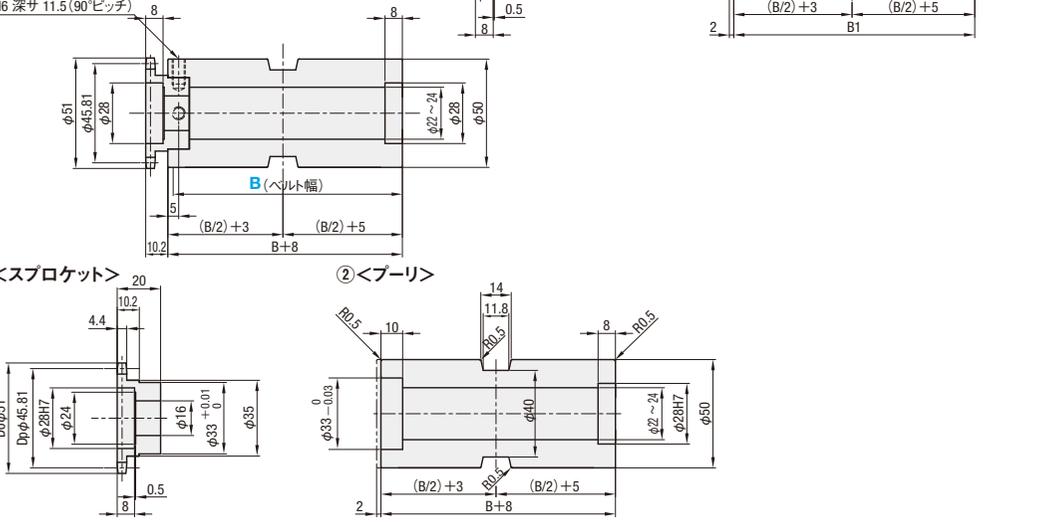

①<スプロケット>      ②<プーリ>

4-φ7穴

型式	B(ベルト幅) 指定10mm単位	対応コンベヤ	¥基準単価							
			B50~100	B110~150	B160~200	B210~250	B260~300	B310~350	B360~400	B410~450
CHTDW	50~450	SVKN	9,650	10,080	10,840	11,840	16,820	19,740	21,000	22,260
CHTDWM		SVKR	9,650	10,160	10,850	11,700	15,550	18,870	19,830	20,850

①B1寸法はコンベヤベルト幅+8となります。

Order 注文例

型式 - B  
**CHTDW - 100**

Delivery 出荷日

**8** 日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2	3~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

