 



■特長：プラチーンの帰り側で使用するローラです。


■リターンローラ

| 型式    | ■材質   |         |
|-------|-------|---------|
|       | 本体    | ガイドフランジ |
| RRN   | ポリアミド | —       |
| RRNGF | ポリアミド | ポリアミド   |

■RRN  
(標準)

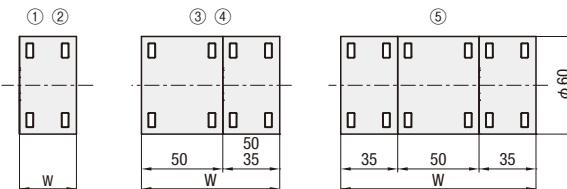

■RRNGF  
(フランジ付)

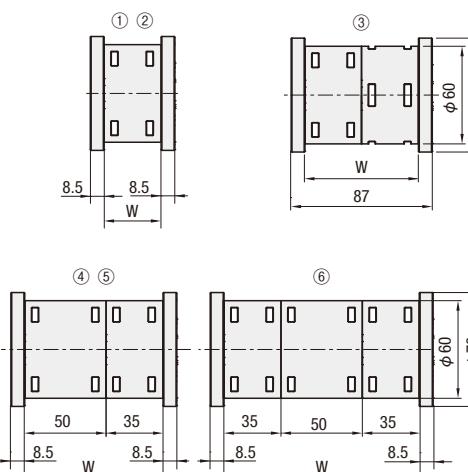


RoHS10

| 型式               | W   | 図面番号 | ¥基準単価 |       |
|------------------|-----|------|-------|-------|
|                  |     |      | RRN   | RRNGF |
| RRN<br>(標準)      | 35  | ①    | 550   | 900   |
| RRNGF<br>(フランジ付) | 50  | ②    | 580   | 930   |
|                  | 70  | ③    | —     | 930   |
|                  | 85  | ④    | 600   | 950   |
|                  | 100 | ⑤    | 840   | 1,220 |
|                  | 120 | ⑥    | 920   | 1,370 |

Order  
注文例 型式 - W  
RRN - 120  
RRNGF - 85

Example  
使用例

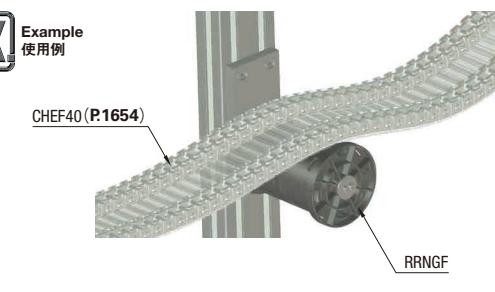

Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133  
数量区分 標準対応 個別対応  
数量 小口 大口  
1~20 21~  
出荷日 通常 お見積り

Price  
価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133  
数量区分 標準対応 個別対応  
数量 小口 大口  
1~20 21~  
出荷日 通常 お見積り


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● CADデータフォルダ名: 21\_Chains\_and\_Sprockets


■特長：プラチーンの下に敷くレールです。長穴で樹脂の伸びを考慮した機構になっています。

■プラチーン用レール

EPFCH(本体)

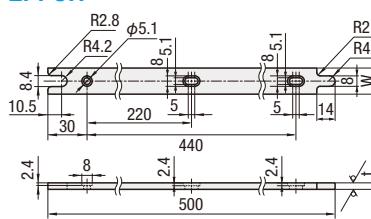

EPFCE(Eプレート)

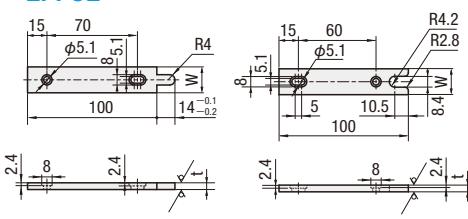

■長穴用スペーサ・ボルト

| 品名      | スペーサ        | ボルト      |
|---------|-------------|----------|
| 型式      | TASC4-0.5-3 | CBSTS4-8 |
| カタログページ | P2-160      | P2-229   |

EPFCE(Eプレート)は凹・凸形プレート  
1セットとなります。

| 型式                      | W  | t | ¥基準単価 |       |
|-------------------------|----|---|-------|-------|
|                         |    |   | EPFCH | EPFCE |
| EPFCH<br>Eプレート<br>EPFCE | 20 | 5 | 550   | 680   |

Order  
注文例 型式 - W - t  
EPFCH - 20 - 5

Delivery  
出荷日 3 日目出荷

Price  
価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

| 数量区分 | 標準対応 |       | 個別対応  |
|------|------|-------|-------|
|      | 小口   | 大口    |       |
| 数量   | 1~9  | 10~15 | 16~20 |
| 値引率  | 5%   | 15%   | お見積り  |
| 出荷日  | 通常   |       |       |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Alteration  
追加工

型式 - T - (PC)  
EPFCH20 - 5 - PC  
3 日目出荷

Alterations

本体全長変更

本体を全長指定寸法に変更します。  
指定方法 PC235  
指定1mm単位  
適用条件 100≤PC≤499

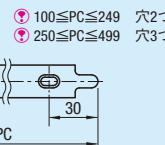

Spec.

100≤PC≤249 穴2つ  
250≤PC≤499 穴3つ

Code

PC

¥/1Code


300

■特長：コンベヤ間をつなぐローラです。組み合わせにより、つなぐ距離を調整出来ます。

■コネクトローラ



CCRL

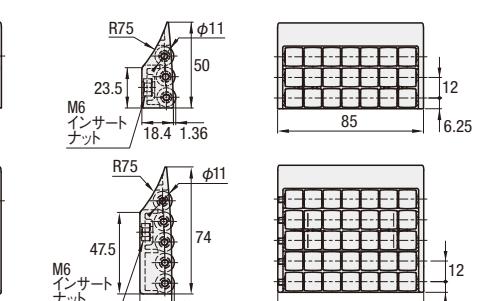

RoHS10

| Type | ■材質                         |
|------|-----------------------------|
| CCRL | 本体 ローラ ボルト                  |
|      | CCRL ポリアセタール ポリアセタール SUS304 |

| 型式   | ローラ列 | ¥基準単価 |
|------|------|-------|
| CCRL | 3    | 2,500 |
|      | 5    | 4,300 |

Order  
注文例 型式 - ローラ列  
CCRL - 3

Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

| 数量区分 | 標準対応 |       | 個別対応  |
|------|------|-------|-------|
|      | 小口   | 大口    |       |
| 数量   | 1~10 | 11~30 | 31~50 |
| 値引率  | 5%   | 10%   | お見積り  |
| 出荷日  | 通常   |       |       |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example  
使用例

