

INDEXING PLUNGERS

インデックスプランジャー

一細目ねじタイプ/並目ねじタイプ

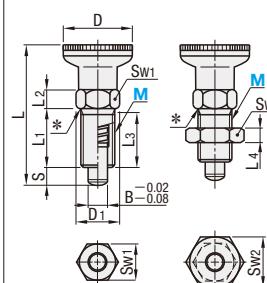
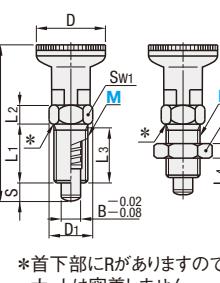
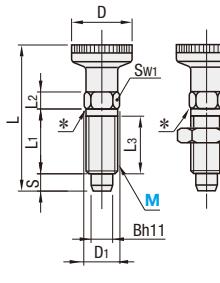
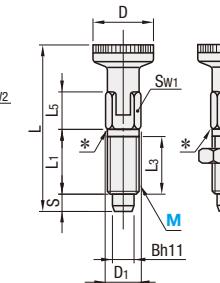
価格改訂

■値下げ価格
■新価格
■スライド値引率変更

● CADデータフォルダ名: 24_Plungers



RoHS10

一リターンタイプ
細目 ロックナット付一レストポジションタイプ
細目 ロックナット付一リターンタイプ
並目 ロックナット付一レストポジションタイプ
並目 ロックナット付

●リターンタイプとレストポジションタイプの特長 P1947

細目ねじタイプ

M	Pitch (細目)	D	D1	B	S min.	L	リターン タイプ	レストポジション タイプ	荷重(N)				質量(g)								
									L1	L2	L3	L4	Sw1	Sw2	PXA SXPA	PXK SXPK	PXYA PXMKA PMXKA	PXYK PXMVK PMXVK			
10	1.0	21	13.8	5	5	45	51	17	5	15	5	12	17	7	17	6	15	20	27	23	30
12	1.5	25	16.2	6	6	54.5	61	20	6	17	6	14	18	9	24	8	21	32	42	38	48
16	1.5	31	21.9	8	8(7)	69	75.5	26	8	23	8	19	24	11	30	9	26	70	90	79	99

●レストポジションタイプM16のS寸min.はカッコ内の値となります。

kgf=N×0.101972

型式		M	リターンタイプ						レストポジションタイプ						¥基準単価					
Type	M		PXA	SXPA	PXK	SXPK	PXYA	PXYK	SXYK	PXA	PXK	PXYA	PXYK	SXYK	PXA	PXK	PXYA	PXYK		
PXA (ステンレス)	10	1,240	1,900	1,300	2,150	1,660	1,720	2,540	PXA	PXK	PXYA	PXYK	SXYK	PXA	PXK	PXYA	PXYK			
SXPA	12	1,340	2,050	1,430	2,350	1,860	1,830	2,990	SXPA	SXPK	SXYA	SXYK	SXYK	SXPA	SXPK	SXYA	SXYK			
PXK	16	1,690	2,830	1,870	3,300	2,220	2,400	4,390	PXK	SXPK	PXYA	PXYK	SXYK	PXK	SXPK	PXYA	PXYK			
SXPK									SXPK	SXYA	SXYK	SXYK	SXYK	SXPK	SXYA	SXYK	SXYK			
PXYA									PXYA	PXYK	PXYK	PXYK	PXYK	PXYA	PXYK	PXYK	PXYK			
SXYK									SXYK	SXYK	SXYK	SXYK	SXYK	SXYK	SXYK	SXYK	SXYK			

並目ねじタイプ

型式		Pitch (並目)	D	D1	B	S min.	L	リターン タイプ	レストポジション タイプ	荷重(N)				質量(g)				¥基準単価							
Type	M									L1	L2	L3	L4	Sw1	Sw2	min.	max.	PMXA	PMXK	PMXYA	PMXYK	PMXA	PMXK	PMXYA	PMXYK
PMXA	6M	1.0	12	6.9	4	4	30.5	33	12	4.5	10	3.2	7	6	10	3	12	5	9	4	8	820	840	820	840
PMXK	8M	1.25	16	9.2	5	5	40	43.5	16	6	14	4	9.5	8	13	5	24	10	15	11	16	930	980	930	980
PMXYA	10M	1.5	18	11.5	6	6	49	52	20	7.5	18	5	10.5	10	16	5	21	17	24	18	15	1,000	1,110	1,000	1,110
PMXYK	12M	1.75	21	13.8	8	8	59	63.5	24	9	22	6	13.5	12	18	6	22	31	41	36	46	1,190	1,360	1,190	1,360

kgf=N×0.101972



数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133	
数量区分	標準対応 小口 大口
数量	1~9 10~14 15~50 51~
値引率	5% 8% お見積り
出荷日	通常

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

並目ねじタイプ(PMXA・PMXK・PMXYA・PMXYK)はねじ部の肉厚が薄いため、締付時には右表のトルク値を超えないようにしてください。

M	許容締付トルク (N·m)
6	2
8	7
10	15
12	20

BALL LOCK PINS

ボールロックピン

ースプリングタイプ/ノック式タイプ

■特長: スプリングの力でロックをします。ノック式の約1/3の価格になっています。

■ボールロックピン
ースプリングタイプ

Type	ボール	ピン	持手	リング
BLPS	BLPF	SUS440C HRC55~	S45C 無電解ニッケルメッキ	SUM23 無電解ニッケルメッキ SWRH ニッケルメッキ

RoHS10

耐熱温度:150°C

ピンと持手はねじと接着剤で組み付けています。

■L寸選択タイプ

Type	B	L選択	B1	l1	D	l2	E	¥基準単価
BLPS	5	30			5.5	6	11	25
	6	25 30 40 50			7	7	11	25
	8	25 30 40 50			9.5	8	11	25
	10	25 30 40 50 60			12	9	16	25
	12	60			14.5	10	16	25
	16	60			19	14	19	32

RoHS10

ご希望によりPM6:00迄、翌日出荷受付致します。

■L寸指定タイプ

Type	B	L指定5mm単位	B1	l1	D	l2	E	¥基準単価
BLPF	5	10~30			5.5	6	11	25
	6	15~50			7	7	11	25
	8	20~100			9.5	8	11	25
	10	25~100			12	9	16	25
	12	30~100			14.5	10	16	25