

CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 2.0mm MINIMUM CENTERS -
コンタクトプローブ/リセプタクル
-最小取付ピッチ2.0mmシリーズ-




■値下げ価格
■新価格
■スライド引数変更

類似品比較ポイント | 交換目安回数: 25万回


● CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

特長: リセプタクルのストップ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ2.0mm

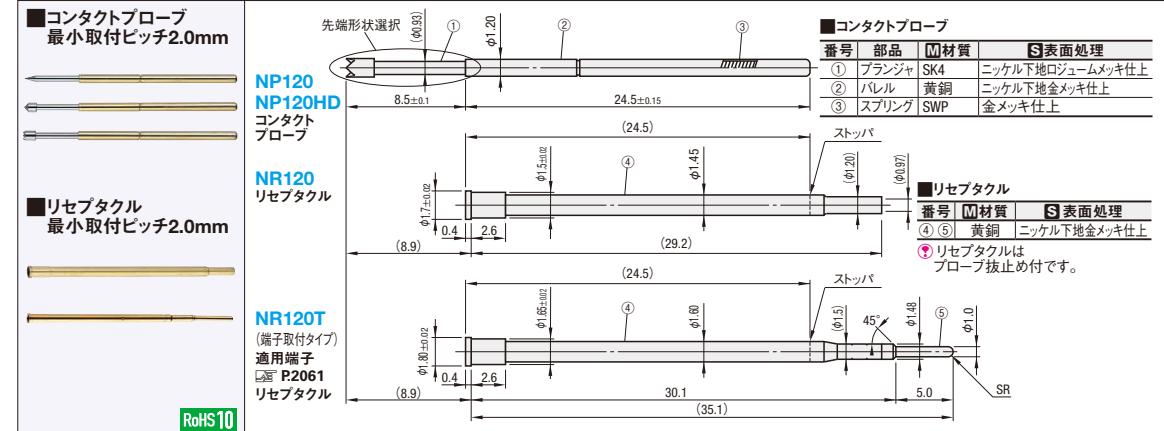

●NP120・NP120HD 先端形状パターン

 

■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ(min)	フルストローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価	¥スライド単価
				初期	2/3ストローク					
NP120	A·B·C·D·E·G·H·J·N	2.0mm	6.5mm	15gf	50gf	3A	60mΩ	25万回	153	143
NP120HD				25gf	100gf					123

※表示数量超えはお見積り

■リセプタクル

型式	組合せ コンタクトプローブ	圧入用取付穴 寸法(参考)	¥基準単価 1~69本	¥スライド単価	
				70~99	100~500
NR120	NP120	1.48~1.49mm	62	57	54
NR120T	NP120HD	1.62~1.64mm	153	143	138

※表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル

型式	リード線 色選択	リード線長さ (mm)	リード線	導線	最大使用 電圧	使用 リセプタクル	リード線長さ400mm		リード線長さ1000mm	
							¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 70~99	¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 100~500
NRB120	W(白) R(赤) BL(青)	400 1000	φ1.0	φ0.08×40本	250V	NR120	204	194	189	388

※表示数量超えはお見積り

RoHS10



型式 — 先端(末端)形状 — リード線色 — リード線長さ

NP120
NR120
NR120T

— W — 1000



●コンタクトプローブ・リセプタクル

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル

3 日目出荷

ご注文締切

ストローク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P134

3本以上で1明細行当たり一律540円

CONTACT PROBES/RECEPTACLES - 1.91mm MINIMUM CENTERS -
コンタクトプローブ/リセプタクル
-最小取付ピッチ1.91mmシリーズ-

C MiSUMi VALUE

コンタクトプローブ/リセプタクル

-最小取付ピッチ1.91mmシリーズ-

最大似
71部
%品
OFF比

類似部品ページ P2047

類似品比較ポイント | 交換目安回数: 20万回 便利でお得なパック販売

● CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■値下げ価格
■新価格
■スライド引数変更

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ2.0mm

■コンタクトプローブ

番号 部品 M材質 S表面処理

① ブランジャー SK4 ニッケル下地ロジウムメッキ仕上

② パレル 黄銅 ニッケル下地金メッキ仕上

③ スプリング SWP-A 金メッキ仕上

■リセプタクル

番号 M材質 S表面処理

④ ⑤ 黄銅 ニッケル下地金メッキ仕上

⑥ リセプタクルは
プローブ抜止め付です。

■NP120

RoHS10

■コンタクトプローブ
パック販売(50本パック)

NP120 コンタクトプローブ

NP120HD コンタクトプローブ

NR120 リセプタクル

NR120T リセプタクル

適用端子 P2061

リセプタクル

■NPE75 コンタクトプローブ

NPE75 コンタクトプローブ(50本パック)

■NRE75 リセプタクル

NRE75 リセプタクル

■NRP75 コンタクトプローブ

NRP75 コンタクトプローブ(50本パック)

■NQF75 リセプタクル

NQF75 リセプタクル

■NPF75 コンタクトプローブ

NPF75 コンタクトプローブ(50本パック)

■NRF75 リセプタクル

NRF75 リセプタクル

■NPT1 コンタクトプローブ

NPT1 コンタクトプローブ(50本パック)

■NRT1 リセプタクル

NRT1 リセプタクル

■NPT1 コンタクトプローブ

</