

【高精度】Z軸アリ溝 送りねじ式

－ハンドル延長/強化クランプ－

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら **P2078**

● CADデータフォルダ名：28_Stages

■特長：調整するワークがステージ面からはみ出てハンドルを回しづらい場合や装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。


■Z軸 ハンドル延長
(リード 0.5mm)



□ X軸 **P2088**
□ XY軸 **P2125**

RoHS 10

ZEGL25

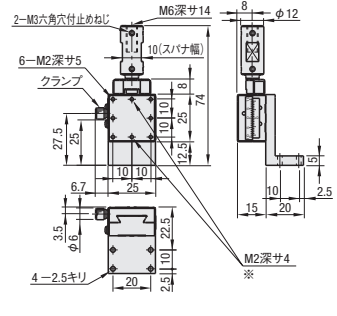


※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。


●One Point：ハンドル延長方法

ハンドル部のM6 深さ14のタップ穴を利用してハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。
(例) センシロブノブNKSMB-30 (P.124-1221)を取り付けていただくとハンドルの長さをさらに36mm延長できます。
※。抜け防止には接着剤をお使い下さい。

ZEGL40

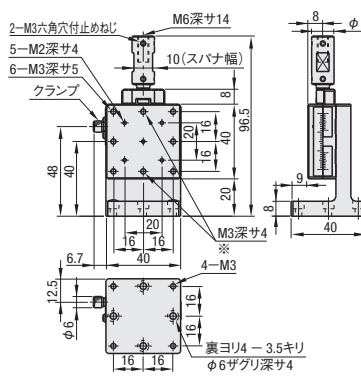

ZEGL60

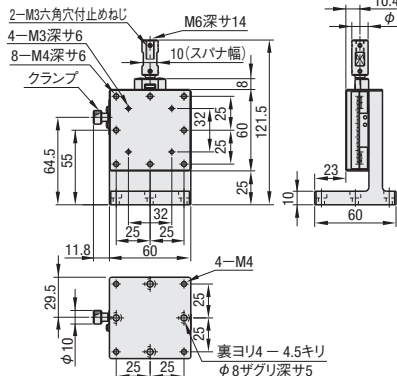

材 質 (本体)低カミ真鍮 (送り用ハンドル)低カミ真鍮
S 表面処理 黒ふっ素樹脂処理

●最小読取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛

●延長カバーHDEXT12(別売)：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。 **P2194**

●XY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。 **P2105**



注文例 **ZEGL60**




出荷日 **5** 日日出荷



価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133			
数量区分	標準対応	個別対応	
数量	1~2	3~4	5~
値引率	基準単価	10%	お見積り
出荷日	通常		

 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 (R) **ZEGL60** - R

●詳細寸法はCADデータで確認ください。

●ZEGLは追加加工を指定しても、強化クランプの位置は変わりません。

Alteration クランプ位置変更(左右勝手違い)



Code **R**

¥1Code 無料

■特長：送り用ハンドルの軸を直接締めつけクランプすることにより保持力を向上させたZ軸ステージです。


■Z軸 強化クランプ
(リード 0.5mm)



□ X軸 **P2088**
□ XY軸 **P2125**


RoHS 10

ZEGCL25

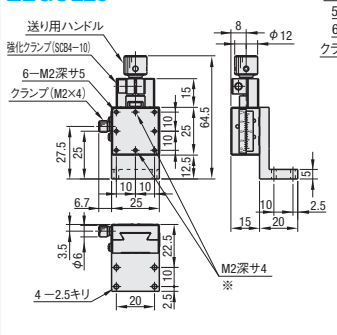


※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。

ZEGCL40

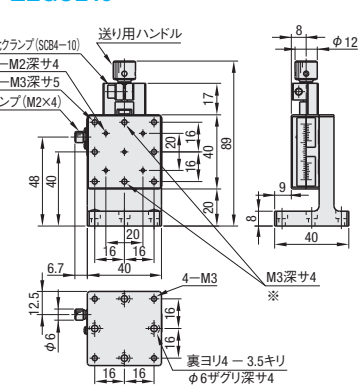

ZEGCL60

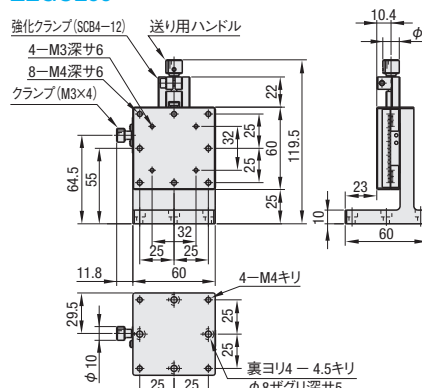


材 質 (本体)低カミ真鍮 (送り用ハンドル)アルミ
S 表面処理 黒ふっ素樹脂処理

●最小読取(バーニア目盛)：0.1mm/目盛

●延長カバーHDEXT12(別売)：φ12の送りねじハンドルを延長することができます。 **P2194**

●XY軸取付プレートXPLTE：取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。 **P2105**

 ●強化クランプのみの保持では送り機構分がガタが残りますので、クランプねじを併用してお使いください。



注文例 **ZEGCL40**




出荷日 **5** 日日出荷



価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133			
数量区分	標準対応	個別対応	
数量	1~2	3~4	5~
値引率	基準単価	10%	お見積り
出荷日	通常		

 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 (R) **ZEGCL60** - R

●詳細寸法はCADデータで確認ください。

●ZEGLは追加加工を指定しても、強化クランプの位置は変わりません。

Alteration クランプ位置変更(左右勝手違い)



Code **R**

¥1Code 無料

【簡易調整】Z軸 送りねじ式

一段替用/初回設定用

価格改訂

：新価格

● CADデータフォルダ名：28_Stages

■特長：Z軸で荷重を受けられます。目盛付かつバックラッシュを抑えている為、ディスペンサ・カメラ等の段取り替えに伴う調整用途に適しています。


■Z軸 段替用



RoHS 10


●ハンドル1回転移動量1.5mm

■精度基準

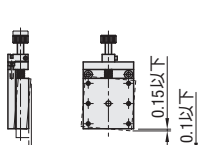


●左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。

XKDSP40

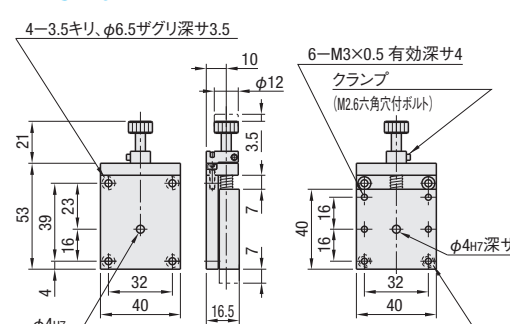

上方へのストロークにより
ザグリが現れます

XKDSP60

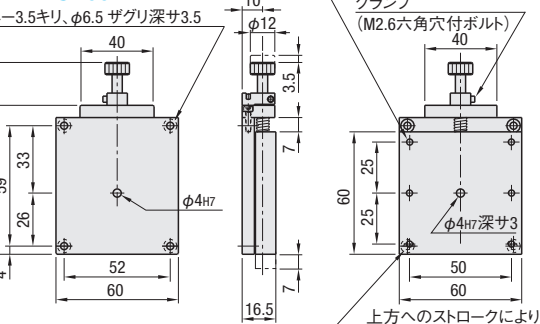

上方へのストロークにより
ザグリが現れます

材 質 アルミ合金
S 表面処理 黒アルマイト
A 付 属 品 六角穴付ボルトCB3-10 4本

型式		ステージ面	移動量	耐荷重	自重	¥基準単価
Type	No.	(mm)	(mm)	(N)	(kg)	
XKDSP	40	40×40	±6	19.6	0.10	7,200
	60	60×60		39.2	0.19	8,400

●ハンドル1回転移動量 1.5mm ●最小読取 0.5mm

●耐荷重の数値はZ軸利用時(写真の向き)の値となります。



注文例 **XKDSP60**

在庫品 翌日出荷 **P133**

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷
受付致します。



価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量 1~2 3~5 6~9 10~20 21~

値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り

出荷日 通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：Z軸で荷重を受けられます。ナイロンコーティングナットを利用しバックラッシュが小さい為、カメラなどの初回設定のみの調整用途に適した仕様となっています。


■Z軸 初回設定用



RoHS 10


●写真は表面です。
●ハンドル1回転移動量0.7mm

■精度基準

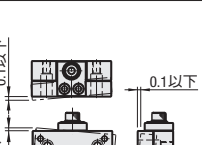


●左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。
●数値は出荷時のものとなります。

XKEMA40

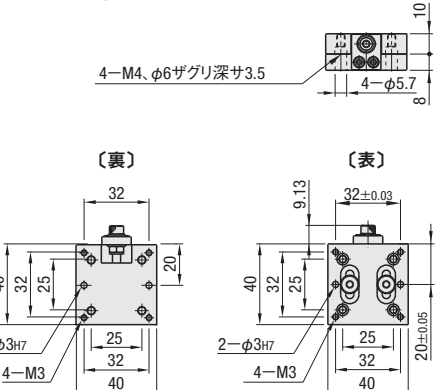

●表面からはM3六角穴付ボルト、裏面からはM4での締結が可能です。

XKEMA60

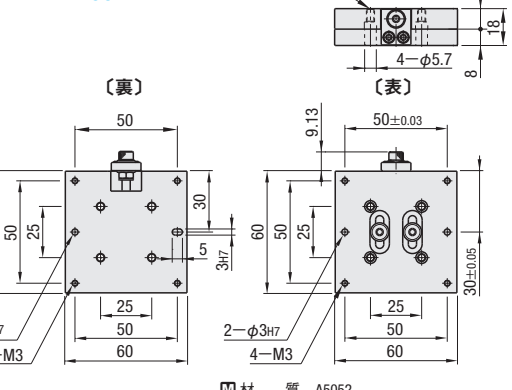

材 質 A5052
S 表面処理 黒アルマイト
A 付 属 品 ノックピン MS3-10 2本
六角穴付ボルト CB3-10 4本

型式		ステージ面	移動量	耐荷重	自重	¥基準単価
Type	No.	(mm)	(mm)	(N)	(g)	
XKEMA	40	40×40	±3	49	70	5,160
	60	60×60	±5	98	160	6,020

●耐荷重の数値はZ軸利用時(写真の向き)の値となります。



注文例 **XKEMA40**

在庫品 翌日出荷 **P133**

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷
受付致します。



価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量 1~2 3~5 6~9 10~20 21~

値引率 基準単価 10% 15% 20% お見積り

出荷日 通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。