

スイッチ・センサ用レール

-L寸固定・穴なし(A形状・B形状・C形状)/長穴付きタイプ(C形状)-

◎ CADデータフォルダ名: 30_Sensors

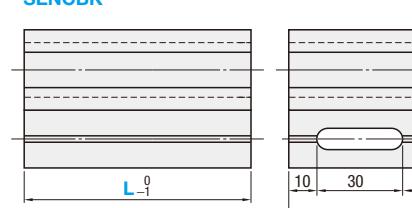
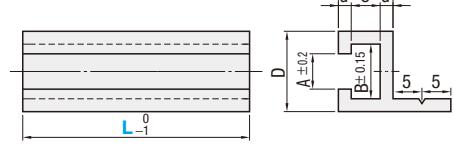
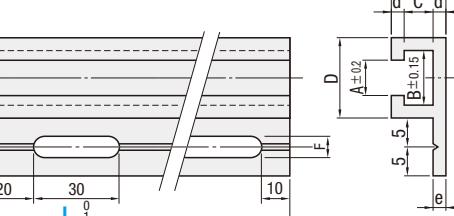
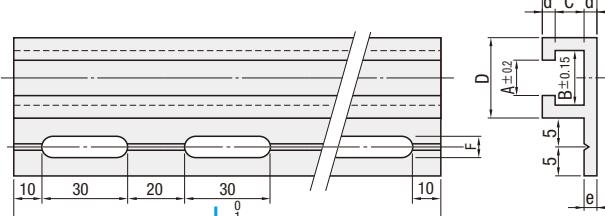
■特長: アルミ製レールのブランク品です。取付には穴加工が必要です。穴加工済の商品は、P2282をご参照ください。

板ナット P2285

■L寸固定タイプ



タイプ	■材質	■表面処理	型式		
			L寸固定(定尺)		
A形状 B形状 C形状			A形状 B形状 C形状		
穴なし	A6063S-T5	白アルマイト処理	SENAK	SENBK	SENCK
		黒アルマイト処理	SENABK	—	SENCBK
長穴付き		白アルマイト処理	—	—	SENCHK

■A形状
SENAK
SENABK■B形状
SENBK■C形状
SENCK
SENCBK(長穴付き)
SENCHK

RoHS10

①端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされておりません。

長穴数 2 4 6

■L寸固定・穴なし/長穴付きタイプ ①No.は対応ナットサイズです。

板ナット P2285

型式		L選択	A	B	C	D	E	d	e	F
Type	No.									
(白アルマイト処理) (黒アルマイト処理)										
(A形状) SENA	SENABK	3	100	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5	3.5
(B形状) SENBK		4	150	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2	4.5
(C形状) SENCK	SENCBK	5	200	5.5	8.2	5.5	12	9.5	2.0	5.5
(長穴付き)			300							
			500							

①SENCHK(長穴付き)にL150・L500はありません。②SENABKのNo.4はL300、L500のみとなります。

型式 - L
SENAK5 - 300Delivery
出荷日
SENABK - 300在庫品
翌日出荷
P133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	大口				
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	¥基準単価 (白アルマイト処理品)						¥基準単価 (黒アルマイト処理品)																
	SENAK			SENBK・SENCK			SENCHK			SENABK			SENCBK										
L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500									
3	370	410	440	510	660	510	570	650	660	820	1,130	1,900	2,610	470	520	560	660	850	650	730	840	850	1,060
4	450	490	520	590	740	540	600	730	730	950	1,180	1,920	2,630	—	—	—	760	950	690	770	940	940	1,230
5	520	560	600	670	810	550	620	770	770	980	1,220	1,980	2,680	670	720	770	870	1,040	710	800	1,000	1,000	1,270

スイッチ・センサ用レール

-L寸指定・穴なしタイプ(A形状・B形状・C形状)-

◎ CADデータフォルダ名: 30_Sensors

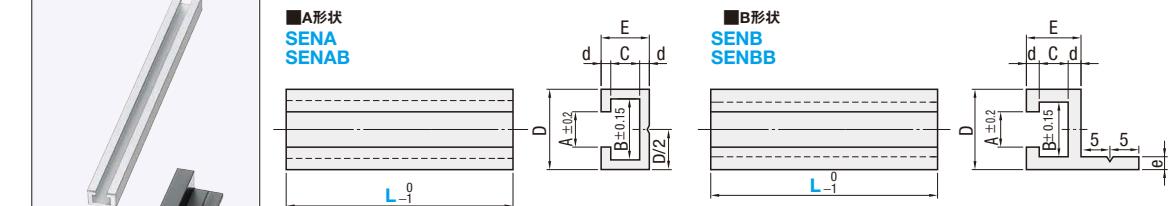
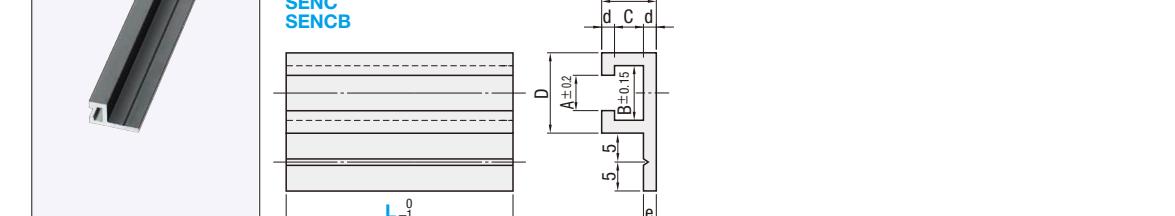
 
板ナット P2285

■特長: アルミ製レールのブランク品です。取付には穴加工が必要です。穴加工済の商品は、P2282をご参照ください。

板ナット P2285

■L寸指定タイプ

タイプ	■材質	■表面処理	型式		
			L寸指定(全長指定)		
A形状 B形状 C形状			A形状 B形状 C形状		
穴なし	A6063S-T5	白アルマイト処理	SENA	SENAB	SEN
		黒アルマイト処理	SENAB	SENBB	SEN
長穴付き		白アルマイト処理	—	—	SEN

■A形状
SENA
SENAB■B形状
SENAB
SENBB■C形状
SEN
SEN

①端面部にはアルマイト処理はされておりません。

②端面部にはアルマイト処理はされておりません。

■L寸指定・穴なしタイプ ①No.は対応ナットサイズです。

板ナット P2285

型式	L指定1mm単位	A	B	C	D	E	d	e
Type	No.							
(白アルマイト処理) (黒アルマイト処理)								
(A形状) SENA	SENAB	2*	50~600	2.4	4.2	2.5	7.5	5.5
(B形状) SENB	SENBB	3	50~1200	3.4	5.7	3.0	9	6.0
(C形状) SEN	SEN	4	50~1200	4.5	7.2	4.0	11	8.0
		5	50~1200	5.5	8.2	5.5	12	9.5

*No.2はSEN(C形状・白アルマイト処理)のみとなります。

型式 - L
SENAB3 - 400Delivery
出荷日
SENAB3 - 400

ご注文締切

PM 6:00迄

P134

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	大口				
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	¥基準単価 (白アルマイト処理品)						¥基準単価 (黒アルマイト処理品)					
SENA			SENB・SEN			SENAB			SENBB・SEN			
L50	L100	L200	L400	L600	L800	L1000	L50	L100	L200	L400	L600	L800