

RAILS FOR SWITCH & SENSOR -ALUMINUM TYPE-

# スイッチ・センサ用レール

—L寸固定・穴なし(A形状・B形状・C形状)/長穴付きタイプ(C形状)—

CADデータフォルダ名: 30\_Sensors

■特長: アルミ製レールの blanks 品です。取付には穴加工が必要です。穴加工済の商品は、P.2282をご参照ください。 板ナット P.2285

## ■L寸固定タイプ

タイプ	材質	表面処理	型式		
			L寸固定(定尺)		
			A形状	B形状	C形状
穴なし	A6063S-T5	白アルマイト処理	SENAK	SENBK	SENC
		黒アルマイト処理	SENAKB	—	SENCBK
長穴付き		白アルマイト処理	—	—	SENCBK

■A形状  
SENAK  
SENAKB




■B形状  
SENBK



■C形状  
SENC  
SENCBK



(長穴付き)  
SENCBK

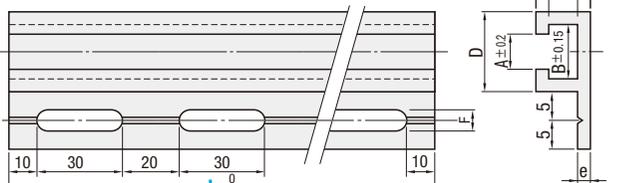

長穴数	L100	L200	L300
	2	4	6

RoHS 10 ④端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされていません。

RAILS FOR SWITCH & SENSOR -ALUMINUM TYPE-

# スイッチ・センサ用レール

—L寸指定・穴なしタイプ(A形状・B形状・C形状)—


CADデータフォルダ名: 30\_Sensors

■特長: アルミ製レールの blanks 品です。取付には穴加工が必要です。穴加工済の商品は、P.2282をご参照ください。 板ナット P.2285


## ■L寸指定タイプ

タイプ	材質	表面処理	型式		
			L寸指定(全長指定)		
			A形状	B形状	C形状
穴なし	A6063S-T5	白アルマイト処理	SENA	SENB	SENC
		黒アルマイト処理	SENAKB	SENBKB	SENCBK

■A形状  
SENA  
SENAKB

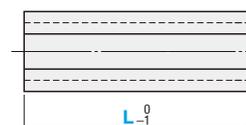

■B形状  
SENB  
SENBKB

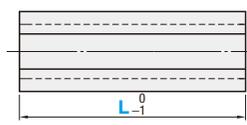

■C形状  
SENC  
SENCBK



(長穴付き)  
SENCBK



RoHS 10 ④端面部にはアルマイト処理はされていません。

■L寸固定・穴なし/長穴付きタイプ ④No.は対応ナットサイズです。 板ナット P.2285

型式		L 選択	A	B	C	D	E	d	e	F
Type	No.									
(白アルマイト処理) (黒アルマイト処理)		100 150 200 300 500	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5	2	3.5
(A形状) SENAK SENABK	3									
(B形状) SENBK	4		4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0	3	4.5
(C形状) SENC SENCBK (長穴付き)	5		5.5	8.2	5.5	12	9.5	2.0	3	5.5

④SENCBK(長穴付き)にL150・L500はありません。④SENAKBのNo.4はL300、L500のみとなります。

Order 注文例 型式 SENAK5 L 300 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133 ④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

No.	¥基準単価 (白アルマイト処理品)										¥基準単価 (黒アルマイト処理品)														
	SENAK					SENBK・SENC					SENCBK					SENAKB					SENCBK				
	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L200	L300	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500		
3	370	410	440	510	660	510	570	650	660	820	1,130	1,900	2,610	470	520	560	660	850	650	730	840	850	1,060		
4	450	490	520	590	740	540	600	730	730	950	1,180	1,920	2,630	—	—	—	760	950	690	770	940	940	1,230		
5	520	560	600	670	810	550	620	770	770	980	1,220	1,980	2,680	670	720	770	870	1,040	710	800	1,000	1,000	1,270		

■L寸指定・穴なしタイプ ④No.は対応ナットサイズです。 板ナット P.2285

型式		L 指定1mm単位	A	B	C	D	E	d	e
Type	No.								
(白アルマイト処理) (黒アルマイト処理)		50~600	2.4	4.2	2.5	7.5	5.5	1.5	2
(A形状) SENA SENAB	2*								
(B形状) SENB SENBB	3	50~1200	3.4	5.7	3.0	9	6.0	2.0	3
(C形状) SENC SENCBK	4		4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0	3
	5		5.5	8.2	5.5	12	9.5	2.0	3

\*No.2はSENC(C形状・白アルマイト処理)のみとなります。

Order 注文例 型式 SENB3 L 400 Delivery 出荷日 2 日目出荷 ④ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134 ④3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格 数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

No.	¥基準単価 (白アルマイト処理品)										¥基準単価 (黒アルマイト処理品)														
	SENA					SENB・SENC					SENAKB					SENBKB・SENCBK									
	L50	L101	L201	L401	L601	L801	L1001	L100	L200	L400	L600	L800	L1000	L1200	L50	L101	L201	L401	L601	L801	L1001	L100	L200	L400	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	420	490	580	730	790	1,100	1,170	510	570	650	820	920	1,290	1,410	540	630	740	940	1,010	1,430	1,520	660	740	840	1,060
4	490	570	650	840	930	1,310	1,430	540	600	720	940	1,060	1,540	1,680	630	740	840	1,090	1,200	1,690	1,850	700	770	930	1,210
5	520	570	650	820	920	1,290	1,410	550	620	760	980	1,130	1,610	1,780	670	750	870	1,120	1,250	1,790	1,950	710	800	980	1,260

