


リミットスイッチ用ドグ

-止めねじタイプ-




形状	軸穴	Type	M材質	S表面処理	A付属品
円錐型	キリ穴	DGSM	S45C	四三酸化鉄皮膜	止めねじ2本
両錐型		DGWM			
円錐型	タップ穴	DMSM	S45C	四三酸化鉄皮膜	止めねじ2本・黄銅ボルト2個
両錐型		DMWM			


DGSM(キリ穴円錐型)

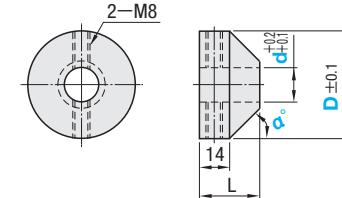


DMSM(タップ穴円錐型)

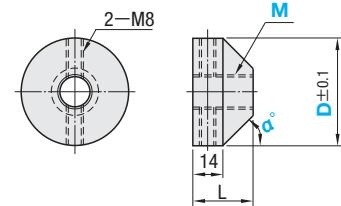

DGWM(キリ穴両錐型)

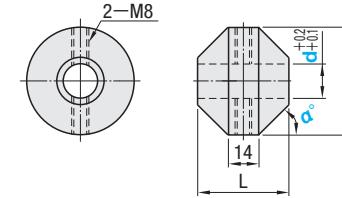

DMWM(タップ穴両錐型)

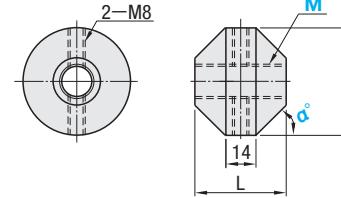

RoHS10

■止めねじ・キリ穴円錐/両錐型


Type	D	d	a°	L	¥基準単価	¥スライド単価
					1~9コ	10~50
DGSM	30	10	45	22	460	440
	40	12 16	30 45	24	510	490
	50			28	650	620
DGWM	30	10	45	30	670	640
	40	12 16	30 45	34	740	700
	50			42	860	820

■止めねじ・タップ穴円錐/両錐型

Type	D	M(並目)	a°	L	¥基準単価	¥スライド単価
					1~9コ	10~50
DMSM	30	10	45	22	480	460
	40	12 16	30 45	24	550	520
	50			28	670	640
DMWM	30	10	45	30	680	650
	40	12 16	30 45	34	800	760
	50			42	920	870

Order
注文例
Type | D - d · M - a°
DGSM 30 - 10 - 45

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

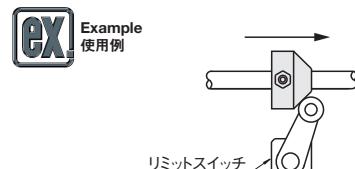

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口		
大口		

数量 1~50 51~

出荷日 通常 お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

リミットスイッチ用ドグ

-スリットタイプ-

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

近接センサ用ドグは P2272

形状	軸穴	Type	M材質	S表面処理	A付属品
円錐型	キリ穴	DGSA	S45C	四三酸化鉄皮膜	
両錐型		DGW			
円錐型	タップ穴	DMSA	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
両錐型		DMW			

DGSA(キリ穴円錐型)

DMSA(タップ穴円錐型)

■スリットタイプ



RoHS10

DGW(キリ穴両錐型)

DMW(タップ穴両錐型)

■キリ穴スリット・円錐/両錐型


Type	D	d	a°	L	m(並目)	A	X	Y	¥基準単価	¥スライド単価
									1~9コ	10~50
DGSA	30	10	45	22	M5	9.0	6	6	750	710
	40	12 16	30 45	24	M6	14.0	7	8	800	760
	50			28	M8	16.5	10	10	920	870
DGW	30	10	45	30	M5	9.0	6	6	950	900
	40	12 16	30 45	34	M6	14.0	7	8	1,050	1,000
	50			42	M8	16.5	10	10	1,140	1,090

■タップ穴スリット・円錐/両錐型

Type	D	M(並目)	a°	L	m(並目)	A	X	Y	¥基準単価	¥スライド単価
									1~9コ	10~50
DMSA	30	10	45	22	M5	9.0	6	6	710	670
	40	12 16	30 45	24	M6	14.0	7	8	850	810
	50			28	M8	16.5	10	10	890	850
DMW	30	10	45	30	M5	9.0	6	6	1,030	980
	40	12 16	30 45	34	M6	14.0	7	8	1,170	1,110
	50			42	M8	16.5	10	10	1,310	1,240

Order
注文例
Type | D - d · M - a°
DGSA 40 - 12 - 45

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

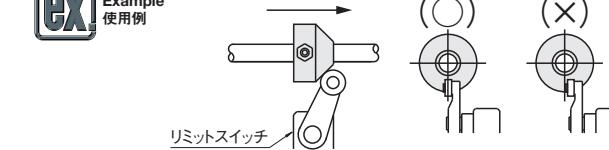

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口		
大口		

数量 1~50 51~

出荷日 通常 お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

30
セン
スイ
ッチ
関
連