

DOGS FOR LIMIT SWITCH

# リミットスイッチ用ドグ

—止めねじタイプ—

CADデータフォルダ名: 30\_Sensors


近接センサ用ドグはP.2272

■止めねじタイプ




形状	軸穴	Type	M材質	S表面処理	A付属品
円錐型	キリ穴	DGSM	S45C	四三酸化鉄皮膜	止めねじ2本
両錐型		DGWM			
円錐型	タップ穴	DMSM	S45C	四三酸化鉄皮膜	止めねじ2本・黄銅ボール2個
両錐型		DMWM			


DGSM (キリ穴円錐型)

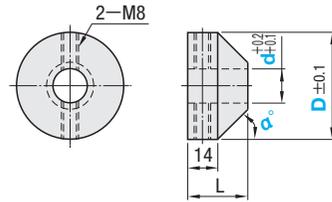


DMSM (タップ穴円錐型)

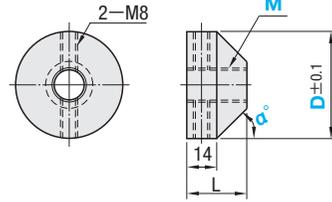

DGWM (キリ穴両錐型)

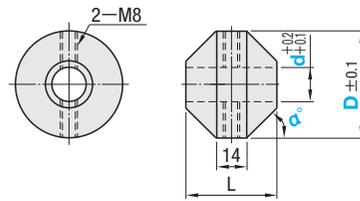

DMWM (タップ穴両錐型)

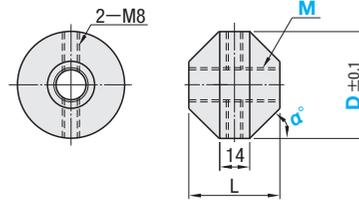

6.3

■止めねじ・キリ穴円錐/両錐型

型式		D	d	α°	L	¥基準単価		¥スライド単価	
Type						1~9コ	10~50	1~9コ	10~50
DGSM	30	30	10	45	22	460	440		
	40	30	10	45	24	510	490		
	50	12	16	30	45	28	650	620	
DGWM	30	30	10	45	30	670	640		
	40	30	10	45	34	740	700		
	50	12	16	30	45	42	860	820	

■止めねじ・タップ穴円錐/両錐型

型式		D	M (並目)	α°	L	¥基準単価		¥スライド単価	
Type						1~9コ	10~50	1~9コ	10~50
DMSM	30	30	10	45	22	480	460		
	40	30	10	45	24	550	520		
	50	12	16	30	45	28	670	640	
DMWM	30	30	10	45	30	680	650		
	40	30	10	45	34	800	760		
	50	12	16	30	45	42	920	870	


Order 注文例  
 型式 Type D d・M α°  
 DGSM 30 - 10 - 45

Delivery 出荷日  
 在庫品 翌日出荷 P.133  
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

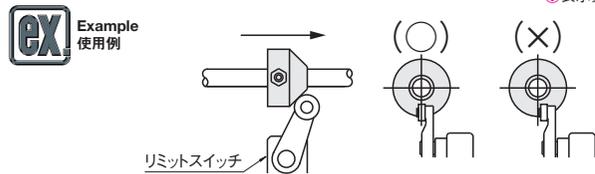

DOGS FOR LIMIT SWITCH

# リミットスイッチ用ドグ

—スリットタイプ—

CADデータフォルダ名: 30\_Sensors


近接センサ用ドグはP.2272

■スリットタイプ




形状	軸穴	Type	M材質	S表面処理	A付属品
円錐型	キリ穴	DGSA	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
両錐型		DGW			
円錐型	タップ穴	DMSA	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
両錐型		DMW			


DGSA (キリ穴円錐型)

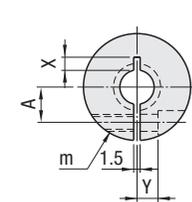


DMSA (タップ穴円錐型)

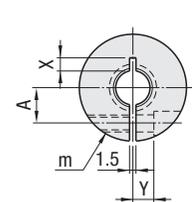

DGW (キリ穴両錐型)

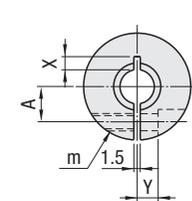

DMW (タップ穴両錐型)

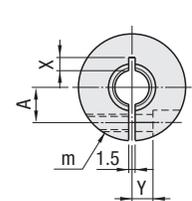

6.3

■キリ穴スリット・円錐/両錐型

型式		D	d	α°	L	m (並目)	A	X	Y	¥基準単価		¥スライド単価	
Type										1~9コ	10~50	1~9コ	10~50
DGSA	30	30	10	45	22	M5	9.0	6	6	750	710		
	40	30	10	45	24	M6	14.0	7	8	800	760		
	50	12	16	30	45	28	M8	16.5	10	10	920	870	
DGW	30	30	10	45	30	M5	9.0	6	6	950	900		
	40	30	10	45	34	M6	14.0	7	8	1,050	1,000		
	50	12	16	30	45	42	M8	16.5	10	10	1,140	1,090	

■タップ穴スリット・円錐/両錐型

型式		D	M (並目)	α°	L	m (並目)	A	X	Y	¥基準単価		¥スライド単価	
Type										1~9コ	10~50	1~9コ	10~50
DMSA	30	30	10	45	22	M5	9.0	6	6	710	670		
	40	30	10	45	24	M6	14.0	7	8	850	810		
	50	12	16	30	45	28	M8	16.5	10	10	890	850	
DMW	30	30	10	45	30	M5	9.0	6	6	1,030	980		
	40	30	10	45	34	M6	14.0	7	8	1,170	1,110		
	50	12	16	30	45	42	M8	16.5	10	10	1,310	1,240	


Order 注文例  
 型式 Type D d・M α°  
 DGSA 40 - 12 - 45

Delivery 出荷日  
 在庫品 翌日出荷 P.133  
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

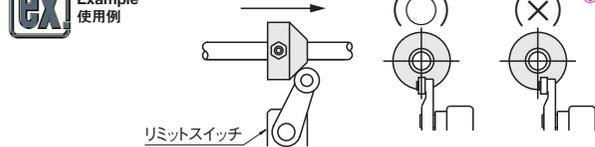

30  
 センサ  
 スイッチ  
 関連