

六角支柱

一片端おねじ片端めねじ

2日目納短縮

価格改訂

大口対応

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名 : 31\_Posts

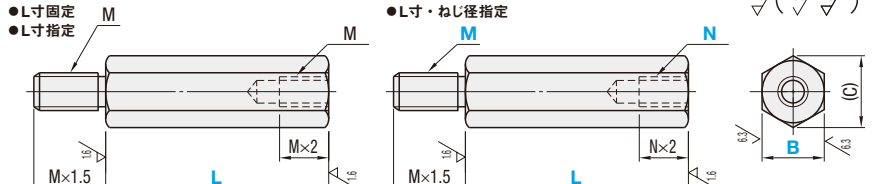
LKCとの併用によりL寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

片端おねじ片端めねじ



RoHS10

| Type    |        |          | 材質     | S表面処理       |
|---------|--------|----------|--------|-------------|
| L寸固定    | L寸指定   | L寸・ねじ径指定 |        |             |
| —       | NLSBWF | NLSBG    | 一般構造用鋼 | —           |
| LSBWRK  | LSBWF  | LSBG     |        | 四三酸化鉄皮膜     |
| PLSBWRK | PLSBWF | PLSBG    |        | 無電解ニッケルメッキ  |
| —       | BLSBWF | BLSBG    |        | 三価クロメート(黒色) |
| SLSBWRK | SLSBWF | SLSBG    | SUS304 | —           |



材質一般構造用鋼の商品には防錆油がつきます。三価クロメート(黒色)はめねじ内部に表面処理されない場合があります。

L寸固定

| 型式                                                   |    | L  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | M    | (C) |      |
|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| Type                                                 | B  | 選択 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | (並目) |     |      |
| 一般構造用鋼<br>LSBWRK<br>PLSBWRK<br><br>SUS304<br>SLSBWRK | 6  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 3    | 6.9 |      |
|                                                      | 7  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4    | 8.1 |      |
|                                                      | 8  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200  | 5   | 9.2  |
|                                                      | 10 |    | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200  | 6   | 11.5 |
|                                                      | 12 |    | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200  | 6   | 13.9 |
|                                                      | 13 |    |    | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200  | 8   | 15.0 |
|                                                      | 14 |    |    |    | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200  | 8   | 16.2 |
|                                                      | 17 |    |    |    |    | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200  | 10  | 19.6 |
|                                                      | 19 |    |    |    |    |    |    | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200  | 12  | 21.9 |

L寸指定

| 型式                                            | L 指定0.5mm単位 |         |     |      | M (並目) | (C) |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-----|------|--------|-----|
| Type                                          | B           | 5       | 6   | 7    | 8      | 9   |
| 一般構造用鋼<br>NLSBWF<br>LSBWF<br>PLSBWF<br>BLSBWF | 5           | 8~100   | 2.6 | 5.8  |        |     |
|                                               | 6           | 15~100  | 3   | 6.9  |        |     |
|                                               | 7           | 20~200  | 4   | 8.1  |        |     |
|                                               | 8           | 20~250  | 5   | 9.2  |        |     |
| SUS304<br>SLSBWF                              | 10          | 25~350  | 6   | 11.5 |        |     |
|                                               | 12          | 25~500  | 6   | 13.9 |        |     |
|                                               | 13          | 30~500  | 8   | 15.0 |        |     |
|                                               | 14          | 30~600  | 8   | 16.2 |        |     |
|                                               | 17          | 35~600  | 10  | 19.6 |        |     |
|                                               | 19          | 45~600  | 12  | 21.9 |        |     |
|                                               | 24          | 55~700  | 16  | 27.7 |        |     |
|                                               | 27          | 65~800  | 20  | 31.2 |        |     |
|                                               | 30          | 65~1000 | 20  | 34.6 |        |     |
|                                               | 32          | 80~1000 | 24  | 36.9 |        |     |

L=9以下の時めねじ深さはM×1.5になります。

L寸・ねじ径指定

| 型式                                        | L 指定0.5mm単位 |         |   |     | M (並目) おねじ選択 |    |    |    | N (並目) めねじ選択 |    |     |    | (C)  |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---|-----|--------------|----|----|----|--------------|----|-----|----|------|
| Type                                      | B           | 5       | 6 | 7   | 8            | 9  | 10 | 11 | 12           | 13 | 14  | 15 | 16   |
| 一般構造用鋼<br>NLSBG<br>LSBG<br>PLSBG<br>BLSBG | 5           | 8~100   | 2 | 2.6 | 3            |    |    |    |              | 2  | 2.6 |    | 5.8  |
|                                           | 6           | 15~100  | 3 | 4   | 5            |    |    |    |              | 3  | 4   |    | 6.9  |
|                                           | 7           | 20~200  | 3 | 4   | 5            |    |    |    |              | 3  | 4   |    | 8.1  |
|                                           | 8           | 20~250  | 3 | 4   | 5            | 6  |    |    |              | 3  | 4   | 5  | 9.2  |
| SUS304<br>SLSBG                           | 10          | 25~350  | 3 | 4   | 5            | 6  | 8  |    |              | 3  | 4   | 5  | 11.5 |
|                                           | 12          | 25~500  | 3 | 4   | 5            | 6  | 8  | 10 |              | 3  | 4   | 5  | 13.9 |
|                                           | 13          | 30~500  | 3 | 4   | 5            | 6  | 8  | 10 |              | 3  | 4   | 5  | 15   |
|                                           | 14          | 35~600  | 3 | 4   | 5            | 6  | 8  | 10 | 12           | 3  | 4   | 5  | 16.2 |
|                                           | 17          | 35~600  | 4 | 5   | 6            | 8  | 10 | 12 |              | 4  | 5   | 6  | 19.6 |
|                                           | 19          | 45~600  | 4 | 5   | 6            | 8  | 10 | 12 | 16           | 4  | 5   | 6  | 21.9 |
|                                           | 24          | 55~700  | 5 | 6   | 8            | 10 | 12 | 16 | 20           | 5  | 6   | 8  | 27.7 |
|                                           | 27          | 65~800  | 5 | 6   | 8            | 10 | 12 | 16 | 20           | 5  | 6   | 8  | 31.2 |
|                                           | 30          | 80~1000 | 5 | 6   | 8            | 10 | 12 | 16 | 20           | 5  | 6   | 8  | 34.6 |
|                                           | 32          | 80~1000 | 5 | 6   | 8            | 10 | 12 | 16 | 20           | 5  | 6   | 8  | 36.9 |

L≥N×3+2 M2.6かつL=8または9の時めねじ深さはM×1.5になります。

Order注文例

|                   |   |     |             |
|-------------------|---|-----|-------------|
| 型式                | L | M   | N           |
| (L寸固定) LSBWRK10   | — | 40  |             |
| (L寸指定) LSBWF12    | — | 300 |             |
| (L寸・ねじ径指定) LSBG30 | — | 700 | — M20 — N24 |

Delivery出荷日

●L寸固定

2 日日出荷

●L寸指定

2 日日出荷

●BLSBWF●BLSBG

5 日日出荷

注文締切

ストークT 当日出荷 600円/1本 正午迄

ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.134

ストークA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円

 
 
 
 
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●L寸指定/L寸・ねじ径指定(下記を除く)

2 日日出荷

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円

●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                         |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|  | Alteration<br>追加加工                                                                  | 型式                                                                                          | L                                                                                          | M                                                                                       | N      | (LKC・MLC)     |
|                                                                                     |                                                                                     | LSBWF6                                                                                      | — 30                                                                                       | —                                                                                       | —      | — LKC         |
|                                                                                     |                                                                                     | LSBG30                                                                                      | — 700.3                                                                                    | — M20                                                                                   | — ND24 | — LKC — MLC20 |
| Alterations                                                                         | L寸公差変更                                                                              | 全長(L寸)精度変更                                                                                  | おねじ部長さ変更                                                                                   | めねじ部有効長変更                                                                               |        |               |
|                                                                                     |  |         |       |    |        |               |
| Code                                                                                | LKC                                                                                 | LVC                                                                                         | MLC                                                                                        | ND                                                                                      |        |               |
| Spec.                                                                               | L寸法公差は以下のようになります。<br>指定方法 LKC<br>LKC使用時、<br>L寸単位0.1mm指定可                            | 複数注文時、各L寸法のバラつきを±0.02mm以内に致します。<br>指定方法 LVC<br>※L≤200以下かつ1明細行のご注文が10本以下の場合に適用<br>※L寸固定は適用不可 | おねじ部長さを変更します。<br>※B=5は適用不可。<br>MLC=指定0.1mm単位<br>※MX1≤MLC<MX1.5<br>指定方法 MLC10<br>※L寸固定は適用不可 | めねじ部の有効長をN×3に変更します。<br>指定方法 ND6<br>(NをNDに変更)<br>※ND×4+2≤L<br>※L寸、おねじ指定のみ適用<br>※B=5は適用不可 |        |               |
|                                                                                     | L L公差                                                                               |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                         |        |               |
|                                                                                     | L≤300 L±0.05                                                                        |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                         |        |               |
|                                                                                     | 300<L≤600 L±0.10                                                                    |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                         |        |               |
| L>600 L±0.15                                                                        |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                         |        |               |
| ¥/1Code                                                                             | 400                                                                                 | 50                                                                                          | 200                                                                                        | 200                                                                                     |        |               |



| Price価格                              | 数量区分                                                        | 小口                                 | 大口                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ●L寸固定<br>●L寸指定/L寸・ねじ径指定(三価クロメート品を除く) | 数量 1~4 5~9 10~14 15~19 20~49 50~100 101~300 301~500 501~600 | 標準 23% 25% 30% 35% 38% 38% 50% 55% | 標準 23% 25% 30% 35% 38% 38% 50% 55% |
| ●L寸固定<br>●L寸指定/L寸・ねじ径指定(三価クロメート品を除く) | 標準 23% 25% 30% 35% 38% 38% 50% 55%                          | 標準 23% 25% 30% 35% 38% 38% 50% 55% | 標準 23% 25% 30% 35% 38% 38% 50% 55% |

●L寸固定

| 型式                           |    | ¥基準単価  |         |          |      |
|------------------------------|----|--------|---------|----------|------|
| Type                         | B  | 最短L~50 | L60~100 | L110~150 | L200 |
| 一般構造用鋼<br>四三型(炭素鋼)<br>LSBWRK | 6  | 400    | —       | —        | —    |
|                              | 7  | 410    | 450     | 500      | —    |
|                              | 8  | 460    | 480     | 510      | 530  |
|                              | 10 | 490    | 510     | 540      | 570  |
|                              | 12 | 510    | 540     | 570      | 590  |
|                              | 13 | 530    | 560     | 590      | 630  |
|                              | 14 | 550    | 580     | 610      | 650  |
|                              | 17 | 590    | 640     | 700      | 780  |
|                              | 19 | 640    | 700     | 770      | 850  |

L寸指定

| 型式               | ¥基準単価 |        |           |            |            |            |            |            |            |             |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Type             | B     | 最短L~50 | L50.1~100 | L100.1~150 | L150.1~200 | L200.1~300 | L300.1~400 | L400.1~600 | L600.1~800 | L800.1~1000 |  |  |  |  |  |  |
| 一般構造用鋼<br>NLSBWF | 5     | 450    | 460       | 470        | 480        | —          | —          | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 6     | 480    | 500       | 510        | 520        | —          | —          | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 7     | 500    | 510       | 520        | 530        | —          | —          | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 8     | 560    | 570       | 580        | 590        | 630        | 650        | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
| PLSBWF           | 10    | 620    | 630       | 640        | 650        | 680        | 710        | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 12    | 650    | 660       | 670        | 680        | 720        | 740        | 780        | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 13    | 680    | 690       | 700        | 710        | 750        | 790        | 820        | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 14    | 700    | 710       | 720        | 730        | 770        | 840        | 950        | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 17    | 750    | 770       | 790        | 810        | 950        | 1,040      | 1,180      | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 19    | 840    | 860       | 880        | 900        | 1,050      | 1,150      | 1,330      | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 24    | 910    | 940       | 970        | 1,000      | 1,140      | 1,260      | 1,470      | 1,880      | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 27    | 960    | 1,000     | 1,040      | 1,080      | 1,330      | 1,500      | 1,820      | 2,380      | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 30    | 1,120  | 1,220     | 1,320      | 1,420      | 1,620      | 1,780      | 2,050      | 2,660      | 3,440       |  |  |  |  |  |  |
|                  | 32    | 1,230  | 1,330     | 1,430      | 1,530      | 1,910      | 2,130      | 2,500      | 3,240      | 4,200       |  |  |  |  |  |  |
| 一般構造用鋼<br>BLSBWF | 5     | 500    | 510       | 520        | 530        | —          | —          | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 6     | 560    | 570       | 580        | 590        | —          | —          | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 7     | 570    | 580       | 590        | 600        | —          | —          | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 8     | 640    | 650       | 660        | 670        | 710        | 730        | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
| PLSBWF           | 10    | 700    | 710       | 720        | 730        | 780        | 800        | —          | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 12    | 730    | 740       | 750        | 760        | 820        | 840        | 900        | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 13    | 760    | 770       | 780        | 790        | 850        | 880        | 940        | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 14    | 790    | 800       | 810        | 820        | 870        | 940        | 1,080      | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 17    | 850    | 870       | 890        | 910        | 1,080      | 1,170      | 1,340      | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 19    | 950    | 970       | 990        | 1,010      | 1,190      | 1,290      | 1,500      | —          | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 24    | 1,030  | 1,060     | 1,090      | 1,120      | 1,480      | 1,600      | 1,980      | 2,640      | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 27    | 1,090  | 1,130     | 1,170      | 1,210      | 1,770      | 1,940      | 2,430      | 3,090      | —           |  |  |  |  |  |  |
|                  | 30    | 1,270  | 1,370     | 1,470      | 1,570      | 2,080      | 2,240      | 2,790      | 3,550      | 4,510       |  |  |  |  |  |  |
|                  | 32    | 1,390  | 1,490     | 1,590      | 1,690      | 2,420      | 2,640      | 3,300      | 4,200      | 5,350       |  |  |  |  |  |  |

L寸・ねじ径指定

| 型式                        |       | ¥基準単価      |               |                |                |                |                |                |                |                 |  |
|---------------------------|-------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Type                      | B     | 最短<br>L~50 | L50.1<br>~100 | L100.1<br>~150 | L150.1<br>~200 | L200.1<br>~300 | L300.1<br>~400 | L400.1<br>~600 | L600.1<br>~800 | L800.1<br>~1000 |  |
| 一般構造用鋼<br>NLSBG           | 5     | 550        | 560           | 570            | 580            | —              | —              | —              | —              | —               |  |
|                           | 6     | 590        | 600           | 610            | 620            | —              | —              | —              | —              | —               |  |
|                           | 7     | 600        | 610           | 620            | 630            | —              | —              | —              | —              | —               |  |
|                           | 8     | 660        | 670           | 680            | 690            | 740            | 760            | —              | —              | —               |  |
|                           | 10    | 720        | 730           | 740            | 750            | 810            | 830            | —              | —              | —               |  |
|                           | 12    | 760        | 770           | 780            | 790            | 850            | 870            | 930            | —              | —               |  |
|                           | 13    | 790        | 800           | 810            | 820            | 880            | 920            | 970            | —              | —               |  |
|                           | 14    | 830        | 840           | 850            | 860            | 970            | 1,040          | 1,220          | —              | —               |  |
|                           | 17    | 880        | 900           | 920            | 940            | 1,100          | 1,190          | 1,380          | —              | —               |  |
|                           | 19    | 1,000      | 1,020         | 1,040          | 1,060          | 1,240          | 1,340          | 1,540          | —              | —               |  |
|                           | 24    | 1,080      | 1,110         | 1,140          | 1,170          | 1,340          | 1,460          | 1,710          | 2,170          | —               |  |
|                           | 27    | 1,130      | 1,170         | 1,210          | 1,250          | 1,570          | 1,740          | 2,110          | 2,750          | —               |  |
| 一般構造用鋼<br>四三股(炭素)<br>LSBG | 13    | 1,280      | 1,380         | 1,480          | 1,580          | 1,910          | 2,070          | 2,450          | 3,160          | 4,070           |  |
|                           | 32    | 1,430      | 1,530         | 1,630          | 1,730          | 2,210          | 2,430          | 2,880          | 3,710          | 4,780           |  |
|                           | 5     | 600        | 610           | 620            | 630            | —              | —              | —              | —              | —               |  |
|                           | 6     | 670        | 680           | 690            | 700            | —              | —              | —              | —              | —               |  |
|                           | 7     | 680        | 690           | 700            | 710            | —              | —              | —              | —              | —               |  |
|                           | 8     | 750        | 760           | 770            | 780            | 840            | 860            | —              | —              | —               |  |
|                           | 10    | 820        | 830           | 840            | 850            | 920            | 940            | —              | —              | —               |  |
|                           | 12    | 860        | 870           | 880            | 890            | 960            | 980            | 1,050          | —              | —               |  |
|                           | 13    | 900        | 910           | 920            | 930            | 1,010          | 1,050          | 1,130          | —              | —               |  |
|                           | 14    | 940        | 950           | 960            | 970            | 1,100          | 1,170          | 1,390          | —              | —               |  |
|                           | 17    | 1,000      | 1,020         | 1,040          | 1,060          | 1,260          | 1,350          | 1,570          | —              | —               |  |
|                           | 19    | 1,140      | 1,160         | 1,180          | 1,200          | 1,410          | 1,530          | 1,770          | —              | —               |  |
| 24                        | 1,220 | 1,250      | 1,280         | 1,310          | 1,710          | 1,830          | 2,220          | 3,000          | —              |                 |  |
| 27                        | 1,290 | 1,330      | 1,370         | 1,410          | 2,050          | 2,220          | 2,770          | 3,520          | —              |                 |  |
| 32                        | 1,460 | 1,560      | 1,660         | 1,760          | 2,420          | 2,580          | 3,260          | 4,140          | 5,250          |                 |  |
| 38                        | 1,630 | 1,730      | 1,830         | 1,930          | 2,760          | 2,980          | 3,740          | 4,760          | 6,060          |                 |  |