

六角支柱

一片端おねじ片端めねじ


■LKQとの併用によりL寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

■片端おねじ片端めねじ



RoHS10

Type			M材質	S表面処理
L寸固定	L寸指定	L寸・ねじ径指定		
—	NLSBWF	NLSBG	一般構造用鋼	—
LSBWRK	LSBWF	LSBG		四三酸化鉄皮膜
PLSBWRK	PLSBWF	PLSBG		無電解ニッケルメッキ
—	BLSBWF	BLSBG		三価クロメート(黒色)
SLSBWRK	SLSBWF	SLSBG	SUS304	—

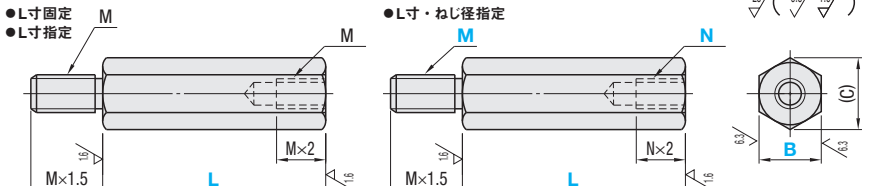

●L寸固定
●L寸指定
●L寸・ねじ径指定
●材質一般構造用鋼の商品には防錆油がつきます。
●三価クロメート(黒色)はめねじ内部に表面処理されない場合があります。

■L寸固定

型式		L																	M	(C)	
Type	B	選択																	(並目)		
一般構造用鋼 LSBWRK PLSBWRK SUS304 SLSBWRK	6	15	20	25	30	35	40	45	50										3	6.9	
	7	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	4	8.1	
	8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	5	9.2
	10		25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	6	11.5
	12		25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	6	13.9
	13			30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	8	15.0
	14				35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	8	16.2
	17					40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	10	19.6
	19							50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	12	21.9

■L寸指定

型式		L 指定0.5mm単位		M (並目)	(C)
Type	B	5	6		
一般構造用鋼 NLSBWF LSBWF PLSBWF BLSBWF	5	8.0~ 100.0	2.6	5.8	
	6	15.0~ 100.0	3	6.9	
	7	20.0~ 200.0	4	8.1	
	8	20.0~ 250.0	5	9.2	
	10	25.0~ 350.0	6	11.5	
SUS304 SLSBWF	12	25.0~ 500.0	6	13.9	
	13	30.0~ 500.0	8	15.0	
	14	30.0~ 600.0	8	16.2	
	17	35.0~ 600.0	10	19.6	
	19	45.0~ 600.0	12	21.9	
	24	55.0~ 700.0	16	27.7	
	27	65.0~ 800.0	20	31.2	
	30	65.0~ 1000.0	20	34.6	
	32	80.0~ 1000.0	24	36.9	

●L=9以下の時めねじ深さはM×1.5になります。



Order注文例

型式	L	M	N
(L寸固定) LSBWRK10	—	40	—
(L寸指定) LSBWF12	—	300	—
(L寸・ねじ径指定) LSBG30	—	700	— M20 — N24



Delivery出荷日

●L寸固定

2 日目出荷

型式	当日出荷	翌日出荷	PM 3:00迄	PM 6:00迄
ストーク T	当日出荷	600円/1本	正午迄	—
ストーク A早割	翌日出荷	300円/1明細行	PM 3:00迄	—
ストーク A	翌日出荷	300円/1本	PM 6:00迄	—

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●L寸指定/L寸・ねじ径指定(下記を除く)

2 日目出荷

型式	当日出荷	翌日出荷	PM 3:00迄	PM 6:00迄
ストーク A早割	翌日出荷	300円/1明細行	PM 3:00迄	—
ストーク A	翌日出荷	800円/1本	PM 6:00迄	—

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●BLSBWF●BLSBG

5 日目出荷

■L寸・ねじ径指定

型式		L 指定0.5mm単位		M (並目) おねじ選択				N (並目) めねじ選択				(C)
Type	B	5	6	7	8	10	12	13	14	17	19	
一般構造用鋼 NLSBG LSBG PLSBG BLSBG	5	8.0~ 100.0	2	2.6	3	—	—	—	—	—	—	5.8
	6	15.0~ 100.0	3	4	5	—	—	—	—	—	—	6.9
	7	20.0~ 200.0	3	4	5	—	—	—	—	—	—	8.1
	8	20.0~ 250.0	3	4	5	6	—	—	—	—	—	9.2
	10	25.0~ 350.0	3	4	5	6	8	—	—	—	—	11.5
SUS304 SLSBG	12	25.0~ 500.0	3	4	5	6	8	10	—	—	—	13.9
	13	30.0~ 500.0	3	4	5	6	8	10	—	—	—	15
	14	35.0~ 600.0	3	4	5	6	8	10	12	—	—	16.2
	17	35.0~ 600.0	4	5	6	8	10	12	—	—	—	19.6
	19	45.0~ 600.0	4	5	6	8	10	12	16	—	—	21.9
	24	55.0~ 700.0	5	6	8	10	12	16	20	—	—	27.7
	27	65.0~ 800.0	5	6	8	10	12	16	20	24	—	31.2
	30	80.0~ 1000.0	5	6	8	10	12	16	20	24	—	34.6
	32	80.0~ 1000.0	5	6	8	10	12	16	20	24	—	36.9

●L≥N×3+2
●M2.6かつL=8または9の時めねじ深さはM×1.5になります。

■L寸公差表

L寸	L寸公差
8 ≤ L ≤ 300	±0.1
300 < L ≤ 600	±0.3
600 < L ≤ 1000	±0.4



Alteration追加加工

型式	L	M	N	(LKQ・MLC)
LSBWF6	—	30	—	— LKC
LSBG30	—	700.3	— M20 — ND24	— LKC — MLC20

Alterations	L寸公差変更	全長(L寸)精度変更	おねじ部長さ変更	めねじ部有効長変更
Code	LKC	LVC	MLC	ND
Spec.	L寸法公差はL寸単位0.1mm指定可 L寸公差 8 ≤ L ≤ 300 ±0.05 300 < L ≤ 600 ±0.10 600 < L ≤ 1000 ±0.15 ●L寸固定は適用不可	複数注文時、各L寸法のバラつきを±0.02mm以内に致します。 指定方法 LVC ●L ≤ 200以下かつ1明細行のご注文が20本以下の場合に適用 ●L寸固定は適用不可	おねじ部長さを変更します。 ●B=5は適用不可。 MLC=指定0.1mm単位 ●M×1 ≤ MLC < M×1.5 指定方法 MLC10 ●L寸固定は適用不可	めねじ部の有効長をN×3に変更します。 指定方法 ND6 (NをNDに変更) ●ND×4+2 ≤ L ●L寸・ねじ径指定のみ適用 ●B=5は適用不可
¥/1Code	400	50	200	200



Price価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

●L寸固定
●L寸指定
●L寸・ねじ径指定(三価クロメート品を除く)

数量区分	小口	大口
数量	1~4	5~9
値引率	23%	25%
出荷日	通常	通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ●標準対応大口以上はスーク対応なし。

■L寸固定

型式		¥基準単価			
Type	B	最短L~50	L60~100	L110~150	L200
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LSBWRK	6	400	—	—	—
	7	410	450	500	—
	8	460	480	510	530
	10	490	510	540	570
	12	510	540	570	590
	13	530	560	590	630
	14	550	580	610	650
	17	590	640	700	780
	19	640	700	770	850

■L寸指定

型式		¥基準単価										
Type	B	最短L~50	L50.1~100	L100.1~150	L150.1~200	L200.1~300	L300.1~400	L400.1~600	L600.1~800	L800.1~1000		
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LSBWF	5	450	460	470	480	—	—	—	—	—		
	6	480	500	510	520	—	—	—	—	—		
	7	500	510	520	530	—	—	—	—	—		
	8	560	570	580	590	630	650	—	—	—		
	10	620	630	640	650	680	710	—	—	—		
	12	650	660	670	680	720	740	780	—	—		
	13	680	690	700	710	750	780	820	—	—		
	14	700	710	720	730	770	800	840	—	—		
	17	750	770	790	810	850	880	920	—	—		
	19	840	860	880	900	1,050	1,150	1,300	—	—		
	24	910	940	970	1,000	1,140	1,260	1,470	1,880	—		
	27	960	1,000	1,040	1,080	1,330	1,500	1,820	2,380	—		
	30	1,120	1,220	1,320	1,420	1,620	1,780	2,050	2,660	3,440		
	32	1,230	1,330	1,430	1,530	1,910	2,130	2,500	3,240	4,200		
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ BLSBWF	5	500	510	520	530	—	—	—	—	—		
	6	560	570	580	590	—	—	—	—	—		
	7	570	580	590	600	—	—	—	—	—		
	8	640	650	660	670	710	730	—	—	—		
	10	700	710	720	730	780	800	—	—	—		
	12	730	740	750	760	820	840	900	—	—		
	13	760	770	780	790	850	880	940	—	—		
	14	790	800	810	820	870	900	1,080	—	—		
	17	850	870	890	910	1,080	1,170	1,340	—	—		
	19	950	970	990	1,010	1,190	1,290	1,500	—	—		
	24	1,080	1,090	1,100	1,110	1,280	1,380	1,590	2,040	2,640		
	27	1,090	1,100	1,110	1,120	1,270	1,370	1,580	2,030	2,630		
	30	1,270	1,370	1,470	1,570	2,080	2,240	2,790	3,550	4,510		
	32	1,390	1,490	1,590	1,690	2,420	2,640	3,300	4,200	5,350		

■L寸・ねじ径指定

||
||
||