

円形支柱 インロー付

—インローワー固定/インローワー&スパナ溝指定—

2日目納期短縮


ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>カタログ規格外品はこちら P137
CADデータフォルダ名: 31_Posts

■ LKCとの併用によりL寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

■ 円形支柱インロー付



Type						*コナーは C0.2~0.5
両端ねじ		片端ねじ片端ねじ		両端おねじ		*コナーは C0.2~0.5
インローワー固定	インローワー&スパナ溝指定	インローワー固定	インローワー&スパナ溝指定	インローワー固定	インローワー&スパナ溝指定	
NETJ	NETJF	NETK	NETKF	NETM	NETMF	—
ETKJ	ETKJF	ETKK	ETKKF	ETKM	ETKMF	構造用銅 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
PETJ	PETJF	PETK	PETKF	PETM	PETMF	—
SETJ	SETJF	SETK	SETKF	SETM	SETMF	SUS304

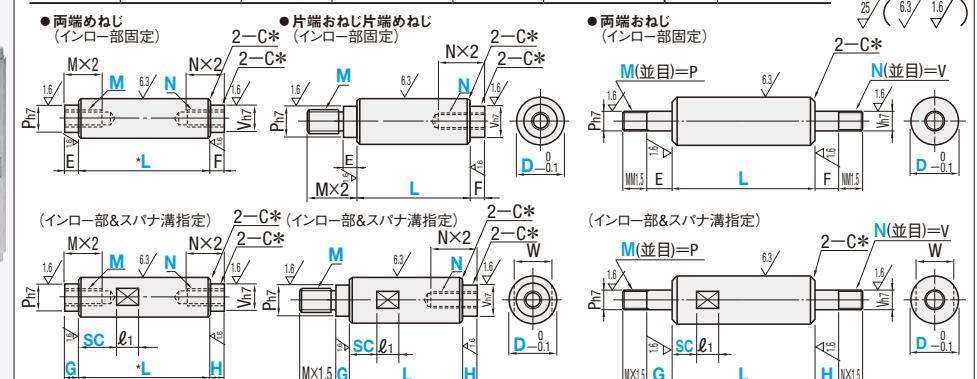

RoHS10

⑨L+E(G+F+H)≥M×2+N×2 ⑩材質一般構造用銅の商品には防錆油がつきます。⑪表面処理なしのスパナ溝付近は、バレル研磨のため光沢が出ることがあります。

■ 両端ねじ

Type	D	L	SC	指定1mm単位	M(並目)・N(並目)選択	G	H	E	F	P	V	W	ℓ1
インローワー固定	インローワー&スパナ溝指定	8	15~200	0~192	3 4	2~4	2~4	4	4	6	6	7	8
一般構造用銅	一般構造用銅	10	15~400	0~392	3 4 5	2~5	2~5	5	5	8	8	8	—
NETJ	NETJF	12	20~500	0~490	4 5 6	2~6	2~6	6	6	10	10	10	—
ETKJ	ETKJF	15	25~600	0~590	5 6 8	2~8	2~8	8	8	12	12	13	10
PETJ	PETJF	20	40~600	0~590	5 6 8 10 12	2~10	2~10	10	10	16	16	17	—
SUS304	SUS304	25	55~700	0~690	5 6 8 10 12 16	2~12	2~12	12	12	20	20	22	10
SETJ	SETJF	30	55~800	0~785	5 6 8 10 12 16	2~16	2~16	16	16	24	24	27	15

■ 片端ねじ片端ねじ

Type	D	L	SC	指定1mm単位	M(並目)ねじ選択	N(並目)ねじ選択	G	H	E	F	P	V	W	ℓ1
インローワー固定	インローワー&スパナ溝指定	8	20~200	0~192	3 4 5	3 4	2~4	2~4	2	4	6	6	7	8
一般構造用銅	一般構造用銅	10	20~400	0~392	3 4 5 6	3 4 5	2~5	2~5	2	5	8	8	8	—
NETK	NETKF	12	25~500	0~490	4 5 6 8	4 5 6	2~6	2~6	3	6	10	10	10	—
ETKK	ETKKF	15	30~600	0~590	5 6 8 10	5 6 8	2~8	2~8	4	8	12	12	13	10
PETK	PETKF	20	40~600	0~590	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12	2~10	2~10	5	10	16	16	17	10
SUS304	SUS304	25	60~700	0~690	5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	2~12	2~12	6	12	20	20	22	10
SETK	SETKF	30	60~800	0~785	5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	2~16	2~16	7	16	24	24	27	15

■ 両端おねじ

Type	D	L	SC	指定1mm単位	M(並目)・N(並目)選択	G	H	E	F	W	ℓ1
インローワー固定	インローワー&スパナ溝指定	8	20~200	0~192	3 4 5 6	2~4	2~4	4	4	7	8
一般構造用銅	一般構造用銅	10	20~400	0~392	3 4 5 6 8	2~5	2~5	5	5	8	—
NETM	NETMF	12	25~500	0~490	4 5 6 8 10	2~6	2~6	6	6	10	—
ETKM	ETKMF	15	30~600	0~590	5 6 8 10 12	2~8	2~8	8	8	13	10
PETM	PETMF	20	40~600	0~590	5 6 8 10 12 16	2~10	2~10	10	10	17	—
SUS304	SUS304	25	60~700	0~690	5 6 8 10 12 16 20	2~12	2~12	12	12	22	10
SETM	SETMF	30	60~800	0~785	5 6 8 10 12 16 20	2~16	2~16	16	16	27	15

■ 両端おねじ

Type	D	L	SC	指定1mm単位	M(並目)・N(並目)選択	G	H	E	F	W	ℓ1
インローワー固定	インローワー&スパナ溝指定	8	20~200	0~192	3 4 5 6	2~4	2~4	4	4	7	8
一般構造用銅	一般構造用銅	10	20~400	0~392	3 4 5 6 8	2~5	2~5	5	5	8	—
NETJ	NETJF	12	25~500	0~490	4 5 6 8 10	2~6	2~6	6	6	10	—
ETKJ	ETKJF	15	30~600	0~590	5 6 8 10 12	2~8	2~8	8	8	13	10
PETJ	PETJF	20	40~600	0~590	5 6 8 10 12 16	2~10	2~10	10	10	17	—
SUS304	SUS304	25	60~700	0~690	5 6 8 10 12 16 20	2~12	2~12	12	12	22	10
SETJ	SETJF	30	60~800	0~785	5 6 8 10 12 16 20	2~16	2~16	16	16	27	15

Order
注文例

型式 - L - SC - M - N - G - H

(インローワー固定)

ETKJ10 - 200 - M5 - N5 - G2 - H2

(インローワー&スパナ溝指定)

ETKJF10 - 200 - SC150 - M5 - N5 - G2 - H2

L寸公差

L 15~300 ±0.1

L 301~600 ±0.3

L 601~700 ±0.4

ご注文締切

PM 3:00迄

ストーカ A早割

翌日出荷 300円/1個

ストーカ A

翌日出荷 800円/1本

PM 6:00迄

PM 3:00迄

ストーカ A

翌日出荷 1,000円

ストーカ A


3本以上で1,000円

ストーカ A

3本以上で1,000円

EX

Example 使用例

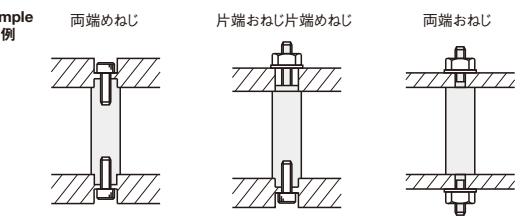

2 日目出荷

ご注文締切
ストーカ A早割 翌日出荷 300円/1個
ストーカ A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄
ストーカ A 1,000円
ストーカ A 3本以上で1,000円