

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED-

シャフトホルダ

—ブラケット型ホールド部肉厚タイプ—
—スタンダードタイプ—



⑨カタログ規格外品はこちら **P.137**

CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: ホールド部が肉厚の為、スタンダードタイプ (P.269)と比較して倒れ強さが向上します。

■スタンダードタイプ




RoHS10

タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
スタンダード	STHRBN	STHSBN	STHCBN	一般構造用	四三酸化鉄皮膜
	STHRN	STHSN	STHCN	鋼	無電解ニッケルメッキ
	SSTHRN	SSTHSN	SSTHCN	SUS304	—
	STHRNA	—	STHCNA	アルミ合金	白アルマイト


⑩六角穴付止めねじの付属は追加加工を参照ください。

53/ (15/)


■丸フランジ

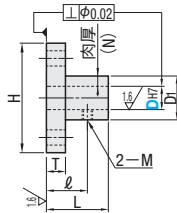

■角フランジ

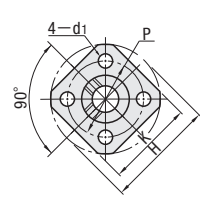

■二面フランジ

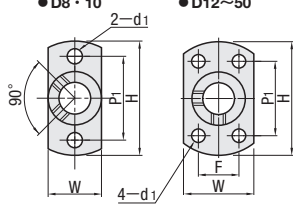

型式			ホールド部 肉厚 (N)	L	D1	H	T	ℓ	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1	
Type	DH7															
丸フランジ STHRBN STHRN SSTHRN (D寸*印のみ) STHRNA 角フランジ STHSBN STHSN SSTHSN 二面フランジ STHCBN STHCN SSTHCN STHCNA	8*	+0.015 0	3.5	16	15	32	5	10	M3	25	25	15	25	—	3.5	
	10*		5	20	20	38		12	M3	30	30	20	30			
	12*			24	22	40		15		32	32	25	28	16	4.5	
	13	+0.018 0	5.5	26	24	42	6	16	M4	34	34	27		18		
	15			30	26	48		18		38	38	29	32			
	16*		6	32	28	50		19		40	39	32	33	22	5.5	
	20*	+0.021 0	7.5		35	63	8	20	M5	50	48	40	42	25		
	25*				40	68		23		55	53	45	45	30	6.6	
	30*			38		45	73	10	24	M6	60	58	50	48	35	
	35	+0.025 0	10		55	89				72	70	61	58	42		
	40			50		70	104	12	30	M8	87	80	76	68	54	9
	50		15			80	114				97	90	86	73	64	

⑪白・黒アルマイト品はD寸*印のみの適用となります。

D	¥基準単価										
	丸フランジ				角フランジ			二面フランジ			
	STHRBN	STHRN	SSTHRN	STHRNA	STHSBN	STHSN	SSTHSN	STHCBN	STHCN	SSTHCN	STHCNA
8	1,210	1,340	1,500	1,320	1,390	1,550	2,390	1,370	1,520	1,790	1,560
10	1,340	1,520	1,580	1,440	1,550	1,710	2,470	1,520	1,680	1,850	1,740
12	1,450	1,610	1,930	1,720	1,640	1,820	2,510	1,610	1,770	2,210	1,950
13	1,570	1,740	2,090	—	1,780	1,970	2,720	1,740	1,920	2,390	—
15	1,630	1,810	2,520	—	1,970	2,180	3,060	1,900	2,120	2,920	—
16	1,740	1,930	2,690	1,980	2,100	2,320	3,260	2,030	2,260	3,110	2,490
20	1,970	2,180	3,950	2,770	2,290	2,530	4,510	2,220	2,390	4,250	2,800
25	2,110	2,340	4,510	2,860	2,450	2,710	5,460	2,420	2,680	5,090	2,860
30	2,390	2,640	4,960	2,980	2,850	3,160	5,910	2,770	3,080	5,660	3,040
35	2,780	3,260	6,430	—	3,520	4,060	7,650	3,460	3,940	7,480	—
40	3,260	3,680	8,370	—	4,360	4,880	9,680	4,280	4,770	—	—
50	3,870	4,490	9,980	—	4,990	5,650	11,420	4,890	5,540	11,240	—

Order 注文例

型式

STHRBN10
SF-SSTHSN8
脱脂洗浄サービス **P.130**

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 **P.133**

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式

STHRBN8 - MB
STHCN20 - MB

3 日日出荷

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

⑫3本以上で1明細行当たり一律540円
⑬アルミ合金にはストック適用されません。

Price 価格

数量スライド価格 (⑭1円未満切り捨て) P.133

●在庫品

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~24
大口	25~	—
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

⑭表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~24
大口	25~29	30~50
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

⑭表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED-

シャフトホルダ

—ブラケット型ホールド部肉厚タイプ—
—ガイドロングタイプ—



⑨カタログ規格外品はこちら **P.137**

CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: シャフトガイド部が長いため保持力が向上します。

■ガイドロングタイプ




RoHS10

タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
ガイドロング	STHRBNL	STHSBNL	STHCBNL	一般構造用	四三酸化鉄皮膜
	STHRNL	STHSNL	STHCNL	鋼	無電解ニッケルメッキ
	SSTHRNL	SSTHSNL	SSTHCNL	SUS304	—
	—	—	—	—	—


⑩六角穴付止めねじの付属は追加加工を参照ください。

53/ (15/)


●D12

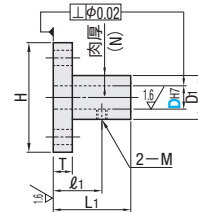


●D16~50

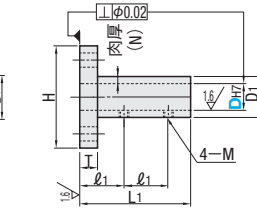


■丸フランジ

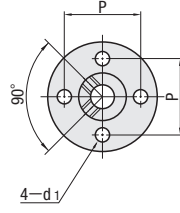

■角フランジ

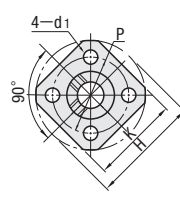

■二面フランジ

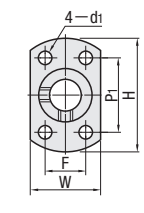

型式			ホールド部 肉厚(N)	L1	D1	H	T	ℓ1	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1
Type	DH7														
丸フランジ STHRBNL STHRNL SSTHRNL 角フランジ STHSBNL STHSNL SSTHSNL 二面フランジ STHCBNL STHCNL SSTHCNL	12	+0.018 0	5	30	22	40	6	15	M4	32	32	25	28	16	4.5
	16		6	48	28	50		16		40	39	32	33	22	5.5
	20	+0.021 0	7.5	57	35	63	8	19	M5	50	48	40	42	25	6.6
	25				40	68				55	53	45	45	30	
	30				45	73				60	58	50	48	35	
	35	+0.025 0	10	75	55	89	10	25	M6	72	70	61	58	42	9
	40				70	104				87	80	76	68	54	
	50				80	114				97	90	86	73	64	

D	¥基準単価								
	丸フランジ			角フランジ			二面フランジ		
	STHRBNL	STHRNL	SSTHRNL	STHSBNL	STHSNL	SSTHSNL	STHCBNL	STHCNL	SSTHCNL
12	1,720	1,940	2,350	1,900	2,130	—	1,880	2,100	2,650
16	2,420	2,730	4,110	2,780	3,090	4,660	2,710	3,000	4,490
20	2,650	3,160	5,420	2,960	3,440	5,960	2,920	3,380	5,700
25	2,960	3,510	6,340	3,320	3,860	7,270	3,250	3,800	6,920
30	3,320	3,950	7,070	3,790	4,430	8,030	3,700	4,300	7,780
35	3,750	4,360	9,060	4,540	5,140	9,980	4,430	5,030	9,860
40	4,480	5,240	11,790	5,520	6,190	12,890	5,400	6,080	12,670
50	5,350	6,260	13,780	6,490	7,280	14,980	6,380	7,100	14,750

Order 注文例

型式

STHRBNL12
SF-SSTHSNL16
脱脂洗浄サービス **P.130**

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 **P.133**

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式

STHRBN10 - MB
STHRBNL12 - MB

3 日日出荷

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

⑫3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

数量スライド価格 (⑭1円未満切り捨て) P.133

●在庫品

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~24
大口	25~	—
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

⑭表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~24
大口	25~29	30~50
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

⑭表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	六角穴付止めねじ付属
Code	MB
Spec.	六角穴付止めねじを付属します。 外筒 (D1) よりねじが飛び出す可能性が あります。 ⑭四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトは SCM435品 (四三酸化鉄皮膜) ⑭上記以外はSUS品 ⑭D12は付属止めねじ2本、それ以外は4本 となります。
¥/1Code	無料

2 シャフトホルダ