

HOLDERS FOR SHAFT -CASTING T-SHAPED-

シャフトホルダ -T型(鑄造品)-

-スタンダードタイプ・側方スリットタイプ・肉厚側方スリットタイプ-

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft


■特長: スタンダードタイプはシャフトの締結が容易。前後にスペースがない場合に最適です。

■スタンダードタイプ



RoHS10


Type	材質	S表面処理	A付属品
SHTBT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHTBM		無電解ニッケルメッキ	
SHTBS	SUS304相当	—	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHTBA	AC7A	白アルマイト	

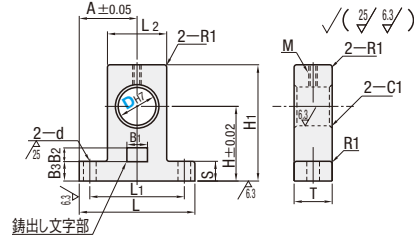

型式 Type	No.	D	H	L	H ₁	T	L ₁	d	L ₂	A	S	B ₁	B ₂	B ₃	止めネジ M	質量 g	¥基準単価			
																	SHTBT	SHTBM	SHTBS	SHTBA
SHTBT SHTBM SHTBS SHTBA	815	8	15		24				18							29 (10)	790	990	1,280	860
	1020	10		42	30											46 (16)	790	990	1,350	870
	1220	12	20		32	10	32	5.5		21	6					49 (17)	860	1,040	1,410	900
	1320	13							20							46 (16)	860	1,040	1,380	900
	1625	16	25	48	40		38		25	24	8	14	8	2		72 (25)	900	1,130	1,580	920
	2025	20		60	43				30	30	10					153 (53)	1,130	1,260	1,940	990
	2030	20		60	48	16	45	6.6	30	30	10					178 (62)	1,130	1,260	1,980	990
	2530	25	30	70	50		56		35	35						201 (70)	1,290	1,510	2,670	1,160
	3030	30		84	53	20	64	9	44	42						314 (109)	1,510	1,640	2,720	1,300


①()内は、アルミ製品の質量

■側方スリットタイプ

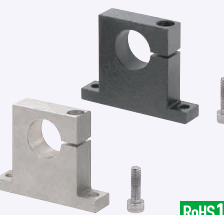

RoHS10

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHTCT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHTCM		無電解ニッケルメッキ	
SHTCS	SUS304相当	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHTCA	AC7A	白アルマイト	

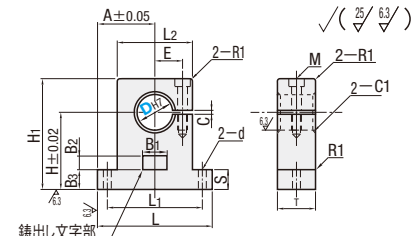

型式 Type	No.	D	H	L	H ₁	T	L ₁	d	L ₂	A	S	E	C	B ₁	B ₂	B ₃	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価			
																			SHTCT	SHTCM	SHTCS	SHTCA
SHTCT SHTCM SHTCS SHTCA	815	8	15	52	22				28	26		9						61 (21)	930	1,110	1,570	940
	1020	10		54	29				30	27								81 (28)	950	1,150	1,650	970
	1220	12	20	56	31	12	44	5.5			6							90 (31)	1,000	1,150	1,730	1,020
	1320	13							32	28		11						87 (30)	1,000	1,190	1,690	1,040
	1625	16	25	58	37		46		34	29		12	2	14	8	2		107 (37)	1,050	1,390	1,870	1,070
	2025	20			40							17						220 (76)	1,150	1,540	2,320	1,160
	2030	20		79	45	16	64	6.5	49	39.5	8							254 (88)	1,260	1,540	2,380	1,270
	2530	25	30		48						18							248 (86)	1,370	1,980	3,180	1,380
	3030	30		102	51	20	82	9	62	51	10	22	3					477 (165)	1,550	2,150	3,750	1,560


①()内は、アルミ製品の質量

■肉厚側方スリットタイプ



RoHS10

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHTCTN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHTCMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)

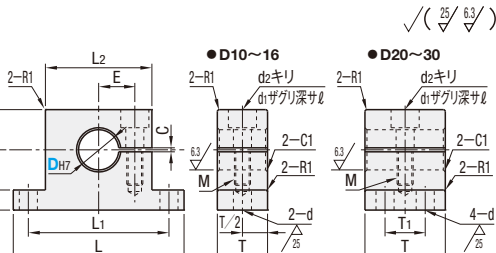

型式 Type	D	H	L	H ₁	T	T ₁	L ₁	d	L ₂	S	E	C	締付ボルト M	d ₁	d ₂	ℓ	重量 g	¥基準単価	
																		SHTCTN	SHTCMN
SHTCTN SHTCMN	10																181	1,890	1,890
	12	20	62	30	20	—	50		38	6	12		M6	11	6.6	6.5	176	2,040	2,040
	16	25		38	25						12.5	2					264	2,920	2,960
	20								58	8	20.5		M8	14	9	9	614	3,540	3,570
	25	30	85	48	30	15	70										574	3,730	3,760
	30		110	53	40	20	90		70	10	24	3					1038	4,710	4,760

Order 注文例
型式
SHTBT3030
SHTCS2025
SHTCTN20
SF-SHTBS2530

Price 価格
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

HOLDERS FOR SHAFT OF SEPARATE -CASTING T-SHAPED-

シャフトホルダ -T型セパレート(鑄造品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft


■特長: シャフトホルダが分離可能なので、メンテナンスが容易。肉厚タイプはガイド部が長く、保持が安定します。

■スタンダードタイプ



RoHS10


Type	材質	S表面処理	A付属品
SHTDT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHTDM		無電解ニッケルメッキ	
SHTDA	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト2本 (SUS)

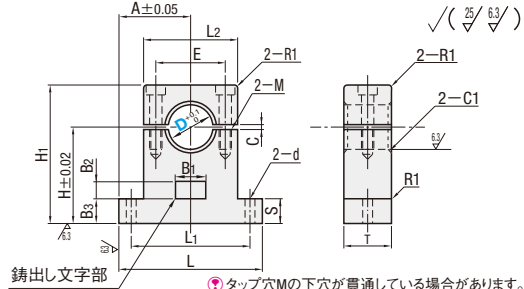

型式 Type	No.	D	H	L	H ₁	T	L ₁	d	L ₂	A	S	E	C	B ₁	B ₂	B ₃	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価		
																			SHTDT	SHTDM	SHTDA
SHTDT SHTDM SHTDA	815	8	15	52	22			40	28	26		18						58 (20)	1,360	1,480	1,370
	1020	10		54	29			42	30	27		20						78 (27)	1,360	1,590	1,460
	1220	12	20			12	44	5.5			6							87 (30)	1,400	1,690	1,490
	1320	13		56	31				32	28		22						84 (29)	1,400	1,690	1,490
	1625	16	25	58	37		46		34	29		24	2	14	8	2		104 (36)	1,590	1,880	1,680
	2025	20			40							34						214 (74)	1,900	2,230	1,910
	2030	20		79	45	16	64	6.5	49	39.5	8							249 (86)	1,920	2,320	1,930
	2530	25	30		48						36							243 (84)	2,100	2,620	2,110
	3030	30		102	51	20	82	9	62	51	10	44	3					463 (160)	2,590	3,060	2,600


①()内は、アルミ製品の質量

■肉厚セパレートタイプ

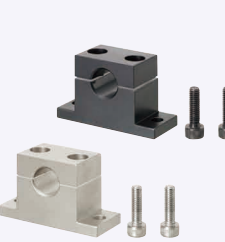

RoHS10

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHTDTN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHTDMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 (SUS)

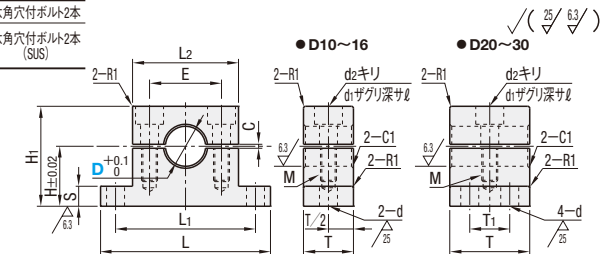

型式 Type	D	H	L	H ₁	T	T ₁	L ₁	d	L ₂	S	E	C	締付ボルト M	d ₁	d ₂	ℓ	質量 g	¥基準単価	
																		SHTDTN	SHTDMN
SHTDTN SHTDMN	10																177	2,070	2,110
	12	20	62	30	20	—	50		38	6	24		M6	11	6.6	6.5	172	2,350	2,380
	16	25		38	25						25	2					260	3,380	3,430
	20								58	8	41						605	3,920	3,640
	25	30	85	48	30	15	70						M8	14	9	9	566	4,510	4,600
	30		110	53	40	20	90		70	10	48	3					1019	5,340	5,430

Order 注文例

型式
SHTDT1320
SHTDA2030
SHTDMN25
SF-SHTDT2030

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

●SHTDT						
数量区分	標準対応		個別対応			
	小口		大口			
数 量	1~19	20~24	25~29	30~50	51~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	
出荷日	通常		お見積り		お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■上記以外

数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数 量	1～20	21～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			