

●カタログ規格外品はこちら P.137 ●CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft


■特長: 治具用に使用するなどシャフトの位置調整やメンテナンスを頻繁に行う場合に便利です。

■クランプレバー付タイプ




Type	シャフトホルダ		クランプレバー部		レバーネジ部		カラー部	
	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
SHSTBCL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	亜鉛	焼付	SUM24L	黒クロメート	SUM22L	四三酸化鉄皮膜
SHSTMCL	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	ダイカスト	塗装	SUS303	—	SUS303	無電解ニッケルメッキ
SHSTSCL	SUS304	—	—	—	—	—	—	—

●クランプレバー詳細 P.1189

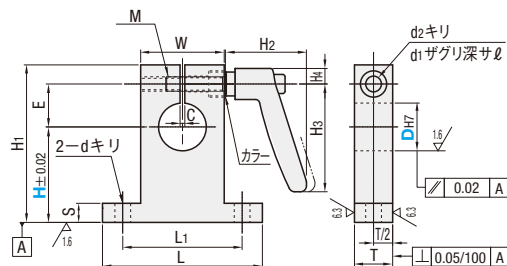

●カラー部詳細

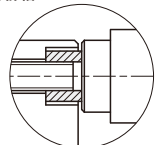

型式	D	H	選択	レバー色	L	H1	T	S	W	L1	d	E	M	d2	d1	l	C	H2	H3	H4	使用レバー	¥基準単価
Type	D	H	選択	レバー色	L	H1	T	S	W	L1	d	E	M	d2	d1	l	C	H2	H3	H4	使用レバー	SHSTBCL SHSTMCL SHSTSCL
SHSTBCL SHSTMCL SHSTSCL	8	40		M (オレンジ) B (ブラック) S (シルバーグレー)	42	H+16			18	30		11	M4	4.5	8	4.5					CLDM4-16-M/B/S (CLMS4-16-M/B/S)	2,410 2,460 5,460
	10	40				H+18	10	6			4.5	13										2,440 2,490 5,460
	12	40			54	H+20			30	42		15					2	35	45	6.5	CLDM4-25-M/B/S (CLMS4-25-M/B/S)	3,140 3,190 6,270
	16	40			67	H+26	16	8	35	50	6.6	18	M6	6.6	11	6.5					CLDM6-25-M/B/S (CLMS6-25-M/B/S)	3,620 3,670 7,660
	20	30	40 50 60			H+28						21										3,770 3,820 7,840
	25	30	40 50 60		85	H+33	20	10	45	65	9	24	M8	9	14	9	3	45.5	63	8.75	CLDM8-32-M/B/S (CLMS8-32-M/B/S)	4,410 4,460 9,280
	30	40	50 60																			

●SHSTSCLの使用レバーは、()のタイプとなります。

Order 注文例 SHSTBCL20 - 30 - M

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	大口
値引率	基準単価	5%	10%	18%	31~
出荷日	通常				お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。


●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: シャフトの取付・取外しが容易にできます。またヒンジ部を有するため締付ボルトが1本となります。

■ヒンジタイプ



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHHTB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHHTM	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHHTS	SUS304	—	六角穴付ボルト1本

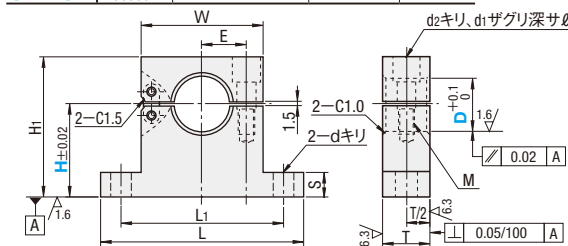

型式	D	H	選択	L	H1	T	S	W	L1	d	E	締付ボルト M	d2	d1	l	¥基準単価
Type	D	H	選択	L	H1	T	S	W	L1	d	E	締付ボルト M	d2	d1	l	SHHTB SHHTM SHHTS
SHHTB SHHTM SHHTS	10	20		50	H+9	10	6	30	40	4.5	10	M4	5	8	4	2,550 2,650 4,300
	12	20			H+10										5	2,700 2,800 4,980
	16	25 30		60	H+12	12		40	50		14	M5	7	9.5	6	3,180 3,250 5,800
	20	25 30		65	H+15		8	52	5.5	14.5					8	3,900 3,980 7,500
	25	30 50		75	H+18			50	62	6.6	18					4,180 4,250 7,800
	30	30 60		100	H+21	19	10	65	80	9	24	M6	8	13	11	5,100 5,200 9,000

Order 注文例 SHHTB30 - 30

Price 価格

■SHHTM 在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■上記以外

3 日日出荷

在庫品 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

●3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

価格

●SHRIM

数量区分	標準対応		個別対応		
	小口		大口		
数量	1~10	11~14	15~19	20~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	
出荷日	通常	お見積り			

①表示数量超えはWOSに

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●左記以外					
数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●カタログ規格外品はこちら P.137 ●CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: シャフトの取付・取外しが容易にできます。またヒンジ部を有するため締付ボルトが1本となります。

■L型タイプ



■ボトムマウントタイプ



■側面取付タイプ




RoHS10

Type	M材質	S表面処理	A付属品
L型	ボトムマウント	側面取付	
SHKHB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKHM	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHKHS	SUS304	—	六角穴付ボルト1本


ヒンジ部 スプリングピン
M材質 ステンレスばね用鋼
SSPSR (P.2-300)

●(●) 1/16 (●) 1/8 (●) 1/4


●L型タイプ

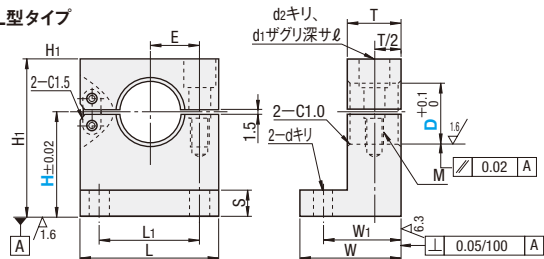

●ボトムマウントタイプ

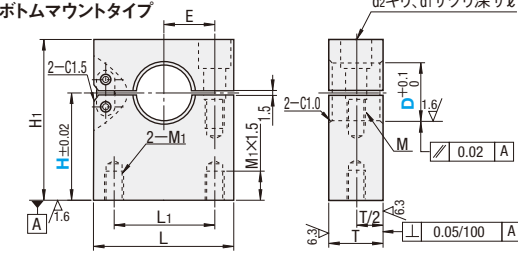

●側面取付タイプ

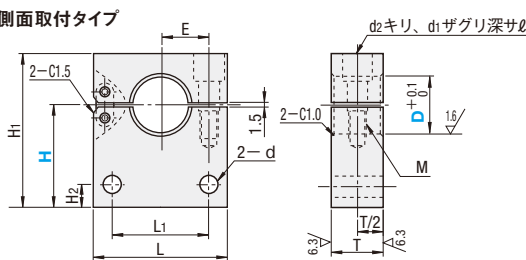

■L型タイプ

型式	D	H	選択	L	H1	T	S	W	W1	L1	d	E	締付ボルト M	d2	d1	l
Type	D	H	選択	L	H1	T	S	W	W1	L1	d	E	締付ボルト M	d2	d1	l
SHKHB SHKHM SHKHS	10	20		30	H+9	10	6	20	15	20	4.5	10	M4	5	8	4
	12	20			H+10											5
	16	25		40	H+12	12		24	18	28		14	M5	7	9.5	6
	20	25 30			H+15			22.5	30	5.5	14.5					8
	25	30 40		50	H+18	16	8	29	23	36	6.6	18	M6	8	13	
	30	40		65	H+21	19	10	37	28	48	9	24				11

■ボトムマウントタイプ・側面取付タイプ

型式	D	H	選択	L	H1	T	L1	E	締付ボルト M	M1	d2	d1	l	H2	d
Type	D	H	選択	L	H1	T	L1	E	締付ボルト M	M1	d2	d1	l	H2	d
ボトムマウントタイプ SHSHB SHSHM SHSHS	10	20		30	H+9	10	20	10	M4	M4	5	8	4	5	4.5
	12	20			H+10										
	16	25		40	H+12	12	24	14	M5		7	9.5	6		
	20	25 30			H+15			14.5							
	25	30 40		50	H+18	16	35	18	M6	M6	8	13	8	7	5.5
	30	40		65	H+21	19	45	24	M8	M8	8	13	11	10	9

Order 注文例 SHYHM30 - 40

SF-SHYHS25 - 40

脱脂洗浄サービス P.130

■SHSHB・SHYHM

●SHSHB・SHYHM

数量	1~10	11~14	15~
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■SHSHB・SHYHM

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

在庫品 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

●3本以上で1明細行当たり一律540円

●左記以外

数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	SHKHB	SHKHM	SHKHS	SHSHB	SHSHM	SHSHS	SHYHB	SHYHM	SHYHS
10	2,880	2,980	4,250	2,220	2,300	3,900	2,200	2,280	3,950
12	3,000	3,100	4,500	2,360	2,450	4,800	2,470	2,560	4,800
16	3,420	3,500	5,470	2,720	2,800	5,380	2,840	2,930	5,600
20	4,250	4,380	6,460	3,450	3,500	7,310	3,720	3,800	7,540
25	4,600	4,650	6,810	3,900	3,970	7,470	3,940	4,070	7,660
30	5,900	6,100	9,300	4,890	4,960	9,090	5,050	5,130	9,180