

◎カタログ規格外品はこちら **P.137** ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 前後、サイドにスペースがない場合や取付プレートが薄くタップが立てられない場合に下側から取付可能です。


■スタンダードタイプ



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHSPB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHSPM		無電解ニッケルメッキ	
SHSPS	SUS304	—	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHSPA	アルミ合金	白アルマイト	
SHSPK		黒アルマイト	六角穴付ボルト2本

上面より固定できるセパレートタイプ

P.290

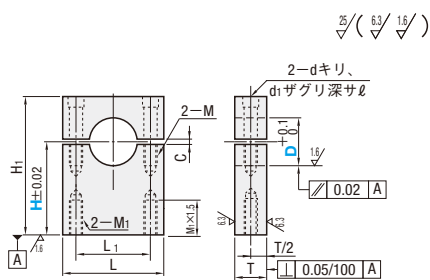


型式 Type	D	H 選択		L	H ₁	T	L ₁	締付ボルト M	M ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価				
		8	10											SHSPB	SHSPM	SHSPS	SHSPA	SHSPK
SHSPB SHSPM SHSPS SHSPA SHSPK	8	25	30	26	H+10	12	16	M4深8	4	4.5	8	4.5	2	1,930	2,000	3,730	1,850	1,900
	10	25	30											2,100	2,150	3,750	2,000	2,070
	12	25	30	32										2,200	2,270	4,550	2,120	2,180
	13	25	30		H+12	23	21							2,330	2,380	4,630	2,250	2,300
	15	25	30	40										2,550	2,600	5,300	2,450	2,520
	16	25	30	40														
	18	30	40	50	H+17	16 (15)	28	M6深12	6	6.6	11	6.5		3,330	3,430	7,100	3,280	3,300
	20	30	40	50										3,450	3,630	7,250	3,390	3,420
	25	30	40	50										4,600	4,700	8,750	4,520	4,570
	30	40	50	60	H+30	22 (20)	48	M8深16	8	9	14	9	3	4,930	5,150	9,200	4,830	4,900
	35	40	50	60										5,500	5,650	10,300	5,300	5,450
	40	40	50	60														

◎SHSPA・SHSPK(アルミ)のT寸法は()寸法になります。

■肉厚タイプ



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHSPBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHSPMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHSPSN	SUS304	—	

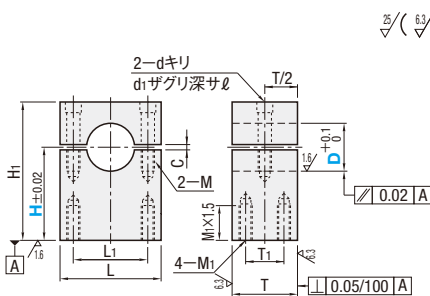

型式 Type	D	H 選択		L	H ₁	T	T ₁	L ₁	締付ボルト M	M ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価		
		10	12												SHSPBN	SHSPMN	SHSPSN
SHSPBN SHSPMN SHSPSN	10	25	30	37	H+11	24	16	22	M6深12	M4	6.6	11	6.5	2	2,980	3,030	5,450
	12	25	30	39											3,670	3,420	6,150
	15	25	30	40	H+14	26	18	28							4,550	4,620	8,310
	16	25	30	40											5,010	5,580	8,850
	20	30	40	50	H+18	30	20	34							5,620	6,210	11,170
	25	30	40	50											6,460	6,590	11,850
	30	40	50	60	H+30	35	25	44							7,640	7,780	14,000
	35	40	50	60											8,030	8,200	14,750
	40	40	50	60	72	40	24	54							9,140	9,290	16,710



- ◎ストークA早割は1明細行当たり一律200円
- ◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
- ◎SHSPS・SHSPKはストークA早割対象外
- ◎肉厚タイプはストーク適用不可

大口出荷日 +8 日日出荷 数量 20~50

◎ストーク対応なし



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~12	13~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常					+8日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 HC 5 日日出荷

SHSPB25 - HC31.5 SHSPS16 - HC35.6

◎肉厚タイプは追加加工適用不可 ◎ストーク不可

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取付高さ変更	HC	取付高さHを変更します。 高さHをH ₁ に変えて指定します。 ◎HC=指定0.1mm単位 ◎指定範囲 Hmin.<HC<Hmax. 指定方法 HC35.6	800


◎カタログ規格外品はこちら **P.137** ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 前後、サイドにスペースがない場合や取付プレートが薄くタップが立てられない場合に下側から取付可能です。

■側方スリットタイプ



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHSWB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHSWM		無電解ニッケルメッキ	
SHSWS	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSWA	アルミ合金	白アルマイト	

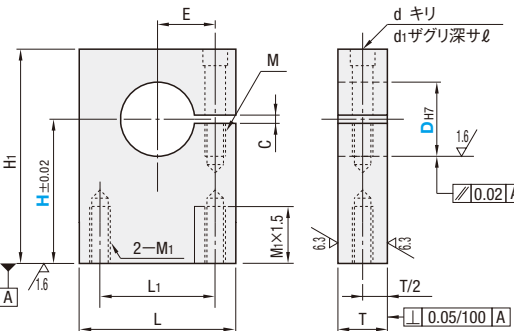◎取付穴Dは許容差H₇で加工後スリット加工をします。加工によってはH₈程度に開く場合があります。

型式 Type	D	H 選択		L	H ₁	T	L ₁	E	締付ボルト M	M ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価			
		8	10												SHSWB	SHSWM	SHSWS	SHSWA
SHSWB SHSWM SHSWS SHSWA	8	25	30	26	H+7	12	16	8	M4深8	4	4.5	8	4.5	2	1,280	1,380	2,000	1,170
	10	25	30												1,390	1,490	2,280	1,350
	12	25	30	32											1,650	1,750	2,660	1,580
	13	25	30		H+11	21	10.5								1,800	1,850	3,280	1,750
	15	25	30	40											2,040	2,100	3,740	1,980
	16	25	30	40														
	18	30	40	50	H+15	16 (15)	28	14							2,380	2,500	4,740	2,250
	20	30	40	50											2,680	2,750	5,550	2,580
	25	30	40	50														
	30	40	50	60	H+21	22 (20)	48	24							3,330	3,540	6,000	3,300
	35	40	50	60											4,100	4,270	6,300	3,950
	40	40	50	60											4,400	4,560	6,740	4,250

◎SHSWA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。



型式 H

SHSWB8 - 30 SF-SHSWS20 - 40

脱脂洗浄サービス P.130



3 日日出荷

ストークA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

- ◎ストークA早割は1明細行当たり一律200円
- ◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
- ◎SHSWSは、ストークA早割対象外

大口出荷日 +8 日日出荷 数量 30~50

◎ストーク対応なし



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常					+8日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。