

無給油ブッシュ

-銅合金・ツバ付スタンダード-



類似品比較ポイント | 高精度な位置決め、高負荷荷重、高頻度運動でご使用の場合、既存部品からご検討ください。

■特長：プレートからの抜けを防ぐツバ付の規格です。

■ツバ付スタンダード



MPFZ (スタンダードタイプ)

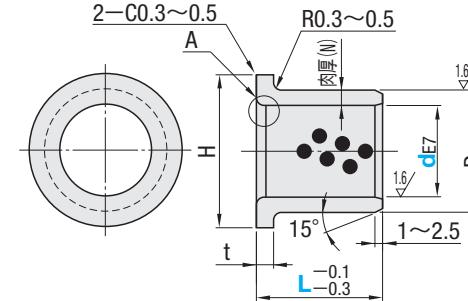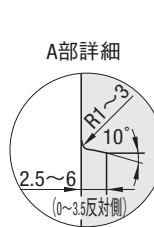

①推奨相手軸 d8:一般用(高負荷)
e7:一般用(軽負荷) g6:高精度用(間欠運転)
②ブッシュの固定は、圧入を推奨します。

■材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込

RoHS10

◎ CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

C-MiSUMI VALUE

無給油ブッシュ

-C-Value・銅合金・ツバ付スタンダード-



類似品比較ポイント | 中精度な位置決め、中低負荷荷重、中低頻度運動でご使用の場合、C-Value部品からご検討ください。

■特長：プレートからの抜けを防ぐツバ付の規格です。

■ツバ付スタンダード



C-MPFZ (スタンダードタイプ)

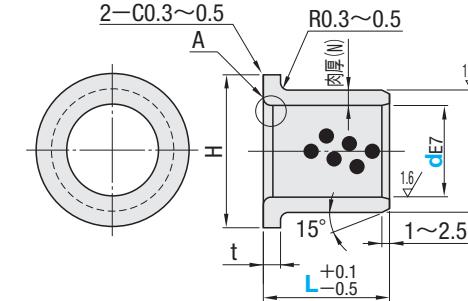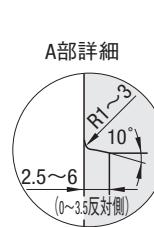

①推奨相手軸 d8:一般用(中負荷)
e7:一般用(軽負荷) g6:中精度用(間欠運転)
②ブッシュの固定は、圧入を推奨します。

■材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込

Type	d e7	L	D _{r6}	肉厚(N)	H	t	ハウジング径(推奨寸法)
				0 t-0.1			基準寸法 許容差(H7)
MPFZ	5	10 12	9	+0.028	14	9	+0.015 0
	6	10 12 15	10	+0.019	16	10	
	8	10 12 15 20	12		20	12	
	10	10 12 15 20 25 30	14	+0.034 +0.023	22	14	+0.018 0
	12	10 12 15 20 25 30	18		25	18	
	13	10 12 15 20 25 30	19		26	19	
	15	10 12 15 20 25 30	21		28	21	
	16	12 15 20 25 30 35 40	22	+0.041 +0.028	29	22	+0.021 0
	18	15 20 25 30 35 40	24		32	24	
	20	15 20 25 30 35 40	30		40	30	
	25	15 20 25 30 35 40 50	35		45	35	
	30	20 25 30 35 40 50	40	+0.050 +0.034	40	40	+0.025 0
	35	20 25 30 35 40 50	45		50	45	
	40	20 25 30 35 40 50	50		60	50	
	50	30 35 40 50 60	60	+0.060 +0.041	65	60	+0.030 0



●MPFZ ■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133

標準対応		個別対応	
小口	大口	小口	大口
数量	1~49 50~74 75~99 100~200	201~	
値引率	基準単価 5% 15% 35%	お見積り	

出荷日 通常


②表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Type	d	L10	L12	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60
MPFZ	5	570	570	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	490	490	570	—	—	—	—	—	—	—
	8	460	570	570	610	—	—	—	—	—	—
	10	460	610	480	610	770	880	—	—	—	—
	12	610	610	610	780	820	—	—	—	—	—
	13	740	740	780	780	840	880	—	—	—	—
	15	780	820	820	860	930	930	—	—	—	—
	16	—	820	820	860	930	970	1,020	1,050	—	—
	18	—	—	890	930	970	970	1,050	1,100	—	—
	20	—	—	860	930	970	970	1,050	1,090	—	—
	25	—	—	930	970	1,090	1,180	1,250	1,290	1,460	—
	30	—	—	—	1,180	1,290	1,340	1,380	1,420	1,490	—
	35	—	—	—	1,380	1,460	1,540	1,590	1,630	1,660	—
	40	—	—	—	1,460	1,540	1,630	1,660	1,700	1,820	—
	50	—	—	—	—	1,750	1,860	1,860	2,430	2,630	—

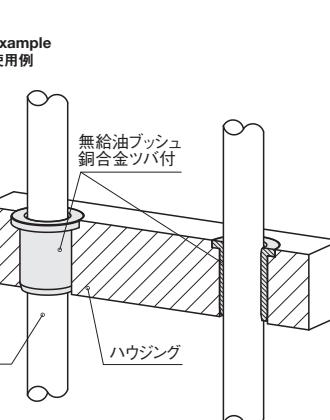型式 - L
MPFZ20 - 30

●C-MPFZ ■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133

標準対応		個別対応	
小口	大口	小口	大口
数量区分			
数量	1~49 50~74 75~99 100~200	201~	
値引率	基準単価 5% 15% 35%	お見積り	
出荷日	通常		

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

⑤ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Type	d	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60
C-MPFZ	10	385	485	—	—	—	—	—	—
	12	485	485	—	—	—	—	—	—
	13	625	625	—	—	—	—	—	—
	15	655	685	745	745	—	—	—	—
	16	655	685	745	775	—	—	—	—
	20	—	745	775	775	840	—	—	—
	25	—	775	870	945	1,000	1,030	—	—
	30	—	945	1,030	1,070	—	1,135	1,190	—
	35	—	—	—	1,230	—	1,305	1,325	—
	40	—	—	—	1,305	—	1,360	1,455	—
	50	—	—	—	—	—	1,485	—	2,105



Example 使用例

