

サポートユニット 固定側・角型タイプ<省スペース>

-コンパクト・低床・取付穴付狭ピッチタイプ-



サポートユニット 支持側・角型タイプ<省スペース>

-コンパクト・低床・取付穴付狭ピッチタイプ-



◎ CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws

◎ 従来サポートユニットよりも、高さ方向・幅方向等がコンパクトになっていますので省スペース設計が容易で、小型装置に最適です。


■ 固定側コンパクトタイプ



構成部品		
番号	部品名称	数量
①	ペアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング0級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	カラー	2
⑥	締付けナット(セットビス付き)	1

Type	M材質	S表面処理
BSQ	S45C	四三酸化鉄皮膜
BSQM	SS400	無電解ニッケルメッキ

◎ サイズが最もコンパクトなタイプです。

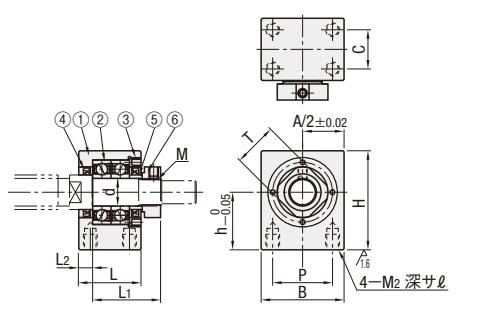

型式											
Type	No.	d	L	L1	L2	B	H	P	M2	ℓ	C
BSQ	8	8	23	26	4	32	32	17	23	5	6
BSQM	10S	10	27	29.5	6	36	43	25	26	6	10
BSQ	10	10	27	29.5	6	36	43	25	26	6	17
BSQM	12	12	27	29.5	6	36	43	25	26	6	17
BSQ	15	15	29	38	5	46	52	30	34	6	12
BSQM											


■ 固定側低床タイプ



構成部品		
番号	部品名称	数量
①	ペアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング5級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	六角穴付ボルト*	4
⑥	カラー	2
⑦	締付けナット(セットビス付き)	1

Type	M材質	S表面処理
BSV	S45C	四三酸化鉄皮膜
BSVM	SS400	無電解ニッケルメッキ

◎ 取付高さが最も低くできるタイプです。

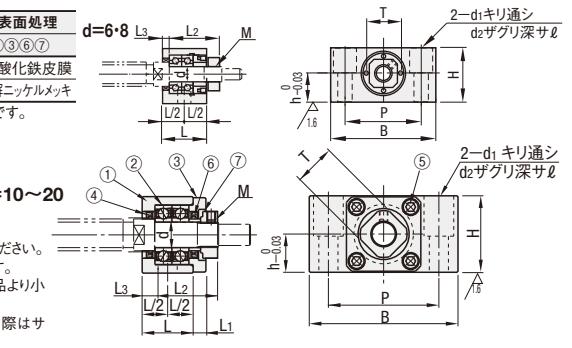

型式											
Type	No.	d	L	L1	L2	L3	B	H	P	d1	d2
BSV	6	6	20	-	22.5	3.5	42	22	11	30	5.5
BSV	8	8	23	-	26	4	52	28	14	38	6.6
BSV	10S	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9
BSV	10	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9
BSV	12	12	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9
BSV	15	15	25	6	38	5	80	41	21	60	11
BSV	20	20	42	10	52	10	95	56	28	75	11
BSV											


■ 固定側取付穴狭ピッチタイプ



構成部品		
番号	部品名称	数量
①	ペアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング5級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	六角穴付ボルト*	4
⑥	カラー	2
⑦	締付けナット(セットビス付き)	1

Type	M材質	S表面処理
BSA	S45C	四三酸化鉄皮膜
BSAM	SS400	無電解ニッケルメッキ

◎ 幅方向をコンパクトにできるタイプです。

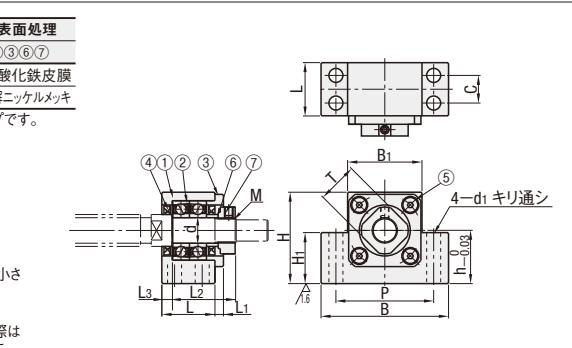

型式											
Type	No.	d	L	L1	L2	L3	B	H	B1	H1	P
BSA	10S	10	25	4	29.5	5	60	39	22	34	21
BSA	10	10	25	4	29.5	5	60	43	25	35	24
BSA	12	12	25	4	29.5	5	60	48	28	40	27
BSA	15	15	25	6	38	6	70	48	27	54	20
BSAM											

■ 固定側取付穴狭ピッチタイプ



構成部品		
番号	部品名称	数量
①	ペアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング5級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	六角穴付ボルト*	4
⑥	カラー	2
⑦	締付けナット(セットビス付き)	1

Type	M材質	S表面処理
BSQM8	S45C	四三酸化鉄皮膜
BSV10S	SS400	無電解ニッケルメッキ

◎ ご希望によりPIM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎ サポートユニットの取付部精度及びペアリング、付属カラー、締付けナット詳細はPIM783

◎ ボールねじ適用表PIM780

◎ 付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

◎ CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws

◎ ご希望によりPIM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎ 付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

サポートユニット 支持側・角型タイプ<省スペース>

-コンパクト・低床・取付穴付狭ピッチタイプ-



◎ CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws

◎ 固定側と同サイズで、高さ方向・幅方向等がコンパクトになっています。固定側と合わせてご利用ください。


■ 支持側コンパクトタイプ



構成部品		
番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルペアリング	1
③	止め輪*	1

*BUQMの③止め輪はステンレスタイプになります。

Type	M材質	S表面処理
BUQ	S45C	四三酸化鉄皮膜
BUQM	SS400	無電解ニッケルメッキ

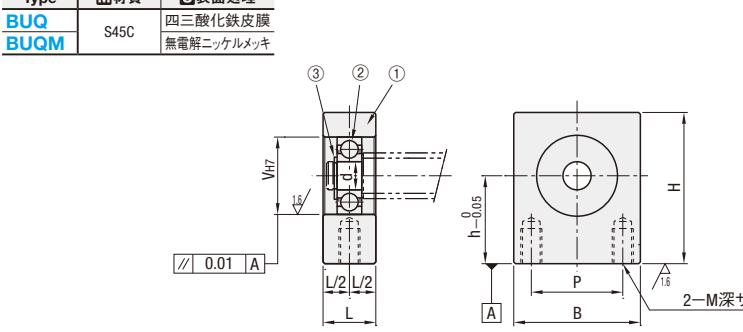

10 ボールねじユニット

■ 支持側低床タイプ



|
<th colspan
| |