

ラージポジション・インジケーター

—スタンダード・フロント・垂直ゼロセット機能付タイプ—

● CADデータフォルダ名：11_Slide_Screws


① カウンターが大きく、見やすいタイプ。また、一瞬でゼロ表示ができるゼロセット機能付です。

■ スタンダード ラージタイプ



・ゼロセット機能付 RoHS10

Type	カバー	背板	スリーブ	△付属品
5桁タイプ	材質 色	材質	材質 表面処理	
DPLR・DPLL DSLR・DSLL	ナイロン オレンジ シルバー	ポリフェニレンエーテル	SUM23 四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435) クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

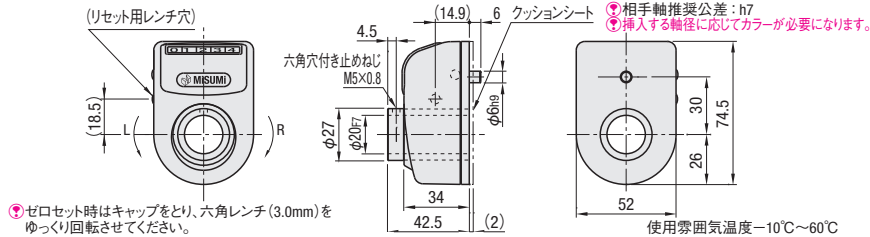

① ゼロセット時はキャップをとり、六角レンチ(3.0mm)をゆっくり回転させてください。

② 相手軸推奨公差：h7
③ 挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。


使用雰囲気温度-10℃～60℃

■ フロント ラージタイプ



・ゼロセット機能付 RoHS10

Type	カバー	背板	スリーブ	△付属品
5桁タイプ	材質 色	材質	材質 表面処理	
DPRR・DPRL DSRR・DSRL	ナイロン オレンジ シルバー	ポリフェニレンエーテル	SUM23 四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435) クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

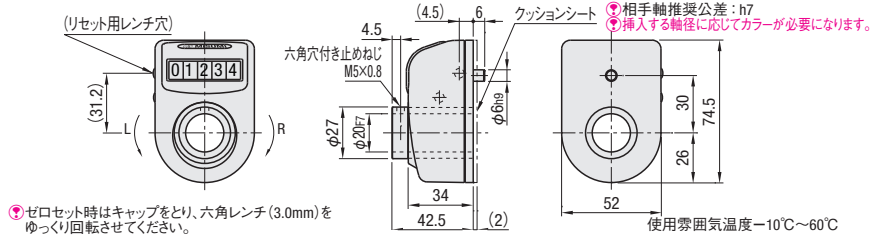

① ゼロセット時はキャップをとり、六角レンチ(3.0mm)をゆっくり回転させてください。

② 相手軸推奨公差：h7
③ 挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。


使用雰囲気温度-10℃～60℃

■ 垂直 ラージタイプ



・ゼロセット機能付 RoHS10

Type	カバー	背板	スリーブ	△付属品
5桁タイプ	材質 色	材質	材質 表面処理	
DPZR・DPZL DSZR・DSZL	ナイロン オレンジ シルバー	ポリフェニレンエーテル	SUM23 四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435) クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

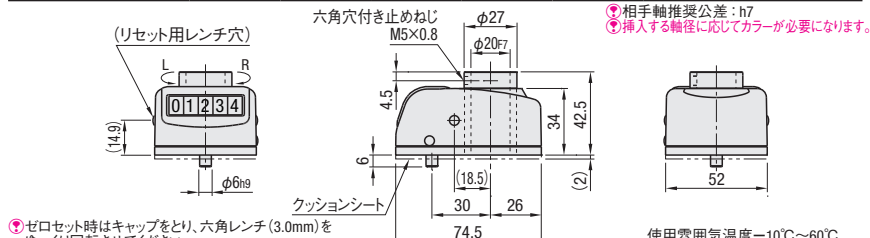

① ゼロセット時はキャップをとり、六角レンチ(3.0mm)をゆっくり回転させてください。

② 相手軸推奨公差：h7
③ 挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。

使用雰囲気温度-10℃～60℃

④ ラージポジション・インジケーターは内径寸法がφ20で固定寸法になっております。ポジション・インジケーター挿入部寸法がφ20未満の場合はインジケーターカラーを追加してください。

型式	インジケーターカラー追加	1回転表示	最高回転数	本体	インジケータ	カラー込み
Type	カラー 記号	カラー 内径d 選択	5桁	質量 (g)	単品 ¥基準単価	¥基準単価
(オレンジ) (シルバー)	3	(カラーあり)	0003.0	100		
DPL DSL R (5桁・右回転)	4	(カラー追加時のみ)	0004.0	75		
DPR DSR L (5桁・左回転)	5	(カラーなし)	0005.0	60		
DPZ DSZ	6	指定無	0006.0	50		

⑤ カラーの追加時は必ず内径dまで選択してください。⑥ スピンドルピッチは台形ねじのピッチと同じ値のものを選択してください。

Alteration	形式	(CSE)
追加加工	DPLR5	- CSE15

Alteration	Code	Spec.	¥/1 Code
インジケーターカラーをセット ■インジケーターカラー詳細		φ20未満の軸径は、カラーを挿入して使用します。 軸径と同等のカラー内径を選択し、追加加工でご発注ください。 指定方法 DPLR3-CSE 14 ①インジケーター本体の後に必要なカラーdを選択ください。	800
M材質 S45C S表面処理 四三酸化鉄皮膜			
d	質量(g)		
10	37		
12	31		
14	25		
15	21		
16	17		
17	15		

Order 注文例	型式
型式	DPZR3
カラー	カラー記号・内径 d
DPLR4	- CSE10
DSRL5	- CSE12
Delivery 出荷日	在庫品 翌日出荷 翌P.133
Price 価格	①ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133
数量区分	標準対応 小口 大口
数量	1～14 15～22 23～29 30～50 51～
値引率	基準単価 5% 10% 18% お見積り
	②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ゼロセットの方法はP834を参照ください。

■特長

台形ねじのピッチとスピンドルピッチをあわせて使用します。一回転すると、ピッチ分のカウンター表示になります。

正転、逆転ともカウンターが動きます。カウンターの表示はリセット用の5桁タイプレンチ穴を使用して一瞬で00000表示になります。



カラーを追加することによってφ20以外の軸径の異なるねじ軸(台形ねじ・すべりねじ等)をインジケーターへ取付けが可能になります。軸は無理に挿入せず、穴に対し真っ直ぐ入れて下さい。

コンパクトポジション・インジケーター

—スタンダード・フロント・垂直タイプ—

● CADデータフォルダ名：11_Slide_Screws


① コンパクトなので場所を取らず取付可能です。4桁・5桁の2種類より選択できます。

■ スタンダード コンパクトタイプ



・ゼロセット機能なし RoHS10

Type	カバー	背板	スリーブ	△付属品
4桁タイプ	材質 色	材質	材質 表面処理	
DPNR・DPNL DSNR・DSNL	ナイロン オレンジ シルバー	ポリフェニレンエーテル	SUM23 四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435) クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

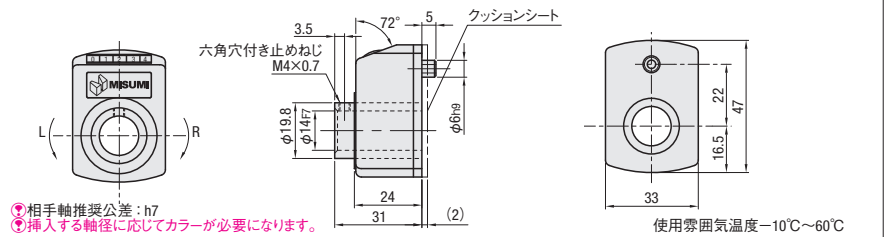① 相手軸推奨公差：h7
② 挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。


使用雰囲気温度-10℃～60℃

■ フロント コンパクトタイプ



・ゼロセット機能なし RoHS10

Type	カバー	背板	スリーブ	△付属品
4桁タイプ	材質 色	材質	材質 表面処理	
DPMR・DPML DSMR・DSML	ナイロン オレンジ シルバー	ポリフェニレンエーテル	SUM23 四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435) クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

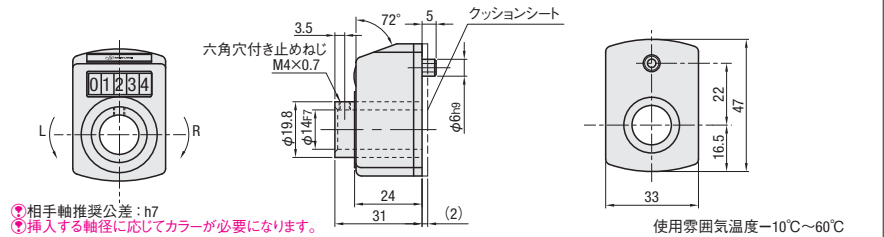① 相手軸推奨公差：h7
② 挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。


使用雰囲気温度-10℃～60℃

■ 垂直 コンパクトタイプ



・ゼロセット機能なし RoHS10

Type	カバー	背板	スリーブ	△付属品
4桁タイプ	材質 色	材質	材質 表面処理	
DPTR・DPTL DSTR・DSTL	ナイロン オレンジ シルバー	ポリフェニレンエーテル	SUM23 四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435) クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

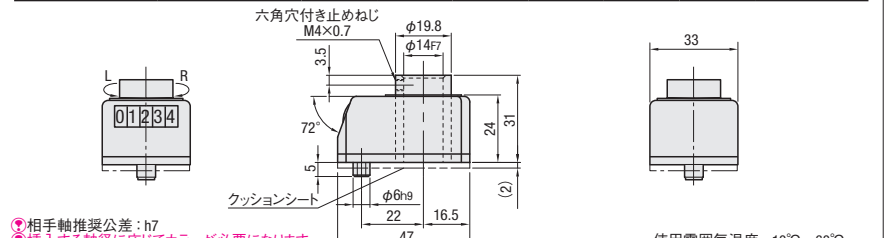① 相手軸推奨公差：h7
② 挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。

使用雰囲気温度-10℃～60℃

④ コンパクトポジション・インジケーターは内径寸法がφ14で固定寸法になっております。ポジション・インジケーター挿入部寸法がφ14未満の場合はインジケーターカラーを追加してください。

型式	インジケーターカラー追加	1回転表示	最高回転数	本体	インジケータ	カラー込み
Type	カラー 記号	カラー 内径d 選択	4桁	5桁	質量 (g)	単品 ¥基準単価
(オレンジ) (シルバー)	2	(カラーあり)	002.0	0002.0	150	
DPN DPN L (4桁・右回転)	3	(カラー追加時のみ)	003.0	0003.0	100	
DPM DSM FR (5桁・右回転)	4	(カラーなし)	004.0	0004.0	75	
DPT DST FL (5桁・左回転)	5	指定無	005.0	0005.0	60	
	6		006.0	0006.0	50	

⑤ カラーの追加時は必ず内径dまで選択してください。⑥ スピンドルピッチは台形ねじのピッチと同じ値のものを選択してください。

Alteration	形式	(CSE)
追加加工	DPNR2	- CSE8

Alteration	Code	Spec.	¥/1 Code
インジケーターカラーをセット ■インジケーターカラー詳細		φ14未満の軸径は、カラーを挿入して使用します。 軸径と同等のカラー内径を選択し、追加加工でご発注ください。 指定方法 DPNR2-CSE 8 ①インジケーター本体の後に必要なカラーdを選択ください。	760
M材質 S45C S表面処理 四三酸化鉄皮膜			
d	質量(g)		
6	16		
8	14		
10	9		
12	5		

Order 注文例	型式
型式	DPTR2
カラー	カラー記号・内径 d
DPML3	- CSE10
DPNFR4	- CSE12
Delivery 出荷日	在庫品 翌日出荷 翌P.133
Price 価格	①ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133
数量区分	標準対応 小口 大口
数量	1～14 15～22 23～29 30～50 51～
値引率	基準単価 5% 10% 18% お見積り
	②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長

台形ねじのピッチとスピンドルピッチをあわせて使用します。一回転すると、ピッチ分のカウンター表示になります。

正転、逆転ともカウンターが動きます。カウンターの表示はリセット用の5桁タイプレンチ穴を使用して一瞬で00000表示になります。



カラーを追加することによってφ14以外の軸径の異なるねじ軸(台形ねじ・すべりねじ等)をインジケーターへ取付けが可能になります。軸は無理に挿入せず、穴に対し必ず真っ直ぐ入れて下さい。