

BEARINGS WITH HOUSINGS -MINIFLANGE TYPE-

ベアリングホルダセット

ー省スペース用ミニフランジ止め輪付タイプー




価格改訂
:値下げ価格
:新価格
:スライド値引率変更

2日目納短縮
出荷期

大口
対応
BIG ORDER

■特長：本製品は従来のザグリ穴をタップ穴に変更することでフランジ径が4～13mm小さく、省スペース使用に適しています。

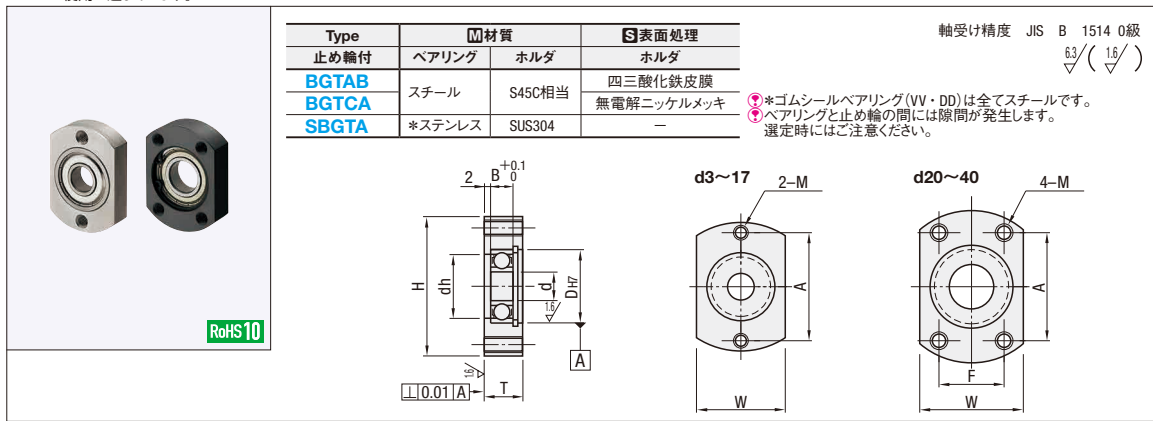

Type	ベアリング品番	シール	d	DH7	許容差	B	H	W	T	dh	A	F	M(並目)
BGTAB BGTCAB SBGTA	623	両シールド *1 VV 非接触 ゴムシール *2 DD 接触 ゴムシール	3	10	+0.015	4	25	13	9	7	18	—	M4
	624		4	13	+0.018	5	28	15	10	9	21		
	605		5	14		5	32	17	10	10	23		
	625			16		5	34	19	10	12	25		
	606		6	17	0	6	35	20	11	13	26		
	626			19		6	37	22	11	15	28		
	608			22		7	40	26	12	18	31		
	628		8	24	+0.021	8	42	29	13	20	33		M5
	6900			22		6	40	26	11	19	31		
	6000			26		8	44	31	13	22	35		
	6200		10	30	0	9	48	35	14	24	39		
	6901			24		6	42	28	11	21	33		
	6001			28		8	46	33	13	24	37		
	6201		12	32	+0.025	10	50	37	15	26	41		M6
	6902			28		7	49	34	12	25	39		
	6002			32		9	53	37	14	28	43		
	6202		15	35	0	11	56	41	17	29	46		M8
	6903			30		7	51	35	12	27	41		
	6003			35		10	56	41	16	31	46		
	6203		17	40	+0.025	12	61	47	18	34	51		M10
	6904			37		9	64	44	15	34	45		
	6004			42		12	69	51	18	36	46		
	6204		20	47	0	14	74	55	20	40	50		M10
	6005			47		12	80	55	18	41	52		
	6205			52		15	85	61	22	45	56		
	6006		25	55	+0.030	13	88	63	20	48	59		
	6206			62		16	95	71	23	55	65		
	6007			62		14	95	71	21	55	65		
	6008		40	68	15	101	79	23	60	65	54		

①適用サイズは価格表でご確認ください。

①*1 VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。
②*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

Order 注文例

型式

Type ベアリング シール

BGTCA 6000 ZZ
BGTAB 6902 VV

Delivery 出荷日

●BGTAB・BGTCAB d寸20以下
(ホルダ材質 S45C相当)

2 日目出荷

●SBGTA
(ホルダ材質 SUS304)

3 日目出荷

Price 価格

●BGTAB・BGTCAB (ホルダ材質S45C相当)
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) R133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数 量	1～9	10～19	20～34	35～50	51～99	100～150
値引率	基準単価	5%	10%	20%	35%	151～
出荷日	d寸20以下	通常	+1日	+5日	+8日	お見積り
出荷日	d寸25以上	+1日				

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数 量	1～19	20～34	35～50	51～99	100～150	151～
値引率	基準単価	5%	10%	20%	35%	お見積り
出荷日	通常	+6日	+9日			

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

①カタログ規格外品はこちら ②P.137

●CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

軸受け精度 JIS B 1514 0級
63/15/

*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。
選定時にはご注意ください。

BEARINGS WITH HOUSINGS -MINIFLANGE TYPE-


ベアリングホルダセット

ー省スペース用ミニフランジ止め輪なしタイプー

2日目納短縮
出荷期

大口
対応
BIG ORDER

■特長：本製品は従来のザグリ穴をタップ穴に変更することでフランジ径が4～13mm小さく、省スペース使用に適しています。

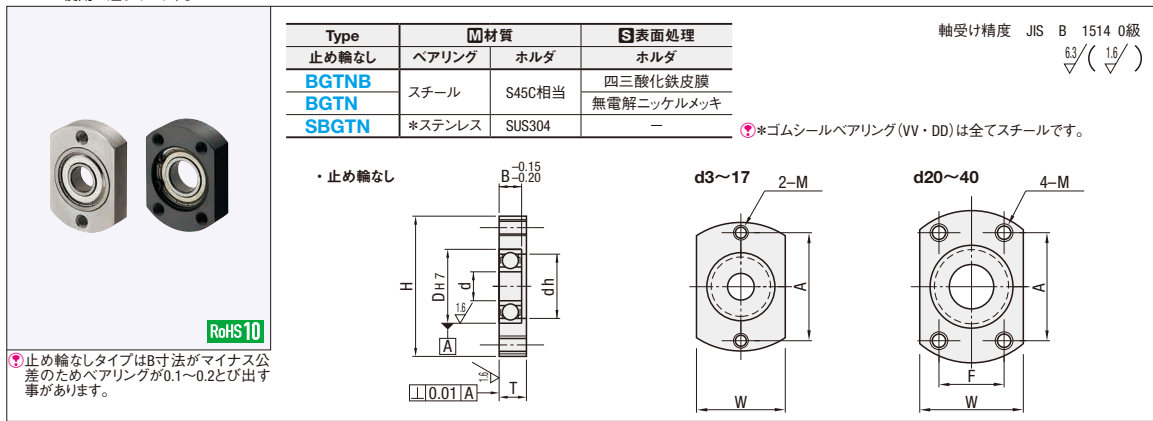

①止め輪なしタイプはB寸法がマイナス公差のためベアリングが0.1～0.2とび出す
事があります。

Type	ベアリング品番	シール	d	DH7	許容差	B	H	W	T	dh	A	F	M(並目)
BGTNB BGTN SBGTN	623	両シールド *1 VV 非接触 ゴムシール *2 DD 接触 ゴムシール	3	10	+0.015	4	25	13	9	7	18	—	M4
	624		4	13	+0.018	5	28	15	10	9	21		
	605		5	14		5	32	17	10	10	23		
	625			16		5	34	19	10	12	25		
	606		6	17	0	6	35	20	11	13	26		
	626			19		6	37	22	11	15	28		
	608			22		7	40	26	12	18	31		
	628		8	24	+0.021	8	42	29	13	20	33		M5
	6900			22		6	40	26	11	19	31		
	6000			26		8	44	31	13	22	35		
	6200		10	30	0	9	48	35	14	24	39		
	6901			24		6	42	28	11	21	33		
	6001			28		8	46	33	13	24	37		
	6201		12	32	+0.025	10	50	37	15	26	41		M6
	6902			28		7	49	34	12	25	39		
	6002			32		9	53	37	14	28	43		
	6202		15	35	0	11	56	41	17	29	46		M8
	6903			30		7	51	35	9	27	41		
	6003			35		10	56	41	12	31	46		
	6203		17	40	+0.025	12	61	47	14	34	51		M10
	6904			37		9	64	44	11	34	45		
	6004			42		12	69	51	14	36	46		
	6204		20	47	0	14	74	55	16	40	50		M10
	6005			47		12	80	55	14	41	52		
	6205			52		15	85	61	17	45	56		
	6006		25	55	+0.030	13	88	63	15	48	59		
	6206			62		16	95	71	18	55	65		
	6007			62		14	95	71	16	55	65		
	6008		40	68	15	101	79	23	60	65	54		

①適用サイズは価格表でご確認ください。

①*1 VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。
②*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

Order 注文例

型式

Type ベアリング シール

BGTN 606 DD

Delivery 出荷日

●BGTNB・BGTN d寸20以下
(ホルダ材質 S45C相当)

2 日目出荷

●SBGTN
(ホルダ材質 SUS304)

3 日目出荷

Price 価格

●BGTNB・BGTN (ホルダ材質S45C相当)
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) R133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数 量	1～9	10～19	20～34	35～50	51～99	100～150
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	151～
出荷日	d寸20以下	通常	+1日	+5日	+8日	お見積り
出荷日	d寸25以上	+1日				

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数 量	1～19	20～34	35～50	51～99	100～150	151～
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	お見積り
出荷日	通常	+6日	+9日			

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式

Type ベアリング シール

BGTNB6000ZZ — NA

Delivery 出荷日

●BGTNB・BGTN d寸20以下
(ホルダ材質 S45C相当)

2 日目出荷

●SBGTN
(ホルダ材質 SUS304)

3 日目出荷

Price 価格

●BGTNB・BGTN (ホルダ材質S45C相当)
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) R133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数 量	1～9	10～19	20～34	35～50	51～99	100～150
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	151～
出荷日	d寸20以下	通常	+1日	+5日	+8日	お見積り
出荷日	d寸25以上	+1日				

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数 量	1～19	20～34	35～50	51～99	100～150	151～
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	お見積り
出荷日	通常	+6日	+9日			

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

①シールがVV及びDDの場合は表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
(例)BGTN606DDの時 表中価格1,420円×1.1＝1,562円 → 1,560円

14
ベアリング
ホルダ