

ベアリングホルダセット

ースラスト軸受タイプー

2日目納期短縮



ベアリングホルダセット

ーショートダブル 止め輪付タイプー

2日目納期短縮




●CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

●CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

●ベアリングは、止めねじでホルダに固定されています。潤滑油の補充は止めねじをはずして行ってください。

Type	材質	表面処理
ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ
ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ
ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ
ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ
ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ

- 外形スペースが不足した時に必要なラジアル荷重を得るのに適しています。
- *ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
- ショートダブル止め輪付きの(8×2)寸法はベアリングホルダの止め輪溝の開始位置を表示しています。
- ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

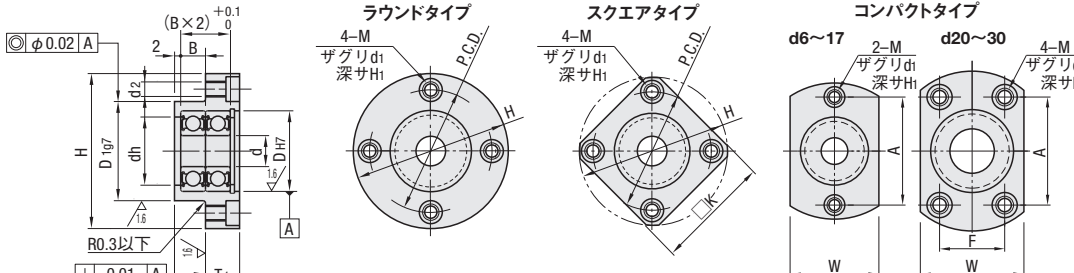

●取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

型式	Type	d	DH7	許容差	B	H	W	T	dz	D1	D2	D3g7	許容差	T1	B1	A	F	M (d2)	d1	H1	使用ベアリング (P1053)
(ノーマルタイプ) (インロータイプ)	BGCSB BGCTB BGCS BGCT SBGCS	7 9 12 14 17 20 25 30	19 21 24 26 30 37 42 47	+0.021 0	23 25 30 30 30	54 56 60 66 77 88 94 96	38 40 44 44 54 58 64 66	22 24 24 24 29 29 30 30	10 12 15 17 20 25 30 35	25 27 29 31 36 43 48 53	27 29 31 33 38 45 50 55	24 26 30 34 36 45 50 54	-0.007 -0.028	14 16 20 19 18	15.5 17 20.5 21	41 43 46 52 32 59 64 66	-	M8 (6.8) M10 (8.5)	11 14	6.5 8.6	NKXZ 7 NKXZ 9 NKXZ12 NKXZ14 NKXZ17 NKXZ20 NKXZ25 NKXZ30

●ホルダ材質S45C相当

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~19 20~34 35~50 51~99 100~150 151~	大口
値引率	基準単価 5% 10% 20% 25%	大口
出荷日	通常 +1日 +5日 +8日	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●ストックLについては、P135をご覧ください。

●ご利用の方はWOSにてご確認ください。

長納期大口割 (ストックL)

●SBGCS (ホルダ材質SUS304)

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20~34 35~50 51~99 100~150 151~	大口
値引率	基準単価 5% 10% 20% 25%	大口
出荷日	通常 +6日 +9日	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

d	¥基準単価				
	ノーマルタイプ			インロータイプ	
	BGCSB	BGCS	SBGCS	BGCTB	BGCT
7	4,150	4,620	6,520	4,700	5,230
9	4,320	4,810	6,930	4,860	5,410
12	4,470	4,960	7,250	5,010	5,560
14	4,610	5,120	7,580	5,160	5,730
17	5,260	5,540	—	5,850	6,160
20	6,380	6,720	—	6,980	7,350
25	7,350	7,740	—	7,970	8,390
30	8,410	8,850	—	9,050	9,530

Order 注文例


Delivery 出荷日

●ホルダ材質S45C相当 d寸20以下

●SBGCS (ホルダ材質SUS304)

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

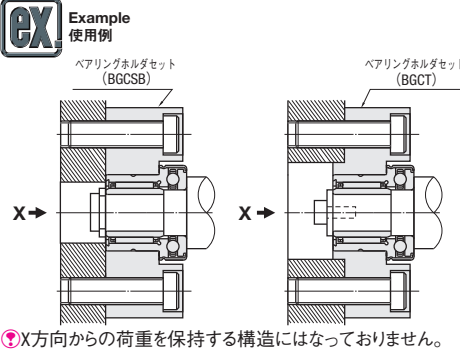

●X方向からの荷重を保持する構造にはなっていません。

●ホルダ材質S45C相当

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~19 20~34 35~50 51~99 100~150 151~	大口
値引率	基準単価 5% 10% 20% 25%	大口
出荷日	通常 +1日 +4日 +7日	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ベアリング品番	シール	¥基準単価								
		ラウンドタイプ			スクエアタイプ			コンパクトタイプ		
		BGREB	BGRE	SBGRE	BGSEB	BGSE	SBGSE	BGCSEB	BGCE	SBGCE
606	ZZ (×1.0)	1,830	2,020	4,720	2,110	2,300	5,300	2,010	2,200	5,130
608		1,930	2,120	4,990	2,210	2,400	5,580	2,120	2,310	5,420
6900		2,400	2,590	5,050	2,760	2,950	5,650	2,640	2,830	5,460
6000		2,040	2,230	4,760	2,360	2,550	5,380	2,250	2,440	5,170
6901	VV (×1.1)	2,470	2,660	5,200	2,840	3,030	5,880	2,720	2,910	5,680
6001		2,090	2,280	4,960	2,400	2,590	5,610	2,300	2,490	5,390
6902		2,640	2,830	5,840	3,040	3,230	6,570	2,910	3,100	6,310
6002		2,310	2,500	5,590	2,660	2,850	6,310	2,550	2,740	6,060
6903	DD (×1.1)	2,860	3,050	7,220	3,290	3,480	8,410	3,140	3,330	8,020
6003		2,570	2,760	7,290	2,950	3,140	8,090	2,820	3,010	7,730
6904		3,060	3,250	7,400	3,520	3,710	8,650	3,370	3,560	8,260
6004		2,620	2,810	7,350	3,020	3,210	8,310	2,890	3,080	8,000
6005		2,720	2,910	—	3,130	3,320	—	2,980	3,170	—
6006		3,240	3,430	—	3,720	3,910	—	3,560	3,750	—

●シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)

(例) BGSE6903VVの時 表中価格3,480円×1.1=3,828円 → 3,820円

Order 注文例

Delivery 出荷日

●ホルダ材質S45C相当 d寸20以下

●SBGRE・SBGSE・SBGCE (ホルダ材質SUS304)

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●2日目・3日目共通

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工	型式
	— (NA)
	BGRE6000VV — NA
Alteration	ベアリング・止め輪組付なし
Code	NA
Spec.	ベアリング・止め輪をホルダに組み込まず、付属品として出荷します。
¥/1Code	無料

14 ベアリングホルダ