
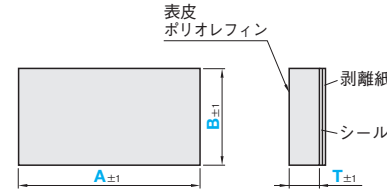


# 新商品 INSULATOR SHEETS 断熱保温シート

■特長：シート形状の断熱保温材です。貼ってご利用いただけます。



Type	M材質	表皮部	粘着部
HOPESM	低密度ポリエチレン	ポリオレフィン	アクリル系接着剤



※シールの耐熱温度は80℃になります。



■特性値

項目	単位	HOPESM
耐熱温度	℃	90
熱伝導率	W/mK	0.03
吸水率	mg/cm <sup>2</sup>	0.3
面密度	kg/m <sup>2</sup>	0.55
色	—	白

型式		A 選択	¥基準単価				
Type	T		B選択				
HOPESM	15	100	300	360	450	480	550
		200	360	480	650	740	860
		400	480	740	1,060	1,380	1,480
	30	100	350	470	620	680	800
		200	470	680	980	1,130	1,350
		400	680	1,130	1,710	2,280	2,450

④30tは15tを2枚貼り付けた仕様となります。

仕様・概要

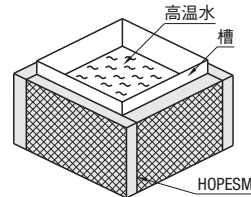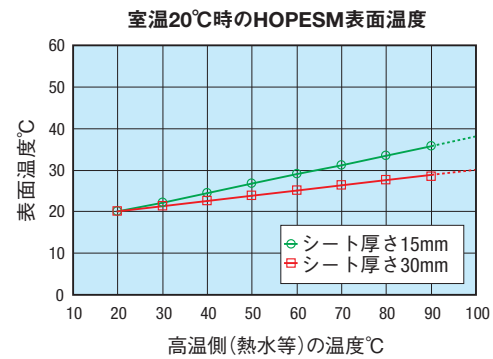

- ④裏に粘着剤がついておりセパレータ紙をはがして接着します。接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。
- ④カッターで切断できます。粘着部を上にして切断してください。
- ④接着力(90度剥離強度)：19.6N/25mm幅(SUS304へ貼り付け時)

Order 注文例  
 型式 — A — B  
 HOPESM15 — 400 — 300

Delivery 出荷日  
 3 日日出荷  
 ④在庫 A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134  
 ④3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1~49	50~74	75~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

39 断熱・防音・遮熱・保温材