


LED LINE LIGHTS -WIDE/DIMMING CONTROLLER TYPE-

LEDバー照明 ワイド/ワイド調光タイプ

IP55*

CADデータフォルダ名: 46_Led_Lighting

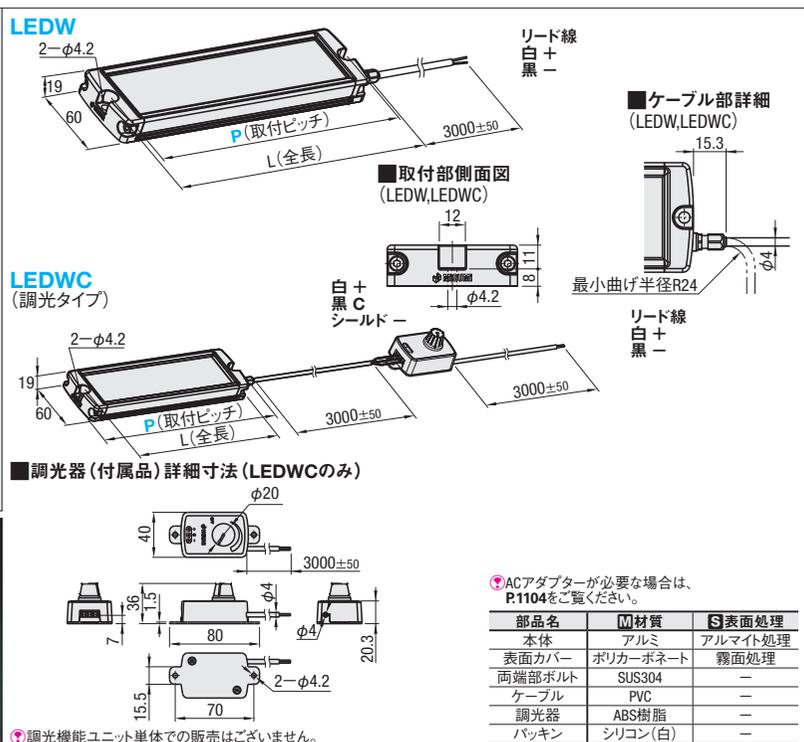

型式 Type	P	色 W (白色)	L	照度(ルクスlx)		蛍光灯 照度比較 (参考)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	温度 範囲(°C)	色温度 (ケルビンK)	配光 角度	質量 (g)	LEDW		LEDWC			
				lx/0.5m	lx/1m									¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~9	10~50	1~4コ	5~9	10~50
LEDW	190	W (白色)	200	810	210	20W~	DC24 ±10%	490	11.7	-10 ~45	5000	約130°	360	8,700	8,260	7,840	11,500	10,920	10,370
LEDWC (調光タイプ)	350		360	1260	380	40W~	980	23.3	570	13,000	12,350	11,730	16,000	15,200	14,440				

*本体のみIP55対応。調光器はIP55対応ではありません。
●LEDWC(調光タイプ)の場合は、MAX時の値になります。 ●各項目の詳細については、P.1105の用語集を参照ください。
●ご注文時・取付時には、P.1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。 ●LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。

Order 注文例

型式 - 色
LEDW190 - W
LEDWC350 - W

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●照度が高く配光角も広いため、ワークと照明の間に距離がある装置や、広範囲に照射する必要がある場合におすすめです。

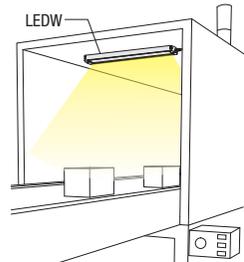

●また大型ラインの照明としても有効です。



■調光器(付属品)の結線例

リード線を差し込み、プラスドライバーでネジを締めてください。
●リード線をネジ締めする際は、必ず電源を切ってから、またはスイッチをOFFにしてから作業を行ってください。


■電源ON・OFF機能について

ノブを一番左まで回すとカチッと音が鳴り電源がOFFになります。
●調光は、印加電圧の調整によります。低い電圧での調光の場合、LED素子のはらつきが出ます。

■照度データ(参考値)

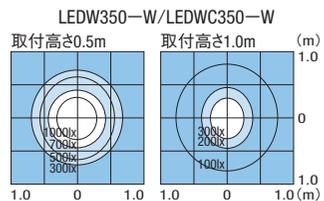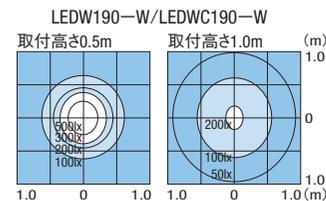

■発光スペクトル

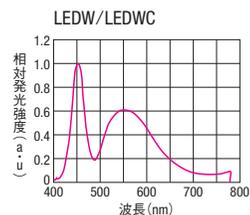


●LEDWC(調光タイプ)はMAX時の値になります。

LED LINE LIGHTS -EMBEDDED

LEDバー照明 埋め込み

IP55

CADデータフォルダ名: 46_Led_Lighting

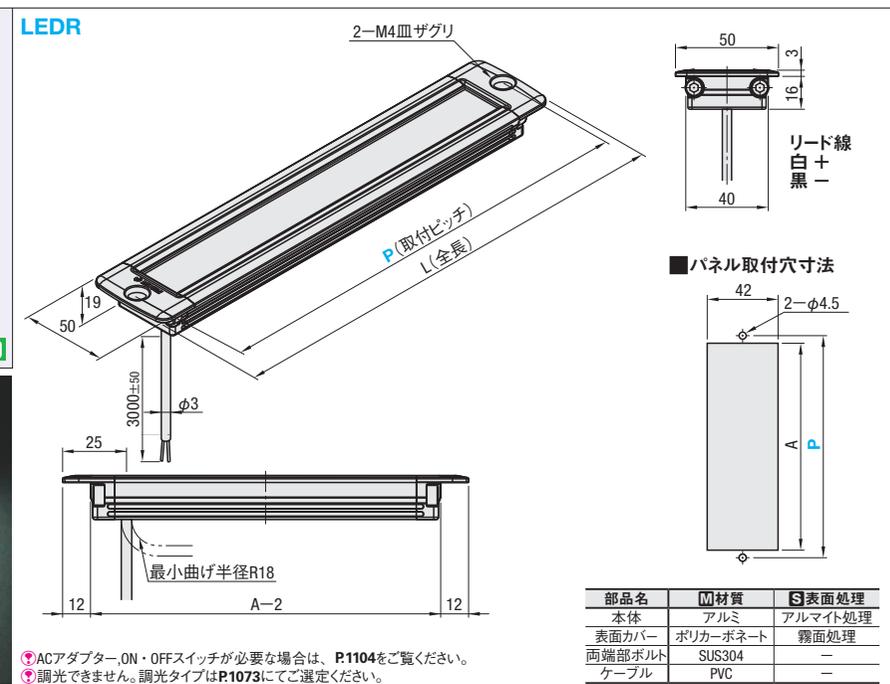

型式 Type	P	色 W (白色)	L	A	照度(ルクスlx)		蛍光灯 照度比較 (参考)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	温度 範囲(°C)	色温度 (ケルビンK)	配光 角度	質量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
					lx/0.5m	lx/1m									1~4コ	5~9	10~50	1~4コ
LEDR	200	W (白色)	215	193	410	110	10W~	DC24 ±10%	240	5.6	-10~45	5000	約110°	290	6,500	6,170	5,860	
	360		375	353	710	220	20W~	480	11.2	495				9,600	9,120	8,660		
	520		535	513	950	260	20W~	720	16.8	700				12,800	12,160	11,550		
	680		695	673	1200	370	40W~	960	22.4	900				15,900	15,100	14,350		

●各項目の詳細については、P.1105の用語集を参照ください。
●ご注文時・取付時には、P.1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
●LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。

Order 注文例

型式 - 色
LEDR200 - W

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り


●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■埋め込み例




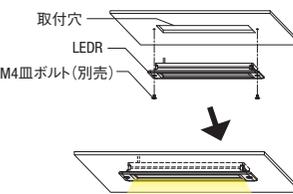


■取り付け方

 ・取り付けは、皿ボルト(別売)と六角ナット(別売)等を用いて固定してください。
・パネルや筐体への取り付け寸法に関しては、上記規格図をご確認ください。



■照度データ(参考値)

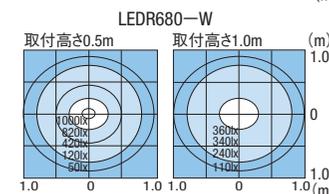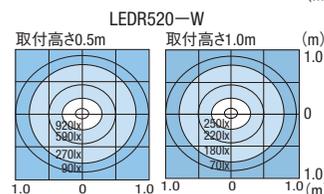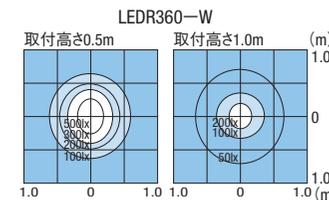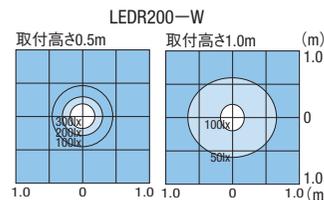

■発光スペクトル

