

CADデータフォルダ名：47_Casters

RoHS10

自在 CMGJ 固定 CMGK 自在ストッパ付 CMGS CMGS-L

(ゴム車輪) (ウレタン車輪) (モノマーキャストグナイロン車輪)

長穴d拡大図 (CMGJ・CMGS)

①rは車輪の旋回半径およびペダルの回転半径を示します。
②ペダルを踏むと車輪と旋回を同時にロックします。

Type	本体		車輪		ベアリング
	材質	表面処理	材質(色)	旋回部 車輪部	
CMGJ・CMGK CMGS・CMGS-L	SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(青) ・モノマーキャストグナイロン(青) ・制電性ゴム(オレンジ)・ノンカーボン制電性ウレタン(黄)	有 有	

本体 タイプ	型式		車輪 材質	H	A	F1	F2	G	d	E	(r)	B (※)	t	許容荷重 (N)					質量 (g)					¥基準単価						
	Type	D												R	U	N	T	K	R	U	N	T	K	R	U	N	T	K		
自在 タイプ	CMGJ	75	R (ゴム) U (ウレタン) N (モノマー キャストグ ナイロン) T (制電性ゴム) K (ノンカー ボン制電 性ウレタ ン)	100	81	63	—	—	9.5	28	66	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	560	650	560	560	520	680	1,240	1,790	1,640	3,370		
		100		144	95	73	70	—	10.5	35	85	32(34)	3.6	1200	1700	1800	1200	1700	1060	1240	1130	1060	1010	930	1,580	2,550	2,290	3,710		
		130		177	105	—	82	79	—	—	—	40	105	38(42)	4	1800	2600	2700	1800	2600	2000	2210	2040	2000	2310	1,430	2,350	4,740	3,280	6,510
		150		198	120	93	87	—	11	45	120	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	2340	2620	2400	2340	2630	1,590	2,720	5,290	3,680	6,450		
		200		250	140	115	105	—	58	163	45(42)	4.5	2500	3700	—	—	—	—	4020	4180	—	—	—	2,990	4,580	—	—	—		
固定 タイプ	CMGK	75	R (モノマー キャストグ ナイロン) T (制電性ゴム) K (ノンカー ボン制電 性ウレタ ン)	100	95	71	63	—	40	9.5	—	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	490	550	490	490	440	510	1,050	1,700	1,340	3,210		
		100		144	115	80	80	—	45	10.5	—	32(34)	2.9	1200	1700	1800	1200	1700	830	1010	920	830	770	690	1,360	2,310	1,760	3,610		
		130		177	138	90	100	—	56	11	—	38(42)	2.9	1800	2600	2700	1800	2600	1600	1870	1640	1600	1870	1,140	2,070	4,510	2,530	6,280		
		150		198	138	90	100	—	56	11	—	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	1900	2190	1980	1900	2190	1,260	2,410	5,030	2,960	6,620		
		200		250	152	100	112	—	63	—	—	45(42)	4	2500	3700	—	—	—	3350	3540	—	—	—	2,800	4,020	—	—	—		
自在 ストッパ付 タイプ	CMGS CMGS-L	75	R (ノンカー ボン制電 性ウレタ ン)	100	81	63	—	—	9.5	28	89	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	620	710	620	620	580	1,160	1,720	2,230	2,050	4,360		
		100		144	95	73	70	—	10.5	35	110	32(34)	3.6	1200	1700	1800	1200	1700	1170	1350	1240	1170	1080	1,340	2,020	2,990	3,040	4,440		
		130		177	105	—	82	79	—	—	—	40	38(42)	4	1800	2600	2700	1800	2600	2180	2390	2220	2180	2390	1,890	2,840	5,220	4,370	7,450	
		150		198	120	93	87	—	11	45	130	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	2520	2800	2580	2520	2800	2,020	3,210	5,760	4,770	7,760		
		200		250	140	115	105	—	58	—	—	42	4	2500	3700	—	—	—	4250	4410	—	—	—	4,390	6,610	—	—	—		

CMGS-LのD200はありません。(※)D100・130・150はN車輪の寸法、D200はU車輪の寸法になります。

Order 注文例 型式 CMGS130 車輪材質 U

Price 価格

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～19	20～34
値引率	基準単価 5%	35～100 8% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example 使用例

CMGS CMGS-L

並べてご利用いただくとレバー位置が対照 (内側・外側)になります。

●CSPJ・CSPK・CSPJS (右ページ)

- 全タイプ・全サイズについて取付プレートの規格が同一です。
- キャスタ高さ(H)や荷重を変更する際でも取付相手側の穴ピッチを変える必要がありません。

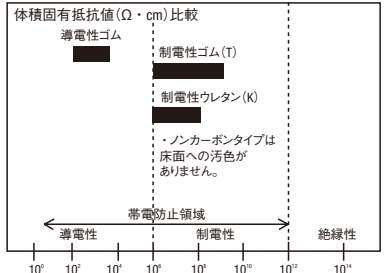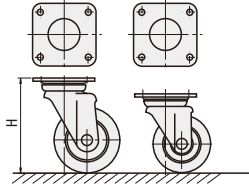

CADデータフォルダ名：47_Casters

■中荷重

RoHS10

自在 固定 自在+ストッパ付

許容荷重(N)

本体タイプ	D	車輪 リム巾 B	H	A	C	F	d	E	G	K	t	許容荷重(N)			
												合成ゴム車輪	ウレタンゴム車輪	MCナイロン車輪 SPHC本体	SUS本体
自在タイプ	75	32	101	84	—	63	9.5	22	—	—	3.2	785	980	1667	2353
	100	40	144	96	—	71	10.5	35	—	—	4.5	1275	1470	2549	3529
	130	40	178	107	—	80	11.0	40	—	—	—	1765	2451	3530	4903
固定タイプ	75	32	101	95	72	63	9.5	—	40	—	—	785	980	1667	2353
	100	40	144	115	80	80	10.5	—	45	—	—	1275	1470	2549	3529
	130	40	178	138	93	100	11.0	—	56	—	—	1765	2451	3530	4903
ストッパ付タイプ	75	32	101	84	—	63	9.5	22	—	70	3.2	785	980	1667	2353
	100	40	144	96	—	71	10.5	35	—	90	4.5	1275	1470	2549	3529
	130	40	178	107	—	80	11.0	40	—	95	—	1765	2451	3530	4903

kgf(荷重)＝N×0.101972

本体タイプ	合成ゴム車輪			ウレタンゴム車輪			MCナイロン車輪		
	Type	D	¥基準単価	Type	D	¥基準単価	Type	D	¥基準単価
自在タイプ	CJM	75	1,050	CJMUC	75	1,880	CJMM	75	3,070
		100	1,430		100	2,460		100	4,340
		130	2,430		130	3,610		130	7,730
	CJMS (ステンレス)	75	2,740	CJMU (ステンレス)	75	3,390	CJMMS (ステンレス)	75	4,640
		100	4,390		100	5,170		100	7,140
固定タイプ	CKM	75	810	CKMUC	75	1,590	CKMM	75	2,790
		100	1,080		100	2,070		100	3,940
		130	1,860		130	3,030		130	7,150
	CKMS (ステンレス)	75	1,730	CKMU (ステンレス)	75	2,390	CKMMS (ステンレス)	75	3,610
		100	2,750		100	3,540		100	5,470
ストッパ付タイプ	CTM	75	1,070	CTMUC	75	1,880	CTMM	75	3,470
		100	1,900		100	3,010		100	4,890
		130	3,060		130	4,230		130	8,350
	CTMS (ステンレス)	75	5,290	CTMU (ステンレス)	75	6,050	CTMMS (ステンレス)	75	8,050
		100	7,490		100	8,670		100	12,790

■統一ピッチタイプ

RoHS10

A型

自在 CSPJ 固定 CSPK ストッパ付 CSPJS

①プレートサイズ及びピッチは、キャスタ全タイプ・サイズともに同一寸法になります。
②CSPKのみ()寸法になります。
③rは車輪の旋回半径およびペダルの回転半径を示します。

Type	本体 材質	表面処理	車輪 材質(色)	ベアリング 旋回部 車輪部
CSPJ CSPK CSPJS	SPHC	三価クロメート	ゴム(グレー)	有 有

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	H	B	r	t	E	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
自在タイプ	CSPJ	75	R(ゴム)	93	25	65	2.3	25	600	416	460
		100		130	32	83	3.0	30	1200	982	840
		125		157	32	101	3.5	35	1600	1071	1,180
		150		190	32	118	4.0	40	1600	1187	1,380
		75		93	25	—	2.3	—	600	317	420
固定タイプ	CSPK	100		130	32	—	2.5	—	1200	786	700
		125		157	32	—	2.5	—	1600	802	1,070
		150		190	32	—	2.5	—	1600	957	1,200
	CSPJS	75		93	25	77	2.3	25	600	492	560
		100		130	32	98	3.0	30	1200	1147	1,050
自在 ストッパ付 タイプ	CSPJS	125		157	32	114	3.5	35	1600	1287	1,460
		150		190	32	119	4.0	40	1600	1414	1,640

Order 注文例 型式 CJM75 CSPJ125 車輪材質 R

Price 価格

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●CSPJ・CSPK・CSPJS

●数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～29	30～39
値引率	基準単価 5%	40～100 8% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外の商品

●数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～19	20～34
値引率	基準単価 5%	35～100 8% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。