

CASTERS

キャスタ

—中重荷重・重荷重—

価格改訂

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

許容荷重
2500～
6000N
※付ナフプレート

規格追加
赤文字表示

CASTERS

キャスタ

—重荷重・極重荷重—

価格改訂

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

許容荷重
4000～
15000N
※付ナフプレート

CADデータフォルダ名：47_Casters

■中重荷重

CSHN-S
CSHNS-S
(ステンレス)

Type	本体	車輪	ベアリング
	材質	表面処理	材質(色)
CSHN-S	SPHC	三価クロメート	強化プラスチック(黒) フェノール(黒) MCナイロン(青)
CSHNS-S	SUS304	—	—

RoHS 10

本体 タイプ	型式		車輪材質	H	d	r	B	t	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価		
	Type	D									H	P	N
自在	CSHN-S	50	H(強化プラスチック) P(フェノール) N(MCナイロン)	79	8.8	49	38	3.2	3000	700	1,510	3,470	3,730
		65		90		56	40			750	1,870	3,610	4,340
		75		100		61	40			850	2,000	3,690	5,750
	CSHNS-S	50		79	8.8	49	38	3.0	2500	670	7,430	7,970	8,550
		65		90		56	40			715	7,470	8,630	9,840
		75		100		61	40			810	8,050	8,870	10,100

■重荷重

Type	自在	固定	材質	表面処理	車輪	ベアリング
CJH	CKH		SPHC	三価クロメート	特殊強化プラスチック(黒)	有
CJHB	CKHB				MCナイロン(青)	

自在

固定

RoHS 10

■自在タイプ														
型式		CJH	CJHB	H	A	C	F	G	d	E	t	許容荷重 (N)	¥基準単価	
Type	D	B(車輪取付巾)											CJH	CJHB
CJH CJHB	*50	28	29	68	70	54	54	36	6.5	25	2.3	1569	1,110	2,880
	65			92	90	90	71	71	10.5	30	3.2	2942	1,810	3,280
	75	38	39	106								3923	1,920	4,580

■ 固定タイプ													
型式		CKH	CKHB	H	A	C	F	G	d	t	許容荷重 (N)	¥基準単価	
Type	D	B(車輪取付巾)										CKH	CKHB
CKH CKHB	*50	28	29	68	80	50	66	36	6.5	2.3	1569	840	2,520
	65	38	39	92	111	67	91	47	10.5	3.2	2942	1,470	2,780
	75			106	123	72	103	52			3923	1,650	4,080

*CJH50・CKH50のみベアリングはありません。

kgf(荷重)=N×0.101972

Order 注文例

型式 — 車輪材質

CSHN-S75 — H

CJH75

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) R133			
数量区分	標準対応	小口	個別対応
数量	1～19	20～34	35～100
値引率	—	5%	8%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 要 R133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

CADデータフォルダ名：47_Casters

■重荷重

自在 CSHN

固定 CSHK

自在ストッパ付 CSHNS

Type	自在	固定	自在ストッパ付
材質	SPHC	SPHC	SPHC
表面処理	三価クロメート	三価クロメート	三価クロメート
車輪	強化プラスチック(黒) フェノール(黒) MCナイロン(青)	強化プラスチック(黒) フェノール(黒) MCナイロン(青)	強化プラスチック(黒) フェノール(黒) MCナイロン(青)
ベアリング	有	有	有

RoHS 10

本体 タイプ	型式		車輪材質	H	A	C	F	F ₂	G ₁	G ₂	d	E	r	B				許容荷重(N)			質量(g)			¥基準単価		
	Type	D												N	R	P	t	N	R	P	N	R	P	N	R	P
自在	CSHN	50A	(強化ナイロン) (ゴム) (フェノール)	68	70	54	54	—	36	—	6.5	22	50	28	28	28	3	2000	800	1500	340	370	360	620	1,250	950
		50		79	90	90	71	—	71	—	11	25	54	38	—	3.5	3500	—	—	870	—	—	1,540	—	—	
		65A		92	90	90	71	—	71	—	11	25	62	38	36	38	3.5	3000	1100	2100	940	960	940	1,080	1,475	2,415
		65		92	100	100	80	78	80	78	11	14	50	45	—	4	6000	—	—	1700	—	—	2,140	—	—	
		75A		106	90	90	71	—	71	—	11	25	66	38	36	38	3.5	4000	1400	2200	1030	1040	1070	1,240	1,910	2,460
75	106	100	100	80	78	80	78	11	14	55	45	—	4	6000	—	—	1850	—	—	2,440	—	—				
固定	CSHK	50A	(強化ナイロン) (ゴム) (フェノール)	68	80	50	66	—	36	—	6.5	—	28	28	28	3	2000	800	1500	190	220	210	645	645	745	
		65A		92	111	70	91	—	47	—	10.5	—	36	36	38	3.5	3000	1100	2100	560	580	600	1,210	1,310	1,670	
		65		92	104	119	80	78	80	78	11	—	45	—	—	4	6000	—	—	1700	—	—	1,400	—	—	
		75A		106	123	72	103	—	52	—	10.5	—	36	36	38	3.5	4000	1400	2200	680	700	720	1,370	1,520	2,190	
		75		106	104	119	80	78	80	78	11	—	45	—	—	4	6000	—	—	1560	—	—	1,550	—	—	
自在 ストッパ付	CSHNS	50A	(強化ナイロン) (ゴム) (フェノール)	68	70	54	54	—	36	—	6.5	22	69	28	28	28	3	2000	800	1500	400	400	420	980	1,340	1,350
		65A		92	90	90	71	—	71	—	11	25	88	38	36	38	3.5	3000	1100	2100	1100	1110	1140	1,950	2,485	2,985
		65		92	100	100	80	78	80	78	11	14	89	45	—	4	6000	—	—	1800	—	—	2,750	—	—	
		75A		106	90	90	71	—	71	—	11	25	88	38	36	38	3.5	4000	1400	2200	1200	1210	1220	2,250	2,700	3,380
		75		106	100	100	80	78	80	78	11	14	89	45	—	4	6000	—	—	2000	—	—	3,100	—	—	

■極重荷重


自在 CKZJ

固定 CKZK

Type	自在	固定
材質	SPHC	SPHC
表面処理	三価クロメート	三価クロメート
車輪	強化プラスチック(黒) フェノール(黒) MCナイロン(青) 導電性MCナイロン(黒) MCナイロン(黒)	強化プラスチック(黒) フェノール(黒) MCナイロン(青) 導電性MCナイロン(黒) MCナイロン(黒)
ベアリング	有 (ダブルボールベアリング)	有 (ニードルベアリング)

RoHS 10

Example 使用例

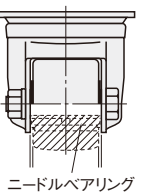

ニードルベアリング

車輪軸受部にニードルベアリングを採用しているため一般のキャスタに比べ耐荷重性に優れています。

本体 タイプ	型式		車輪材質	B	H	A	C	F	G	d	t	E	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価			
	Type	D														H	P	N	D
自在 タイプ	CKZJ	50	H(強化プラスチック) P(フェノール) N(MCナイロン) D(導電性MCナイロン)	38	79	84	—	64	—	8.5	3.2	12	47	4000	820	2,300	3,230	3,470	6,240
		65												5000	1540	3,300	4,960	5,280	8,360
		75												6000	1625	3,510	6,240	6,580	9,940
		*80												8000	1680	—	—	7,480	—
		*100												9000	2160	—	—	8,760	—
		75												4000	550	1,920	2,080	2,780	4,250
固定 タイプ	CKZK	65		38	79	85	90	64	—	8.5	—	—	—	5000	1000	2,520	3,080	3,680	7,540
		75		48	97	100	108	78	—	10.5	—	—	—	6000	1060	2,620	3,180	3,930	9,190
		75																	

*D80・100タイプの車輪材質はN(MCナイロン)のみです。D80・100タイプは使用速度2km/h以内であれば動力による牽引も可能です。

Order 注文例

型式 — 車輪材質

CSHN65 — N

CKZJ65 — P

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 要 R133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) R133			
数量区分	標準対応	小口	個別対応
数量	1～19	20～34	35～100
値引率	—	5%	8%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47 キャスタ
アシスタバット