

C-MiSUMI VALUE フォールディンググリップ/回転ボール

FOLDING GRIPS / REVOLVING BALLS

最類似
最大部品比
30% OFF

類似部品ページ P.1201-1202
◎ CADデータフォルダ名: 48_Lever



Type	レバー	ねじ・ナット
M材質	M材質	S表面処理
C-GRMBM	ABS	機械構造用炭素鋼 四三酸化鉄皮膜

M材質
機械構造用炭素鋼 四三酸化鉄皮膜

ねじ・ナット
機械構造用炭素鋼

レバー
ABS

ねじ
機械構造用炭素鋼

ナット
四三酸化鉄皮膜

参考質量
13.5g


基準単価
770円

寸法
L: 24mm, H: 95mm, D: 26mm, (h): 21mm, H1: 97mm, W: 16mm

特徴
M8サイズの製品はグリップの端部にキャップが付いていません。M10とM12サイズの製品はキャップが付いています。

取り扱い
折りたたむ場合は、レバーを上に引き上げ、押し倒してください。

折り曲げ角度
90°になります。

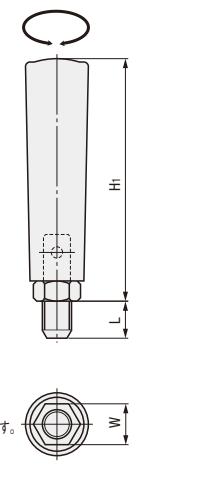

型式	L	H	D	(h)	H1	W	参考質量(g)	¥基準単価
Type	M							
C-GRMBM	8	15	87	23.5	18	91	13.5	770
	10	19	95	26	20	96	14	833
	12	24	95	26	21	97	16	840

Order
注文例
型式
C-GRMBM8

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口		
数量	1~4	5~9	10~19	20~50
値引率	基準単価 5%	10%	15%	お見積り

数量区分
1~4, 5~9, 10~19, 20~50

値引率
基準単価
5%, 10%, 15%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日
型式
C-PBG8

在庫品
翌日出荷
P.133

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分
標準対応
小口
大口


数量
1~4, 5~9, 10~19, 20~50

値引率
基準単価
5%, 10%, 15%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

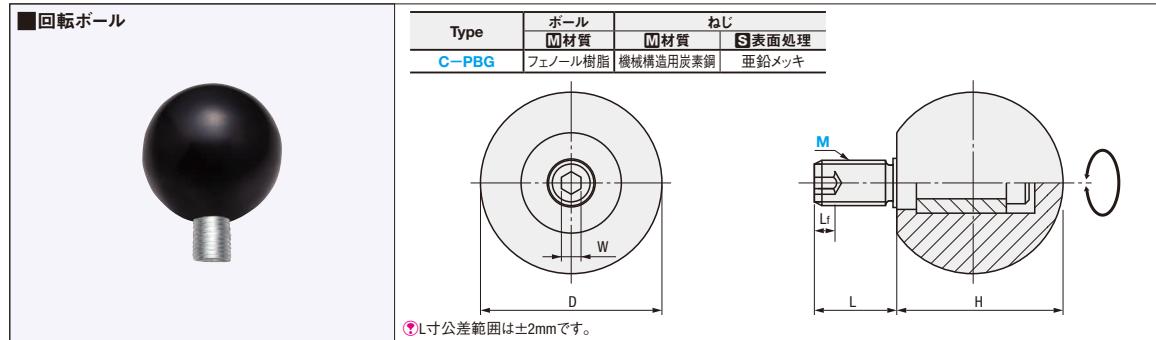

型式	D	H	L	Lf	W	参考質量(g)	¥基準単価
Type	M						
C-PBG	8	35	32	15	4	44	616
	10	40	37	18	5	99	704
	12	50	48	20	6	123	837

Order
注文例
型式
C-PBG8

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分
標準対応
小口
大口

数量
1~4, 5~9, 10~19, 20~50

値引率
基準単価
5%, 10%, 15%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P.133


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

C-MiSUMI VALUE 円錐形レバー/バランスハンドル

CONE LEVER / BALANCE HANDWHEELS

最類似
最大部品比
30% OFF

類似部品ページ P.1198-1203
◎ CADデータフォルダ名: 48_Lever

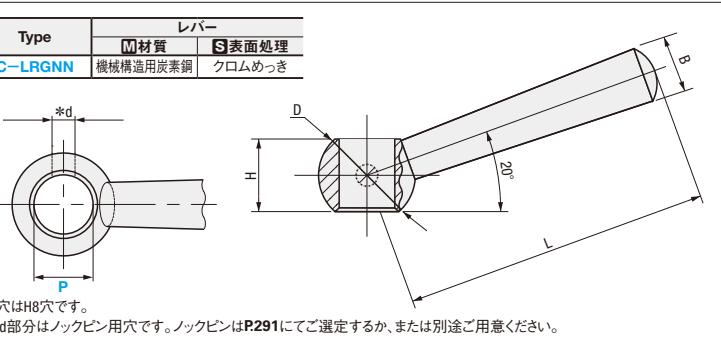

P穴はH8穴です。
*d部分はノックピン用穴です。ノックピンはP291にてご選定するか、または別途ご用意ください。

型式		L	D	H	B	d	参考質量(g)	¥基準単価
Type	P							
C-LRGNN	5	40	12	9	7	2	15	476
	6	50	14	10	8	2	19	492
	8	63	16	11	10	3	33	637
	10	80	20	14	12	3	66	791
	12	100	25	18	15	4	134	1,051
	16	125	32	22	18	5	229	1,472


Order
注文例
型式
C-LRGNN5

Price
価格

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P.133

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133		標準対応		個別対応
数量区分	小口	大口	大口	
数量	1~4	5~9	10~19	20~50
値引率	基準単価 5%	10%	15%	お見積り

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

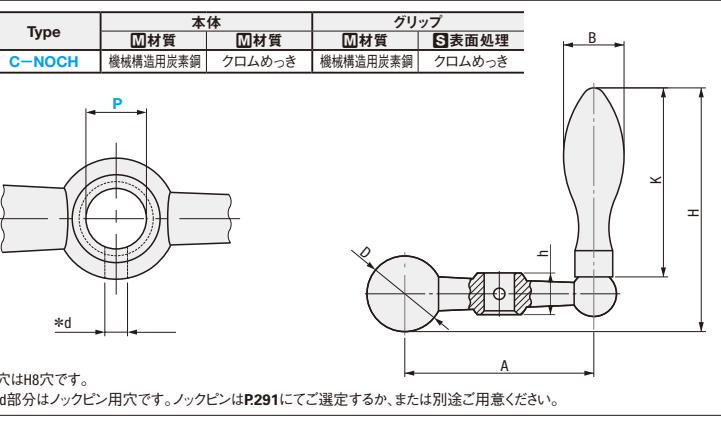

P穴はH8穴です。
*d部分はノックピン用穴です。ノックピンはP291にてご選定するか、または別途ご用意ください。

型式		A	K	H	D	d	h	B	参考質量(g)	¥基準単価
Type	P									
C-NOCH	8	50	40	55	20	3	11	13	80	864
	10	64	50	69	25	3	14	16	150	920
	12	80	63	87	32	4	18	20	310	1,232
	14	126	80	109	38	5	22	25	644	1,380
	16	160	80	109	38	5	22	25	710	1,920
	18	200	100	135	45	6	28	32	1300	2,064

Order
注文例
型式
C-NOCH8

Price
価格

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P.133

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133		標準対応		個別対応
数量区分	小口	大口	大口	
数量	1~4	5~9	10~19	20~50
値引率	基準単価 5%	10%	15%	お見積り

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。