


# C-MISUMI VALUE 朝顔ハンドル/平型ハンドル

OFFSET HANDWHEELS / FLAT HANDWHEELS

最類似  
最大部品比  
30% OFF

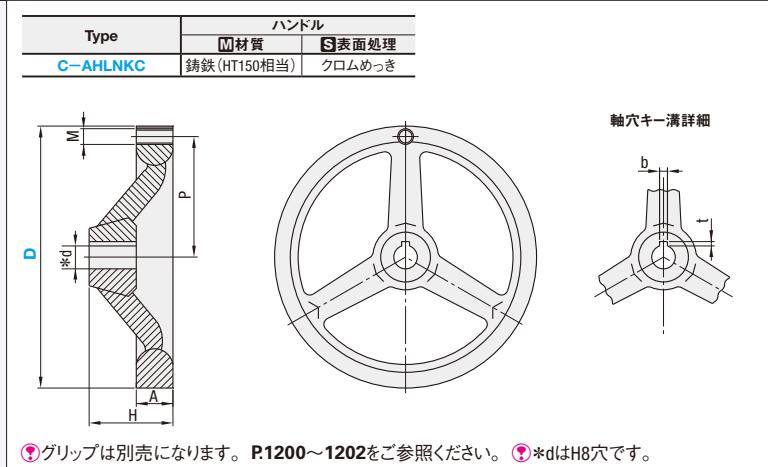

Type	D	A	H	d	M	P	軸穴詳細		参考質量(g)	¥基準単価
							b	t		
C-AHLCNC	100	14	32	12	6	40	4	1.8	410	1,722
	125	16	36	12	8	52	4	1.8	660	1,890
	160	18	40	16	10	68	5	2.3	1150	2,093
	200	20	45	18	10	88	6	2.8	1800	2,457
	250	22	50	22	12	110	6	2.8	2830	2,996

Order  
注文例  
型式  
C-AHLCNC100

Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133


数量区分		標準対応		個別対応	
		小口	大口		
数 量	1~4	5~9	10~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷 P133

Price  
価格

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

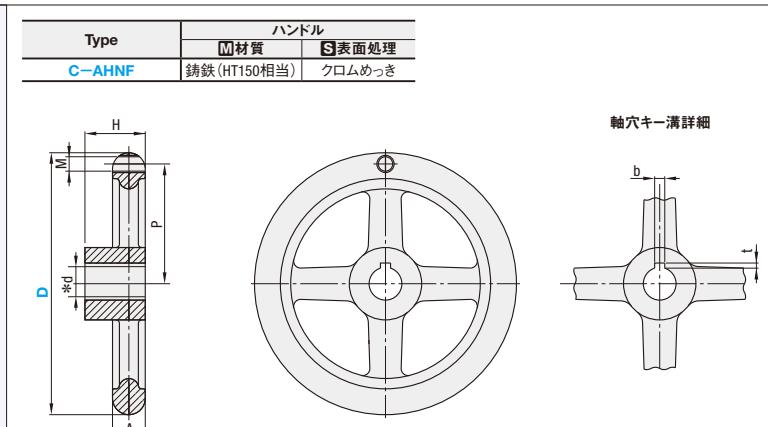

Type	D	A	H	d	M	P	軸穴詳細		参考質量(g)	¥基準単価
							b	t		
C-AHNFC	152	19	35	16	10	65	5	2.3	1460	1,330
	203	22	36	18	10	88	6	2.8	2540	2,599

Order  
注文例  
型式  
C-AHNFC200

Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分		標準対応		個別対応	
		小口	大口		
数 量	1~4	5~9	10~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷 P133

Price  
価格

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

# C-MISUMI VALUE ソリッドハンドル/収納ソリッドハンドル


SOLID HANDWHEELS / STORAGE HANDWHEELS

最類似  
最大部品比  
30% OFF

類似部品ページ P1206~1207  
CADデータフォルダ名: 48\_Lever

## ■ソリッドハンドル

Type	ハンドル	ブッシュ	グリップ取付	グリップ	グリップねじ部
	■材質	■材質	■表面処理	■材質	■材質
C-PHSN	フェノール樹脂	S45C	亜鉛めっき	黄銅	フェノール樹脂 機械構造用炭素鋼 亜鉛めっき

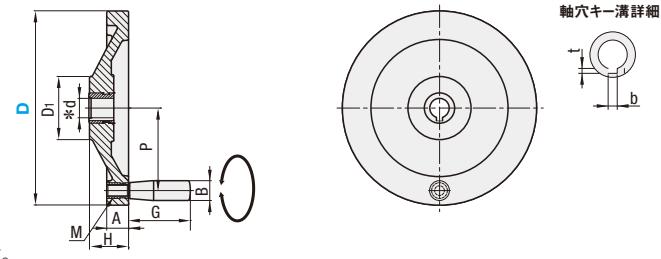

Type	D	H	A	D1	d	M	P	B	G	軸穴詳細		質量(g)	¥基準単価
										b	t		
C-PHSN	63	20.5	13	28	8	6	25	15	32	3	1.5	90	1,520
	80	21	13	30	10	6	32.5	15	32	3	1.5	110	1,520
	100	26	15	40	12	6	40	20	50	4	1.8	205	1,832
	125	30	15.5	46	12	8	52	21	60	4	1.8	315	2,232
	160	38	18	53	16	10	68	26	80	5	2.3	556	2,560
	200	40	20	61	18	10	88	26	80	6	2.8	795	3,184
	250	50.5	25	70	22	12	112	28	100	6	2.8	1335	4,329

Order  
注文例  
型式  
C-PHSN100

Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分		標準対応		個別対応	
		小口	大口		
数 量	1~4	5~9	10~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷 P133

Price  
価格

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Type	ハンドル	ブッシュ	グリップ	グリップ取付	グリップねじ部	付属皿ねじ	
						■材質	■表面処理
C-PHSFM	フェノール樹脂	S45C	四三酸化鉄皮膜	フェノール樹脂	黄銅	S45C	亜鉛めっき 普通炭素鋼 亜鉛めっき

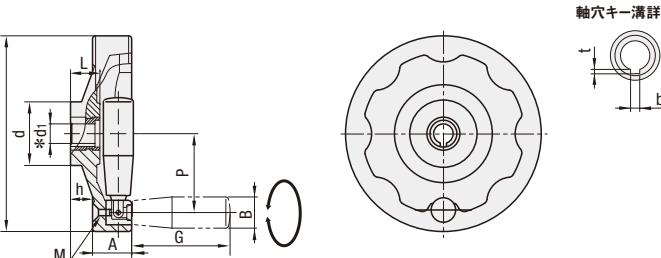

■特長：グリップを折り畳んで保管することができます。

Type	D	H	A	d	D1	L	h	P	B	G	M	軸穴詳細		質量(g)	¥基準単価
												b	t		
C-PHSFM	100	39	25	40	12	22	14	38	22	53	4	4	1.8	340	2,513