

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves


CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■フランジタイプ



RoHS10

Type	M材質	S表面処理	A付属品	最高使用圧力
BTLF	S45C	三価クロメート	六角穴付ボルト (ステンレス) 4本	20.6MPa
BTLFA	A5052	—		1MPa
BTLFC	快削黄銅	—		6.9MPa
BTLFS	SUS304	—		20.6MPa

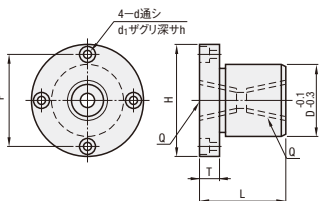


型式		Rc (PT)		H	D	T	L	P	d	d1	h	付属ボルト (4コ)	¥基準単価			
Type	No.	Q											BTLF	BTLFA	BTLFC	BTLFS
BTLF BTLFA BTLFC BTLFS	1	1/8	35	15	7	20	25	4.5	8	4.4	SCB4-10	680	680	950	1,180	1,020
	2	1/4	50	25	8	30	38	5.5	9.5	5.4	SCB5-10	1,080	950	1,180	1,720	
	3	3/8	65	35	10	45	50	6.6	11	6.5	SCB6-12	1,930	1,550	2,120	3,200	
	4	1/2														

■六角タイプ



RoHS10

Type	M材質	S表面処理	A付属品	最高使用圧力
BTLH	S45C	三価クロメート	六角ナット 1コ	20.6MPa
BTLHA	A5052	—		1MPa
BTLHC	快削黄銅	—		6.9MPa
BTLHS	SUS304	—		20.6MPa

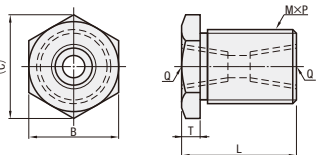

*No.5・5-Sの最高使用圧力は、1MPa以下

型式		Rc (PT)		B	(C)	M x P	L	T	付属ナット t	¥基準単価			
Type	No.	Q								BTLH	BTLHA	BTLHC	BTLHS
ノーマル BTLH BTLHA BTLHC BTLHS	1	1/8	24	26.8	16x2.0	30	5	8	560	530	560	810	
	2	1/4	46	50.9	30x3.5	45	8	15	1,400	1,330	1,550	2,480	
	3	3/8	46	50.9	30x3.5	45	8	15	1,400	1,330	1,550	2,480	
	4	1/2	55	60.8	36x4	60	10	18	2,280	2,030	2,620	4,400	
	5	M5	24	26.8	16x2.0	30	5	8	610	—	640	810	


型式		Rc (PT)		B	(C)	M x P	L	T	付属ナット t	¥基準単価			
Type	No.	Q								BTLH	BTLHC	BTLHS	
L寸ショート BTLH BTLHC BTLHS	1-S	1/8	22	25.4	16x1.5	16	5	7	520	440	810		
	2-S	1/4	27	31.2	20x1.5	22	5	7	1,020	670	1,330		
	3-S	3/8	32	36.9	24x1.5	26	8	10	1,380	980	1,920		
	4-S	1/2	36	41.6	30x1.5	31	8	10	2,080	1,590	3,080		
	5-S	M5	19	21.9	12x1.5	15	5	7	550	510	810		

■全ねじタイプ



RoHS10

Type	M材質	S表面処理	A付属品	最高使用圧力
BTLR	S45C	三価クロメート	六角ナット 2コ	20.6MPa
BTLRA	A5052	—		1MPa
BTLRC	快削黄銅	—		6.9MPa
BTLRS	SUS304	—		20.6MPa

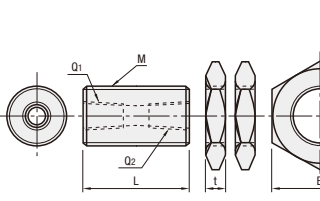

*NPT側には先端に識別用の段が付きます。

型式		Rc (PT)		M (並目)	L	付属ナット			¥基準単価			
Type	No.	Q1	Q2			t	B	(C)	BTLR	BTLRA	BTLRC	BTLRS
BTLR BTLRA BTLRC BTLRS	1	1/8		16	30	8	24	26.8	810	680	780	980
	1-1N	1/8	NPT1/8						810	—	—	980
	2	1/4		30	45	15	46	50.9	1,620	—	—	2,650
	3	3/8							1,620	1,170	1,980	2,650
	4	1/2		36	60	18	55	60.8	2,300	1,680	2,680	3,980

Order
注文例

型式

BTLF3
BTLH1-SDelivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 ☑ P.133


☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

■数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
数 量	1~19	20~29	30~50
値引率	基準単価	5%	10%

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

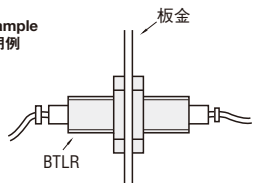Example
使用例つばがないため自由に
位置決めができます。Price
価格

No.	MSWT				MSWTM			MSWTS			MSWTP			
	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価		¥基準単価	¥スライド単価		¥基準単価	¥スライド単価		¥基準単価	¥スライド単価		
	1~14コ	15~99コ	100~499コ	500コ以上	1~99コ	100~499コ	500コ以上	1~99コ	100~499コ	500コ以上	1~49コ	50~99コ	100~499コ	500コ以上
*J	95	46	43	95	59	53	—	—	—	—	—	—	—	—
*S	95	43	38	95	61	48	—	—	—	—	—	—	—	—
1	33	21	14	81	45	43	115	64	58	310	239	186	155	
2	44	24	20	95	53	49	220	121	110	420	299	252	210	
3	60	30	24	120	75	69	290	160	145	490	359	294	245	
4	81	39	33	168	105	96	440	242	220	—	—	—	—	
6	176	87	85	265	178	165	900	630	540	—	—	—	—	
8	293	144	141	506	340	314	1,600	880	800	—	—	—	—	

☑ 1~14コのご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。

[計算例①] MSWT3を3コご注文の場合

1コ当たりのバラチャージ: 200円÷3コ=66円

1コ当たりの価格: 基準単価60円+66円=126円

計(1明細行) 126円×3コ=378円

[計算例②] MSWT3を15コご注文の場合

基準単価60円×15コ=900円(バラチャージなしの場合)

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	MSWTK			MSWTMK			MSWTSK		
	¥基準単価	¥スライド単価		¥基準単価	¥スライド単価		¥基準単価	¥スライド単価	
	1~99コ	100~499コ	500コ以上	1~99コ	100~499コ	500コ以上	1~99コ	100~499コ	500コ以上
1	86	39	35	210	131	84	330	182	165
2	125	57	50	260	162	104	410	225	164
3	165	81	70	300	186	120	530	292	265
4	224	112	101	330	205	136	590	325	295
6	378	189	174	410	255	210	1,280	858	794
8	560	308	286	570	411	354	1,820	1,220	1,129

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例

型式

MSWTJ
MSWTSK3Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 ☑ P.133

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。