


樹脂ホース取付コネクタ/アームロックカプラー

CADデータフォルダ名 : 51_Pipes_Fitting_Valves

樹脂ホース取付コネクタ



Type	M材質							対応ホース
	ニップル	インナー	ゴムキャップ	ワッシャ	袋ナット	ゴムパッキン	スリーブ・リング	
TCSM	SCS13	—	—	—	SCS13	NBR	POM	HOTR□・HOTRS□・HOTSG□・HOTG□

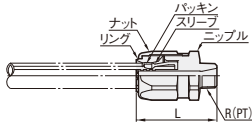

型式		L	六角・八角対辺 B	V	(F)	G	R (PT)	対応ホース	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～10コ
Type	No.									
TCSM (ステンレス)	9	54.5	30	7	33	—	3/8	HOTR□ HOTRS□ HOTSG□ HOTG□	4,500	4,280
	12	59	32	10	35.5		1/2		4,810	4,570
	15	60	36	12	40		1/2		5,960	5,660
	19	64	41	16.5	45		3/4		7,950	7,550
	25	70	50	22	54		1		10,260	9,750

使用圧力は、対応ホースと同様です。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


アームロックカプラー

一オネジアダプター



RoHS 10

Type	M材質
SNAMA	SCS14A

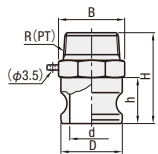


一メネジアダプター



RoHS 10

Type	M材質
SNAFA	SCS14A

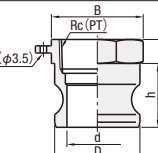


一ホース取付アダプター



RoHS 10

Type	M材質
SNAHA	SCS14A

 


一オネジソケット



RoHS 10

Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAMJ	SCS14A	SMS1025	SUS304

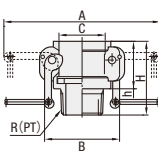


一メネジソケット



RoHS 10

Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAFJ	SCS14A	SMS1025	SUS304

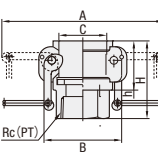


一ホース取付ソケット



RoHS 10

Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAHJ	SCS14A	SMS1025	SUS304

 

アームロックカプラーは、米国MIL規格A-A-59326-1998 (旧MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば同規格他社製品とも互換性を有します。

ホースバンド

価格改訂

P1383のダクトホースを取付ける際にもご使用できます。

ホースバンドはホースの抜けを防止するための商品です。構造上、締付範囲の最小で、すき間が生じる場合があります。


CADデータフォルダ名 : 51_Pipes_Fitting_Valves

一スタンダードタイプ



RoHS 10

HOSBS

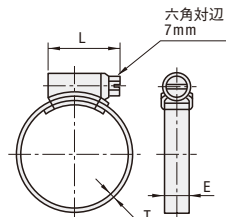

M 材質 SUS304



型式
HOSBS13N




在庫品 翌日出荷 翌P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

一スバイラルタイプ



RoHS 10

HOSSB

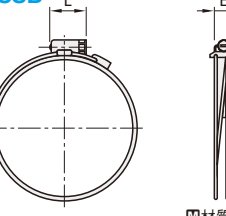


M 材質 SUS304

一手締めタイプ



RoHS 10

HOSBH

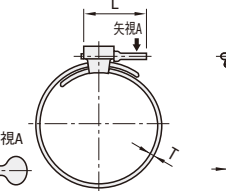


M 材質 SPCC S 表面処理 三価クロメート

一安全キャップ付タイプ



RoHS 10

Type	M材質			
	バンド	ハウジング	ボルト	キャップ
HOABS (セミステンレス)	SUS430	SUS430	鉄 (亜鉛メッキ)	PE
HOASU (オールステンレス)	SUS304	SUS304	SUS304	PE

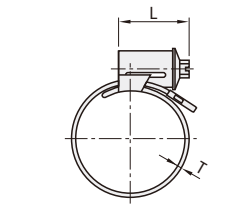

型式
HOABS13



在庫品 翌日出荷 翌P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		ホース外径 締付範囲 (mm)	L	T	E	締付トルク (N・m)	HOABS		HOASU	
Type	No.						¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～30コ	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～30コ
HOABS HOASU	8	8～12	21.5	0.7	9	3.5	190	170	370	340
	10	10～15					200	180	370	340
	11	11～17					200	180	370	340
	13	13～20					200	180	380	350
	16	16～22					210	190	390	360
	18	18～25					240	220	480	440
	22	22～30					240	220	490	450
	25	25～35	27	0.8	13	5	250	230	480	440
	27	27～40					250	230	490	450
	30	30～45					250	230	500	450
	35	35～50					260	230	500	450
	40	40～55					290	250	550	470
	45	45～60				6	290	250	570	480
	55	55～70					330	280	600	510

表示数量超えはWOSにてご確認ください。