

BALL VALVES ボールバルブ

価格改訂

□: 新価格

類似品比較ポイント

①JIS・JV規格準拠品 ②RoHS対応品

◎ CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves



レデューストボアタイプ

<BRTK>

<BSFF>

<BSFFS>

Type	M材質			最高使用圧力
	本体	ボールシート		
BRTK	C3771BE	グラスファイバー入りふつ素樹脂	水・油・空気:4.12MPa	
BSFF	SCS13A	ふつ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa	
BSFFS	SCS14A	ふつ素樹脂	飽和蒸気:1MPa	

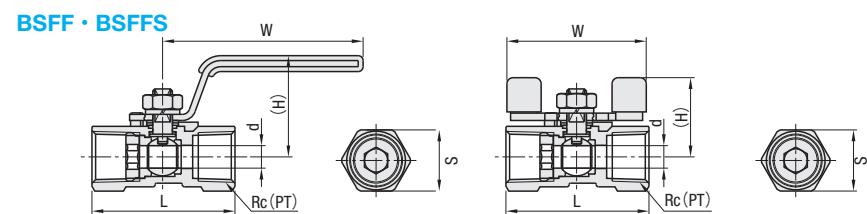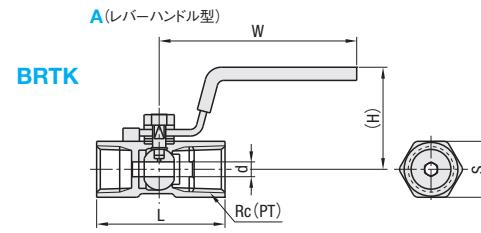

Type	ハンドル形状	No.	Rc	d	S	A形状			B形状			BRTK	BSFF	BSFFS			
			(PT)			L	(H)	W	L	(H)	W	1~4コ	5~10コ	1~4コ	5~10コ	1~4コ	5~10コ
BRTK	A (レバーハンドル型)	8A	1/4	4.5(5)	17	39	31(35)	60(65)	39	25(27)	35(51)	2,270	2,040	1,170	1,050	1,430	1,290
BRTK	A (レバーハンドル型)	10A	3/8	6.8(7)	21	44	36(39)	70(68)	44	29	40(55)	2,710	2,430	1,220	1,090	1,520	1,370
BSFF	B (蝶ハンドル型)	15A	1/2	9.2	25	56.5(59)	41(42)	85(82)	56.5(59)	35(33)	55(57)	3,060	2,750	1,510	1,350	1,890	1,700
BSFFS	B (蝶ハンドル型)	20A	3/4	12.5	32	59(60)	44(45)	85(82)	59(60)	39(38)	55(57)	3,870	3,490	1,780	1,600	2,170	1,960
BSFFS	B (蝶ハンドル型)	25A	1	16(15)	38	71(72)	48(51)	100	71(—)	40.8(—)	69(—)	5,450	4,900	2,300	2,070	2,700	2,560



BSFF・BSFFSは、() 内寸法になります。BSFF・BSFFSのハンドル形状のB、No.25Aはお取扱いありません。

フルボア(大流量)タイプ

<BRTW>

<BSCSF>

Type	M材質			最高使用圧力
	本体	ボールシート		
BRTW	C3771BE	グラスファイバー入りふつ素樹脂	水・油・空気:4.12MPa	
BSCSF	SCS14A	ふつ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa 飽和蒸気:1MPa	

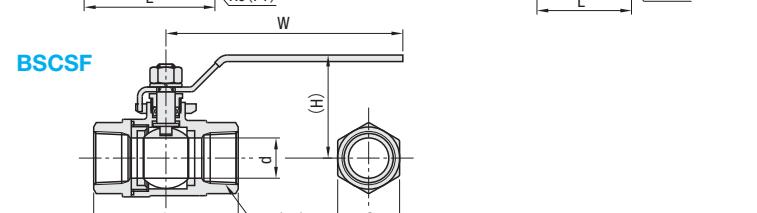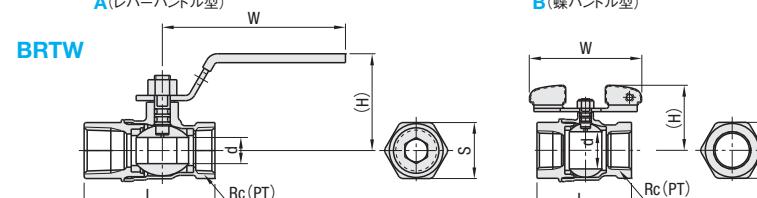

Type	ハンドル形状	No.	Rc	d	S	A形状			B形状			¥基準単価	¥スライド単価
			(PT)			L	(H)	W	L	(H)	W		
BRTW	A (レバーハンドル型)	8A	1/4	10	20	50	37	70	50	35	55	2,730	2,450
		10A	3/8	10	22	50	37	70	50	35	55	3,000	2,700
	B (蝶ハンドル型)	15A	1/2	15	26	65	40	80	65	41	70	3,230	2,910
		20A	3/4	20	32	68	44	80	68	45	70	3,750	3,380
		25A	1	25	39	79	50	110	79	54	100	5,060	4,550
BSCSF	— 選択不可	15A	1/2	15	27	68	59	102	—	—	—	2,550	2,420
		20A	3/4	20	33	77	62	120	—	—	—	3,390	3,220
		25A	1	25	40	90	76	150	—	—	—	4,610	4,370
		40A	1 1/2	38	56	111	88	165	—	—	—	9,230	8,760
		50A	2	50	70	126	95	165	—	—	—	13,640	12,950

Order
注文例

型式
BRTKA10A
BRTWB15A

Delivery
出荷日

在庫品
翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
1~10
11~
数量
お見積り
出荷日
通常
お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MISUMI C-VALUE BALL VALVES ボールバルブ

最大40%OFF比

類似部品ページ

P1387

類似品比較ポイント


①GB・ASME規格相当品 ②RoHS非対応品

類似部品ページ

レデューストボアタイプ



◎ CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

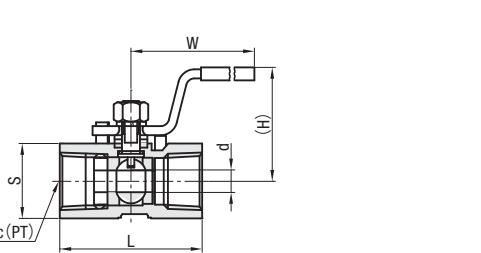


Type	No.	Rc	d	S	L	(H)	W	¥基準単価	¥スライド単価
		(PT)						1~4コ	5~10コ
C-BSFFA	8A	1/4	4.6	16.5	39	30	63	936	889
C-BSFFA	10A	3/8	7	20.5	43	38	84	976	927
C-BSFFA	15A	1/2	9	24.5	51.5	38	89	1,208	1,147
C-BSFFA	20A	3/4	12.5	30	56.5	41	89	1,424	1,352
C-BSFFA	25A	1	15	37.5	66.5	53	109	1,840	1,748

フルボアタイプ(大流量)



Type	ハンドル形状	M材質			最高使用圧力
		本体	ボールシート		
C-BSCSF	レバーハンドル型	ステンレス	ふつ素樹脂	水・油・空気・ガス: 4.12MPa	

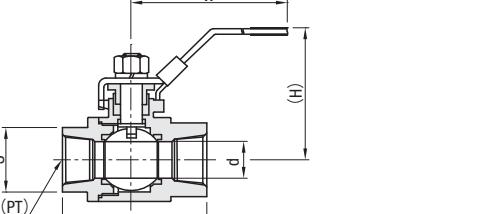

Type	No.	Rc	d	S	L	(H)	W	¥基準単価	¥スライド単価
		(PT)						1~4コ	5~10コ
C-BSCSF	15A	1/2	15	25	59.5	55	100	1,530	1,453
C-BSCSF	20A	3/4	20	31	65.5	65	108	2,034	1,932
C-BSCSF	25A	1	25	38	76.5	70	119	2,766	2,627
C-BSCSF	40A	1 1/2	38	53	101	87	150	5,538	5,261

Order
注文例

C-BSFFA20A

Delivery
出荷日

在庫品
翌日出荷

P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~10 お	