

ボールバルブ


-PTオス・PTメス/PTメス・PFメス

◎ CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■PTオス・PTメス



Type	材質	最高使用圧力
BSRC	本体: SCS14A ボールシート: ふつ素樹脂	水・油・空気・ガス: 4.12MPa 飽和蒸気: 1MPa

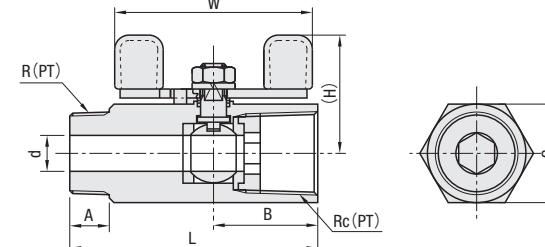


型式		R・Rc (PT)	d	A	B	S	L	(H)	W	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.									1~4コ	5~10コ
BSRC	8A	1/4	7	11	20	17	57	27.5	51	1,860	1,670
	10A	3/8	7	12	28	21	68	30.5	55	2,100	1,890

■PTメス・PFメス



Type	材質	最高使用圧力
BSGF	本体: SCS14A ボールシート: ふつ素樹脂	水・油・空気・ガス: 4.12MPa 飽和蒸気: 1MPa

A(レバーハンドル型) B(蝶ハンドル型)

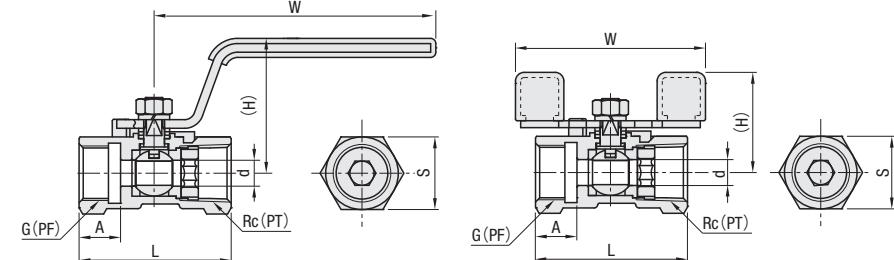

型式		Rc (PT)	G (PF)	L	A	d	S	A形状		B形状		¥基準単価	¥スライド単価	
Type	No.							(H)	W	(H)	W	1~4コ	5~10コ	
BSGF	A (レバーハンドル型)	8A	1/4	1/4	39	11.5	5	17	27	65	27	51	2,340	1,630
	B (蝶ハンドル型)	10A	3/8	3/8	44	12	7	21	39	68	29	55	2,520	1,760

Order
注文例
型式
BSRC8A
BSGF8ADelivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~10	大口 11~

出荷日
通常
お見積り

ご表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ボールバルブ

-フランジボールバルブ-





◎ CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■フランジボールバルブ

BFRBG

■特長

- ・圧力損失の少ないフルポート構造です。
- ・ロストワックスによる精密鋳鋼品です。
- ・全開、全閉の2点でキーロックができます。
- ・帶電防止機構付です。
- ・システム上部にタップ加工し、平ワッシャとボルトで止める事によりハンドルを脱落防止できます。

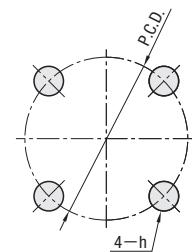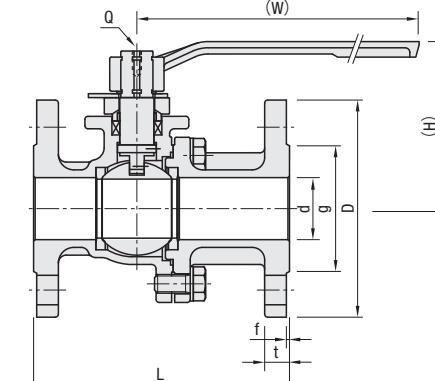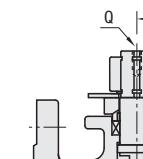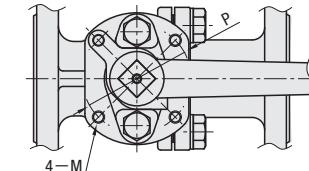


型式		d	D	P.C.D.	g	t	f	h	L	(W)	(H)	Q	P	M	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.											1コ	2~5コ			
BFRBG	15A	15	95	70	51	12	1	15	108	145	85	M4	42	M5	7,270	6,910
	20A	20	100	75	56	14	1	15	117	145	92	M4	42	M5	8,440	8,020
	25A	25	125	90	67	14	1	19	127	165	90	M5	50	M6	11,760	11,170
	32A	32	135	100	76	16	2	19	140	165	97	M5	50	M6	15,000	14,250
	40A	38	140	105	81	16	2	19	165	230	108	M5	70	M8	16,000	15,200
	50A	50	155	120	96	16	2	19	178	230	116	M5	70	M8	20,360	19,340

Order
注文例型式
BFRBG15ADelivery
出荷日3
日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~5	大口 6~
出荷日	通常 お見積り	お見積り WOSにてご確認ください。

■部品図

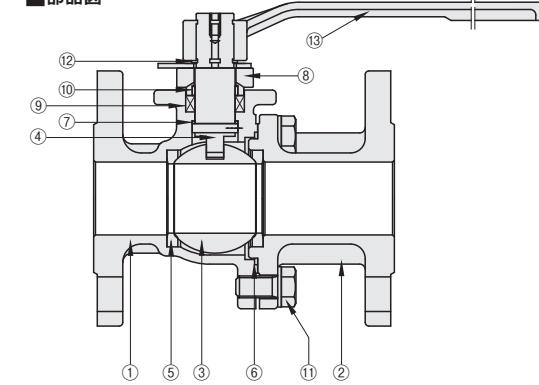

■部品名・材質表

部品番号	部品名	材質
①	ボディ	SCS13A
②	キャップ	SCS13A
③	ボール	SCS13A
④	ステム	SUS304
⑤	ボールシート	ふつ素樹脂
⑥	ガスケット	ふつ素樹脂
⑦	スラストワッシャ	ふつ素樹脂
⑧	グランド	SCS13A
⑨	グランドパッキン	ふつ素樹脂
⑩	ステムスリーブ	ふつ素樹脂
⑪	六角ボルト	SUS304
⑫	止め輪	SUS304
⑬	ハンドル	FCD400

■仕様

使用流体	水・空気・油・ガス
最高使用温度	200°C
最高使用圧力	1.4MPa