


## 小型ボールバルブ

-ストレートタイプ/エルボタイプ-

写真は「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

■ストレートタイプ  
-PTオス・ホースジョイント-

BBPJ

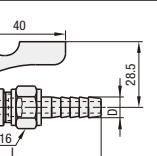


## ◎ CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

型式	No.	適応ホース内径(mm)	R(PT)	D	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~4コ	5~10コ
BBPJ	628	6	1/4	8	75	1,190	930
BBPJ	629	6	1/4	9	76	1,160	960
BBPJ	93	9	3/8	10.5	76	1,200	970

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ストレートタイプ  
-PTオス・ビーコック型-

BBPP

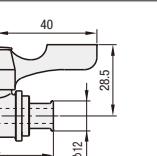


型式	No.	T	R(PT)	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~4コ	5~10コ
BBPP	11F		1/8		990	780
BBPP	22F		1/4	43	1,010	810
BBPP	33F		3/8		1,270	1,040

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ストレートタイプ  
-PFメス・PFメスマートロック型-

BBPK

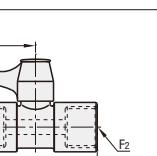


型式	No.	F1	G(PF)	F2	G(PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.						1~4コ	5~10コ
BBPK	22F		1/4		1/4	50	1,050	820
BBPK	33F		3/8		3/8		1,110	920

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ストレートタイプ  
-PTメス・PTメス-

BBRPTF

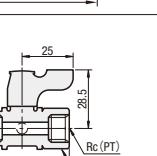


型式	No.	Rc(PT)	L	二面幅	H	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~4コ	5~20コ
BBRPTF	11	1/8	43	17		1,220	1,040
BBRPTF	22	1/4	43	17		1,220	1,040
BBRPTF	33	3/8	55.5	22		1,680	1,340

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ストレートタイプ  
-PTオス・PTメス-

BBRPT

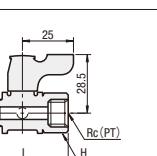

型式	No.	R(PT)	Rc(PT)	L	二面幅	H	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.						1~4コ	5~20コ
BBRPT	11	1/8	1/8	43	17		1,220	1,040
BBRPT	22	1/4	1/4	43	17		1,220	1,040
BBRPT	33	3/8	3/8	55.5	22		1,680	1,340

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order  
注文例

BBPJ628


Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■ストレートタイプ  
-PTオス・PTオス-

BBRPTM

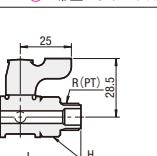


型式	No.	R(PT)	L	二面幅	H	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~4コ	5~20コ
BBRPTM	11	1/8	50			1,220	1,040
BBRPTM	22	1/4	50	17		1,220	1,040
BBRPTM	33	3/8	50			1,220	1,040

六角側の配管を行う際には、本体部ではなく六角部を固定して配管してください。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■エルボタイプ  
-PTオス・PFメス-

BBPTL

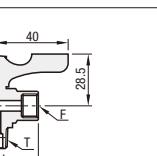


型式	No.	取手部色選択	T	R(PT)	F	G(PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~4コ	5~20コ
BBPTL	11F	指定無し (オレンジ) B W Y BL BL Y BL Y BL Y BL	1/8	1/8	37			1,580	1,250
BBPTL	22F		1/4	1/4	36			1,540	1,250

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■エルボタイプ  
-PTオス・チューブ接続-

BBPCL

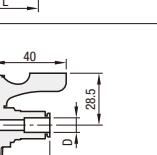

型式	No.	取手部色選択	D	R(PT)	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~4コ	5~20コ
BBPCL	61	指定無し (オレンジ) B W Y BL BL Y BL Y BL Y BL	6	1/8	42.3	2,090	1,730
BBPCL	62		1/4			2,050	1,740
BBPCL	81		1/8			2,110	1,800
BBPCL	82		1/4			2,190	1,810
BBPCL	102		1/4	46.9		2,380	2,020

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order  
注文例

BBPTL11F - B

Delivery  
出荷日


在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

## 小型ボールバルブ

-ロータリータイプ/ステンレスタイプ-


写真は「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

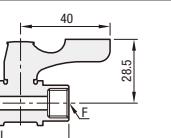■ロータリーストレートタイプ  
-PTオス・PFメス-

## ◎ CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

型式	No.	取手部色選択	T	R(PT)	F	G(PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~4コ	5~20コ
BBPTR	11F	指定無し (オレンジ) B W Y BL BL Y BL Y BL Y BL	1/8	1/8	60			2,000	1,700
BBPTR	22F		1/4	1/4	59			2,110	1,710

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

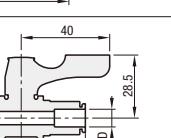■ロータリーストレートタイプ  
-PTオス・チューブ接続-

型式	No.	取手部色選択	D	T	R(PT)	F	G(PF)	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.								1~4コ	5~20コ



<tbl