

小型ボールバルブ/小型ニードルバルブ

一ローレットタイプ


● 小型ボールバルブ

■ローレットタイプ
-PTオス・カプラーケット



M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

BBKB

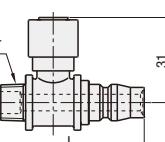


■ローレットタイプ
-PTオス・PFメス



M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

BBPTS

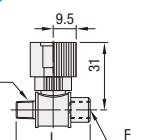


■ローレットタイプ
-PTメス・PFメス



M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

BBFFS

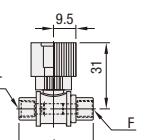


● 小型ニードルバルブ

■PTオス・PTオス



M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

NSBPP

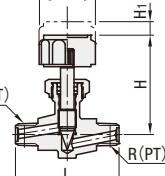


■PTオス・PTメス



M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

NSBPC

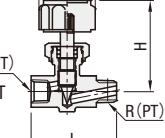


■PTメス・PTメス



M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

NSBCC

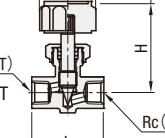


■PTオス・ホース接続



M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

NSBHR

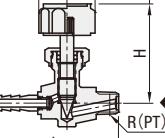

Order
注文例
型式
NSBCC33
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

Order
注文例
型式
NSBKB11F
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

● CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

型式	No.	T R (PT)	L	¥基準単価 1~4コ 5~10	¥スライド単価
BBKB	11F	1/8		1,360	1,040
	22F	1/4	53	1,330	1,040
	33F	3/8		1,360	1,190

Order
注文例
型式
BBKB11F
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

型式	No.	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価 1~4コ 5~30	¥スライド単価
BBPTS	11F	1/8	1/8		1,930	1,830
	12F	1/8	1/4			
	21F	1/4	1/8	43		
	22F	1/4	1/4			
	32F	3/8	1/4			
	33F	3/8	3/8	53	2,480	2,350
	43F	1/2	3/8			

Order
注文例
型式
BBPTS
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

型式	No.	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価 1~4コ 5~30	¥スライド単価
BBFFS	11F	1/8	1/8		1,980	1,880
	12F	1/8	1/4			
	21F	1/4	1/8	43		
	22F	1/4	1/4			
	33F	3/8	3/8	53	2,480	2,350

Order
注文例
型式
BBFFS
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

型式	No.	R (PT)	L	H	H1	¥基準単価 1~4コ 5~20	¥スライド単価
NSBPP	11	1/8	46		6	1,080	1,020
	22	1/4	46			1,020	960
	33	3/8	50			1,120	1,060

Order
注文例
型式
NSBPP
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

型式	No.	R (PT)	Rc (PT)	L	H	H1	¥基準単価 1~4コ 5~20	¥スライド単価
NSBPC	11	1/8	1/8	38	41	6	950	850
	22	1/4	1/4	42	44		950	850
	33	3/8	3/8	45	44		950	850

Order
注文例
型式
NSBPC
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

型式	No.	Rc (PT)	Rc (PT)	L	H	H1	¥基準単価 1~4コ 5~20	¥スライド単価
NSBCC	11	1/8	1/8	32	41	5	950	850
	22	1/4	1/4	36	44	6	990	860
	33	3/8	3/8	40	44		1,020	870

Order
注文例
型式
NSBCC
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

型式	No.	適応ホース 内径(mm)	R (PT)	D	L	H	H1	¥基準単価 1~4コ 5~20	¥スライド単価
NSBHR	61	6	1/8	7	56	44	6	1,210	1,080
	93	9	3/8	10.5	66			1,210	1,080

Order
注文例
型式
NSBHR
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。


Order
注文例
型式
NSBCC33
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

ニードルバルブ

価格改訂

● 両おねじタイプ


NBPP

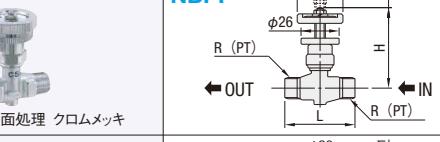

M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

● おねじ・めねじタイプ


NBPC

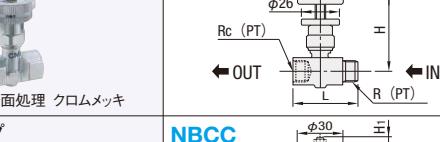

M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

● 両めねじタイプ


NBCC

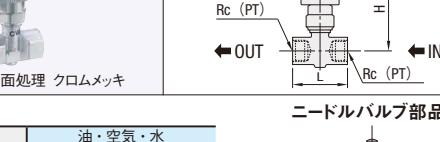

M材質 黄銅 S表面処理 クロムメッキ

● 仕様

使用流体	油・空気・水
使用温度範囲	-10~80°C (凍結なきこと)
最高使用圧力	0.98MPa

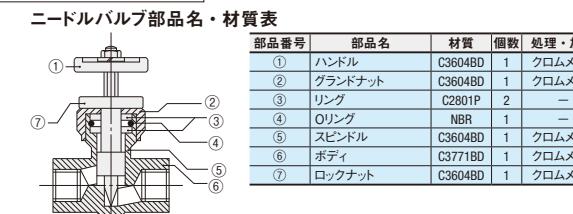


型式	No.	R (PT)	L	H	H1	¥基準単価 1~4コ 5~30	¥スライド単価
NBPP	11	1/8	46	48	7	1,920	1,820
	22	1/4	46	48	7	1,900	1,810
	33	3/8	50			1,950	1,850

Order
注文例
型式
NBPP22
NBPP33
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷
P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

● ステンレスニードルバルブ


NBPPS

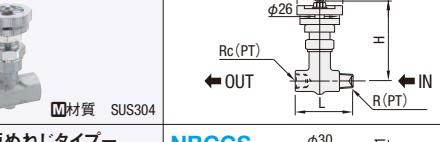

M材質 SUS304

● ステンレス-おねじ・めねじタイプ

NBPCS

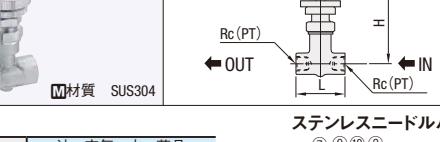

M材質 SUS304

● ステンレス-両めねじタイプ

NBCCS

