


極薄樹脂ワッシャ/極薄樹脂ワッシャ パック販売

● CADデータフォルダ名: 33_Washers

■低摩擦・耐摩耗に優れた極薄ワッシャです。

■極薄樹脂ワッシャ
-耐摩耗タイプ-

SWSPS

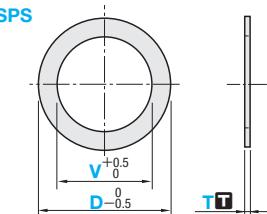

RoHS10

■材質 ポリスライダー®(ナイロン樹脂)
●ポリスライダー®は株式会社旭ボリスライダーの登録商標です。

■公差

■厚さ(T)公差			
0.13	0.25	0.5	1.0
±0.013	±0.025	±0.05	±0.1


■比較表

項目	ポリスライダー®	ふつ素樹脂
耐摩耗性	○	○
圧縮強さ	○	×
すべり特性	○	○
特徴	滑れにくく 摩耗に強い	低摩擦だが 滑れやすい

■特性データ

項目	単位	数値
引張り強さ	MPa	98
伸び	%	60
摩擦係数	μ	0.16~0.4
絶縁耐力	kV/mm	45

Example 使用例

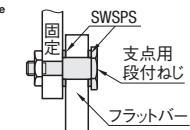■極薄樹脂ワッシャ
-ポリアセタール・フッ素樹脂・
ポリカーボネイト-

RoHS10

Type	M 材質	色	■厚さ(T)公差					
			0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	
SWSSJ	PACK-SWSJJ	ポリアセタール	白	—	±0.03	±0.04	±0.07	±0.10
SWSP	PACK-SWSPT	フッ素樹脂	白	±0.01	±0.02	±0.03	±0.05	—
SWSP	PACK-SWSPP	ポリカーボネイト	透明	—	—	—	—	—

■ご使用数が多い場合にはパック販売がお得です。 PACK-SWS□□は10入りです。

型式	D	V		T	¥基準単価			
		選択	選択		PACK-SWSJJ	PACK-SWSPT	SWSJJ	SWSPT
PACK-SWSJJ	8	0 3 4	*0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	3.0~10.0 4.0~18.0 10.0~28.0 20.0~48.0 30.0~58.0	720	900	120	150
	10	0 3 4 5 6			900	1,080	150	180
	12	0 4 5 6 8			1,070	1,310	180	220
	14	0 4 5 6 8 10			1,130	1,420	200	240
	15	0 4 5 6 8 10 12			1,250	1,550	210	260
	16	0 4 5 6 8 10 12			1,490	1,850	250	310
	20	0 5 6 8 10 12 15 16			1,790	2,330	300	390
	25	0 6 8 10 12 15 16 20			2,140	2,740	360	460
	30	0 8 10 12 15 16 20 25			2,330	3,040	390	510
	35	0 10 12 15 16 20 25 30			2,620	3,400	440	570
PACK-SWSPT	40	0 10 12 15 16 20 25 30			3,100	4,050	520	680
	50	0 12 15 16 20 25 30 35 40			3,520	5,060	590	850

*PACK-SWSJJ・SWSJJにT0.1はありません。

型式	D	V		T	¥基準単価			
		選択	選択		PACK-SWSPP	SWSP		
PACK-SWSPP	8	0 3 4	*0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	4.0~10.0 10.5~20 21~30 31~40 41~50 51~60	900	150		
	10	0 3 4 5 6			1,080	180		
	12	0 4 5 6 8			1,310	220		
	15	0 5 6 8 10			1,550	260		
	16	0 5 6 8 10 12			1,850	310		
	20	0 6 8 10 12 15 16			2,330	390		
	25	0 6 8 10 12 15 16			2,740	460		
	30	0 8 10 12 15 16 20			3,040	510		
	35	0 20 25 30			3,400	570		
	40	0 20 25 30			4,050	680		
	50	0 30 35 40			5,060	850		

●パック販売品は注文数量1でパック納入されます。

Order 注文例 型式 - V - T
PACK-SWSJJ - 3 - 0.5
SWSP - 3 - 0.5Delivery 出荷日 3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P134

●3本以上で1明細行当たり一律540円



SWSPS

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

標準対応		個別対応	
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~9	10~49	50~99
基準単価	10%	20%	40%
値引率	5%	10%	15%
	お見積り	お見積り	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●