

座金組込み六角穴付ボルト

一箱販売

CADデータフォルダ名: 34_Screws

座金組込み六角穴付ボルト

一ばね座金組込/平座金・ばね座金組込/大径座金・厚型大径座金


CADデータフォルダ名: 34_Screws



RoHS10

ばね座金組込みタイプ

Type	部品名	材質
BOX-SCBZ	ボルト	SUS304相当
	ばね座金	SUS304

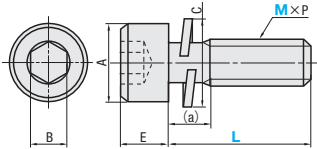

M×P (並目)	A	E	B	C	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4×0.7	7	4	3	7	3.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6×1.0	10	6	5	11.5	5.1


①(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
②単品販売もごさいます。☎P210



RoHS10

ばね・平座金組込みタイプ

Type	部品名	材質
BOX-SCBS	ボルト	SUS304相当
	ばね座金	SUS304
	平座金	

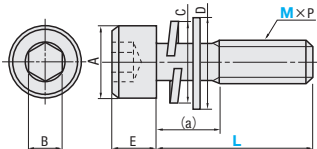

M×P (並目)	A	E	B	C	D	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4×0.7	7	4	3	7	9	4.4
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9

①(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
②単品販売もごさいます。☎P210

☎ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例	型式
	BOX-SCBZ5-10 BOX-SCBS5-10

Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷
	☐	☑ P133

☎ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価 1～10箱		箱入数
Type	M—L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX—SCBZ	3— 6	8.5	4,250	500本/箱
	8			
	10			
	12	9.0	4,500	
	4— 8	9.5	4,750	
	10	10.0	5,000	
	12			
	15			
	20	11.5	5,750	
	5—10	11.0	5,500	
	12	11.5	5,750	
	15	18.0	3,600	
	20	19.0	3,800	
	6—12	20.0	4,000	
	15	20.5	4,100	
	20	22.0	4,400	
25	23.0	4,600		

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価 1〜10箱		箱入数
Type	M—L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX—SCBS	3— 6	9.0	4,500	500本/箱
	8			
	10	9.5	4,750	
	12			
	4— 8	9.0	4,500	
	10	11.5	5,750	
	12	12.0	6,000	
	15			
	20			
	5—10	13.0	6,500	200本/箱
	12			
	15	19.0	3,800	
	20	20.0	4,000	
	6—12	23.0	4,600	
	15	24.0	4,800	
	20	25.0	5,000	
25	26.0	5,200		

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

座金組込み六角穴付ボルト
一平座金・ばね座金組込

RoHS10

CBST
SCBS (ステンレス)

M×P	A	E	B	C	D	(a)
2×0.4	3.8	2	1.5	3.8	5	2.1
2.5×0.45	4.5	3	2	4.5	6.5	2.7
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4×0.7	7	4	3	7	9	4.4
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9
8×1.25	13	8	6	14.5	17	8.4

CBST

ボルト	材質: 構造用合金鋼 H硬度: 32~44HRC ※強度区分 A2-70 JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	黒色酸化鉄皮膜

SCBS


ボルト	材質: SUS304相当 ※強度区分 A2-70 JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	バレル・パシベート

①(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。

型式	CBST	SCBS
Type M-L	¥基準単価 1~9本	¥基準単価 10~500本
SCBS 2-4	—	—
5	—	52
6	—	48
8	—	52
SCBS 2.5-5	—	—
6	—	48
8	—	44
10	—	52
CBST 3-5	—	—
6	—	50
8	—	46
10	—	28
CBST SCBS	22	21
12	24	23
15	24	23
16	24	23
20	25	24
CBST SCBS	—	—
4-6	—	50
8	—	46
10	23	22
12	23	38
15	24	23
16	24	39
20	25	24

型式	CBST	SCBS
Type M-L	¥基準単価 1~9本	¥基準単価 10~500本
CBST 5-8	—	—
10	—	50
12	25	24
15	26	25
16	26	25
20	28	27
25	32	30
CBST SCBS	30	29
12	32	30
15	32	30
16	32	30
20	35	33
25	38	36
30	42	40
CBST 8-15	48	46
16	49	47
20	51	49
25	53	51
30	57	55
35	61	59

☎価格表記の無いサイズは規格がありません。
☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

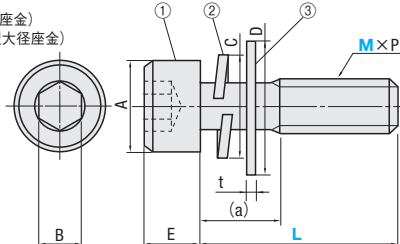座金組込み六角穴付ボルト
一大径座金・厚型大径座金SCBST (大径座金)
SCBSA (厚型大径座金)

①ボルト	材質: SUS304相当 ※強度区分 A2-70 JIS 0209 (6g)
座金	②ばね座金 ステンレス鋼 ③平座金 ステンレス鋼
表面処理	バレル・パシベート

型式		L	M×P	A	E	B	C	D	t		(a)		¥基準単価	
Type	M	指定1mm単位					(最大)	(最大)	SCBST	SCBSA	SCBST	SCBSA	SCBST	SCBSA
SCBST SCBSA	3	10~25	3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	10	1	2	4	5	390	440
	4		4×0.7	7	4	3	7	12	1	2	4.4	5.4	400	450
	5		5×0.8	8.5	5	4	8.5	13	1	2	5.4	6.4	420	480
	6	10~30	6×1.0	10	6	5	11.5	16	1	2.5	6.9	8.4	450	500
	8	15~35	8×1.25	13	8	6	14.5	22	1.5	2.5	8.4	9.4	480	540

型式	L
SCBST4	12

Delivery 出荷日	2	目日出荷
-----------------	---	------


数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
1~19	20~29	30~39
40~50	51~	お見積り
値引率	基準単価	5% 10% 18%

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

座金組込み六角穴付ボルト
一ばね座金組込

RoHS10

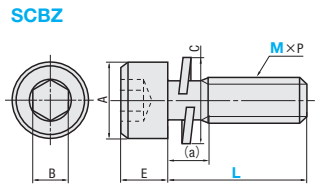

M×P	A	E	B	C	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4×0.7	7	4	3	7	3.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6×1.0	10	6	5	11.5	5.1
8×1.25	13	8	6	14.5	6.2

☎(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。

ボルト	材質: SUS304相当 ※強度区分 A2-70 JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B 1251
表面処理	バレル・パシベート


型式	¥基準単価 1~9本	¥基準単価 10~500本
Type M-L		
SCBZ 3-6	28	23
8	25	23
10	25	23
12	38	25
SCBZ 4-8	38	25
10	39	25
12	42	30
15	44	33
SCBZ 5-10	44	33
12	46	35
15	46	35
16	46	35
20	49	42

型式	¥基準単価 1~9本	¥基準単価 10~500本
Type M-L		
SCBZ 6-12	46	42
15	49	42
16	51	50
20	71	69
SCBZ 8-20	75	73
25	75	73

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例	型式
	CBST6-20
Delivery 出荷日	☐ 在庫品 翌日出荷 ☑ P133

 ☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Alteration 追加加工	型式	Code	Spec.	¥/1Code
	SCBST4	12	NSW	無料
			②ばね座金なし ①+③で納入されます。	



③ねじ・座金