


六角穴付止ねじ

—くぼみ先/平先/とがり先・単品販売—

● MSSF・MSSFS・MSSK・MSSUにはお得な箱販売がございます。 P.245・246

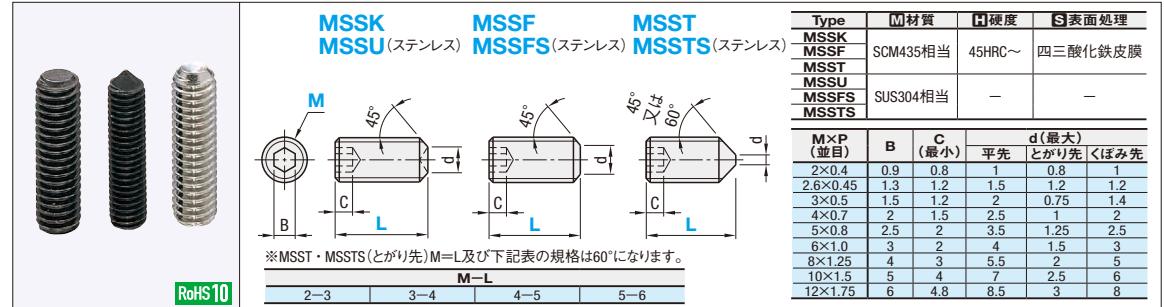

型式



在庫品 翌日出荷 P.1

ご希望によりPM6:00迄 当日出荷受付致しま


数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

六角穴付止ねじ/セットピース


—ソフトタイプ/ボルトタイプ—

価格改訂


● CADデータフォルダ名: 34 Screws

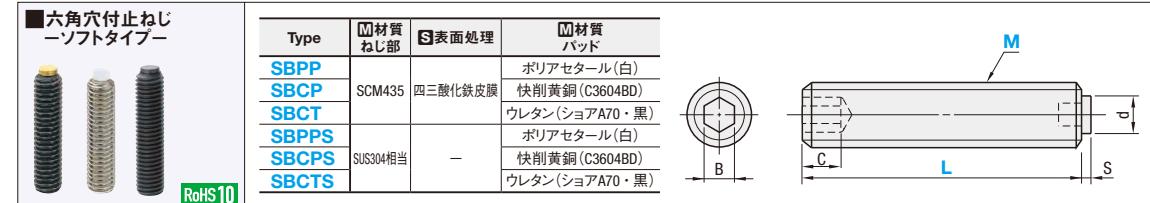


型式		L										S	d	B	C (最小)
Type	M(並目)	寸法はSBPP, SBCPのみ適用。													
SBPP	SBCP	3	5	6	8	10	12	16	20			0.5	1.5	1.5	2.0
SBPPS	SBCPS	4	6	8	10	12	16	20	25			1	2	2	2.5
SBPP	SBCP	5	8	10	12	16	20	25	30	40	50	1	3	2.5	3.0
SBPPS	SBCPS	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	1	4	3	3.5
		8	10	12	16	20	25	30	40	50	(60)	2	6	4	5.0
		10	12	16	20	25	30	40	50	(60)	(80)	2	8	5	6.0
SBCT		12	16	20	25	30	40	50	(60)	(80)	(100)	2	10	6	8.0

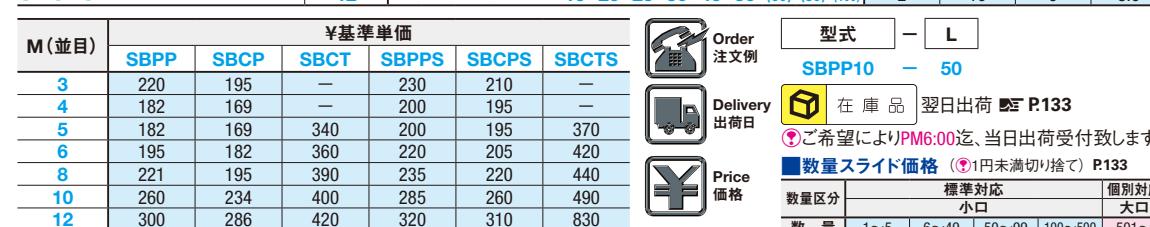

34
ナット・ねじ・座金

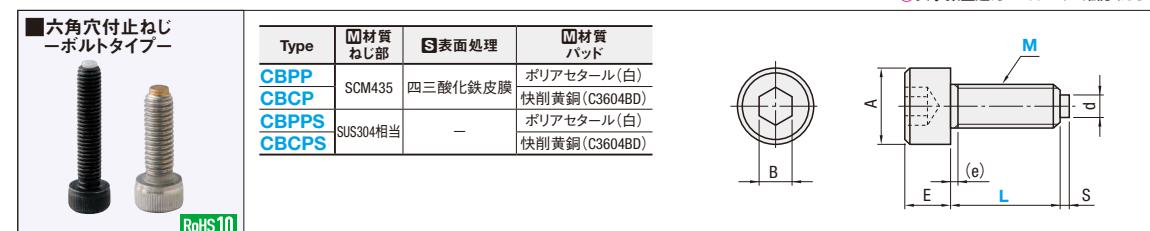


型式		L	A	E	S	d	B	(e)	CBPP		CBCP		CBPPS		CBCPS	
Type	M (並目)								¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
CBPP (樹脂バット)	3 10 15 20	5.5	3	0.5	1.5	2.5	0.5	220	132	195	117	230	136	210	130	
CBPPS	4 10 15 20	7	4	1	2	3	0.6	182	109	169	101	200	125	195	118	
CBCP (真鍮バット)	5 15 20 30	8.5	5	1	3	4	0.6	182	109	169	101	200	125	195	118	
CBCPs	6 15 20 30	10	6	1	4	5	0.7	195	117	182	109	220	130	205	125	
	8 20 30 40	13.8	8	2	6	6	1.0	221	132	195	117	235	140	220	130	

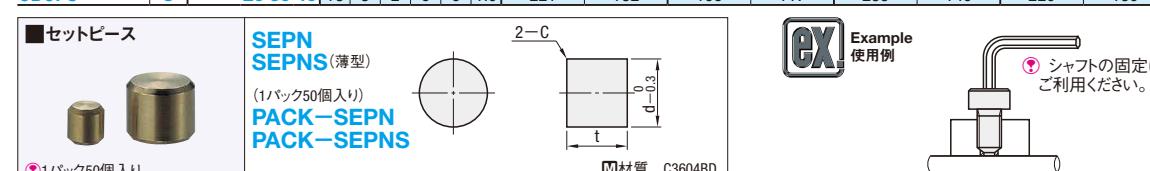

● シャフトの固定に
ご利用ください。



④ セットスクリュー、止めねじで締付けたときの相手材のキズ付き防止にご利用ください。

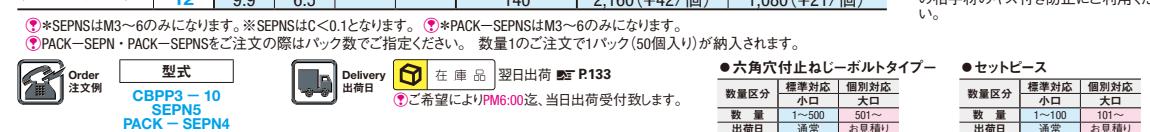

パー	●セットピース	
数量区分	標準対応	個別対応
小口		大口
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り