


矢印ステッカー 矢印プレート/開閉プレート

ストレートタイプ/Rタイプ


価格改訂

■: 値下げ価格
■: 新価格
■: スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 35_Misc

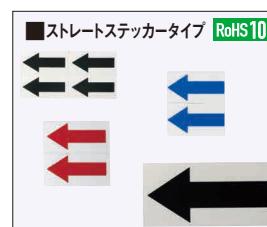

ARWS(黒)
ARWSR(赤)
ARWSB(青)

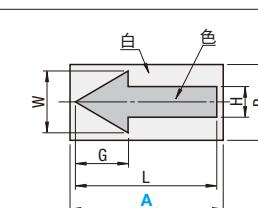

型式	A	1枚のコマ数	1パックの入数
ARWS	15	4	10枚
ARWSR	20	2	
ARWSB	40	1	

■材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80°C

型式	A	B	L	W	H	G	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~50パック
ARWS	15	7.5	13	6	3	5	700	669
ARWSR	20	10	18	8.5	4	6.5		
ARWSB	40	20	37	17	8	13		


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	A	B	L	W	H	G	P	¥基準単価 1~2パック	¥スライド単価 3~4パック
APWS	30	12	17	8	4	6	3.5	1,180	974
APWSR	50	20	36	16	8	12		1,290	1,135
APWSR	70	30	55	24	12	19		1,440	1,234

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	A	B	L	W	H	G	P	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~50パック
AWRB	13	50	10	5	6.5	59.2	18.7	720	689
AWRL	20	75	15	8	10	88.9	28.4	870	838
AWRR	25	100	20	10	12.5	118.3	36.6	1,030	978


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

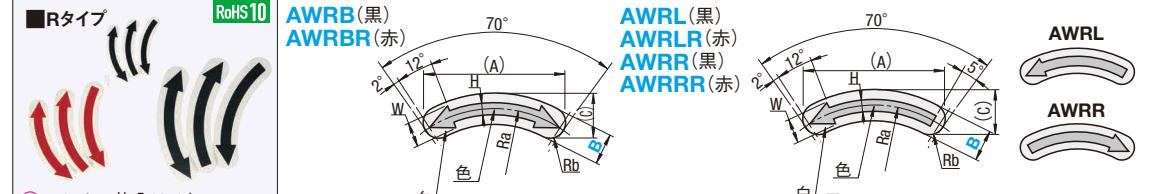

AWRB(黒)
AWRBR(赤)

AWRL(黒)
AWRLR(赤)


AWRR(黒)
AWRRR(赤)

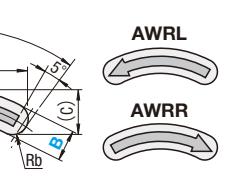

■材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80°C

型式	B	Ra	W	H	Rb	(A)	(C)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~50パック
AWRB	13	50	10	5	6.5	59.2	18.7	720	689
AWRL	20	75	15	8	10	88.9	28.4	870	838
AWRR	25	100	20	10	12.5	118.3	36.6	1,030	978

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

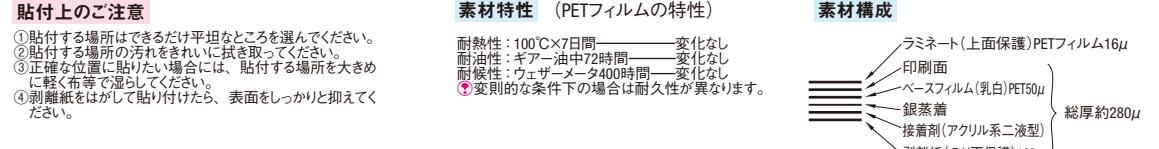

KHPT

Order
注文例

型式
AWRB-20
KHPT-70


Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式	A	P	リング 線径	チーン 内径	長さ	¥基準単価 1~2コ	¥スライド単価 3~20コ
KHPT	70	67	15	1.4	22	600	1,520, 1,027

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

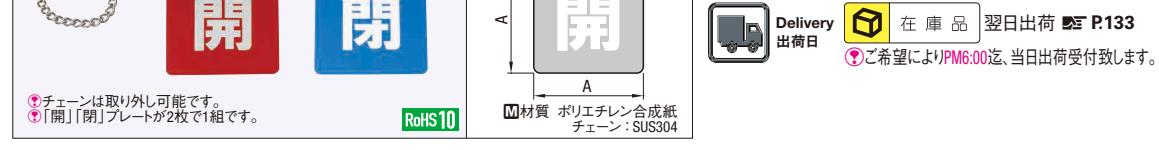

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

三角ステッカー/マークステッカー

価格改訂

■: 値下げ価格
■: 新価格
■: スライド値引率変更

■三角ステッカー

LRS
LRM



RoHS10

1パック10枚入りです。 ■材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80°C

素材構成

ラミネート(上面保護)PETフィルム16μ
印刷面
ベースフィルム(乳白)PET50μ
銀蒸着
接着剤(アクリル系二液型)
剥離紙(のり面保護)160μ
総厚約280μ

LRS
LRM



01~

BS

ISO

感電注意

01

BS

ISO

一般注意

02

BS

ISO

回転物注意

03

BS

ISO

挟まれ注意

04

BS

ISO

発火注意

05

BS

ISO

高温注意

06

BS

ISO

レーザー注意

07



01~

BS

ISO

放射線注意

08

BS

ISO

破裂注意

09

BS

ISO

刺激性・有害性注意

10

BS

ISO

腐食注意

11

BS

ISO

毒物注意

12

BS

ISO

強磁性注意

13

BS


ISO

表記の規格名は図柄のみに規定されています。

ISO: International Organization for Standardization/国際標準化機構
IEC: International Electrotechnical Commission/国際電気標準会議
BS: British Standard/イギリス規格協会
EN: European Standard/ヨーロッパ規格(HP規約)

素材特性 (PETフィルムの特性)

①貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
耐熱性: 100°C×7日間——変化なし
②貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
耐油性: ギアー油中72時間——変化なし
③正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で湿らしてください。
耐候性: ウェザーメータ400時間——変化なし
④剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

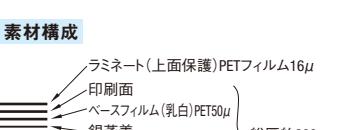

01~

BS

ISO

危険

03

BS

ISO

WARNING

04

BS

ISO

CAUTION

05

BS

ISO

DANGER

06

BS

ISO

作業靴着用

07

BS

ISO

手袋着用

08

BS

ISO

保護帽着用

09



表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■マークステッカー