

URETHANE BUMPERS

ウレタンクッション L寸固定・L寸指定タイプ

ー標準・耐摩耗・耐熱・超低硬度ー




■機械的強度に優れたウレタンクッション(標準・耐摩耗・耐熱タイプ)を1日目出荷でご提供します。
■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

③カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名: 38_Urethanes



タイプ	穴あきタイプ	穴無タイプ	M材質	H硬度	写真No.色
L寸固定タイプ	AXNSK	CXSK	標準ウレタン (エーテル系ポリウレタン)	ショアA95	①自然色
	AXNHK	CXHK		ショアA90	
	AXNMK	CXMK	標準ウレタン (エステル系ポリウレタン)	ショアA70	
	AXNLK	CXLK		ショアA50	②こげ茶
	AEHXK	CXEHK	耐摩耗ウレタン	ショアA90	
	AEXMK	CXEMK		ショアA70	
L寸指定タイプ	AXHHK	CXHHK	耐熱ウレタン	ショアA90	③茶
	AXNS	CXS	標準ウレタン	ショアA95	
	AXNH	CXH	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA90	
	AXNM	CXM	標準ウレタン	ショアA70	①自然色
	AXNL	CXL	(エステル系ポリウレタン)	ショアA50	
	SAXN	SCXN	超低硬度ウレタン・高反発弾性 (エーテル系ポリウレタン)	ショアA15	

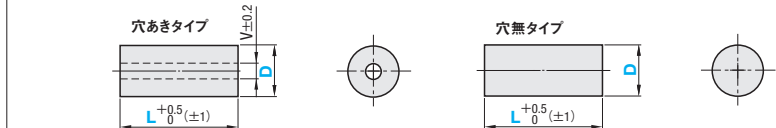

④超低硬度ウレタンの切断面には白く切断あとが残る場合があります。
⑤超低硬度ウレタンはV寸公差±0.2は適用不可、L寸公差±1となります。

■L寸固定タイプ 標準ウレタン

型式	D	L	V	(M)	標準ウレタン	超低硬度ウレタン
Type	D	選択	適用ボルト		L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500	
穴あきタイプ <D寸15~60> AXNSK(ショアA95) AXNHK(ショアA90) AXNMK(ショアA70) AXNLK(ショアA50)	(8)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	—	120 120 120 120 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	(10)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7	M4	140 140 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5	M5	150 150 150 150 150 150 180 230 330 420 500 2,000	—
	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10	M6	160 160 160 160 160 160 180 180 250 280 330 2,000	—
	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	13	M8	160 160 200 200 200 200 230 250 330 420 500 3,700	—
	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	16	M10	— — — — — — — — — 700 1,400 4,100 4,500	—
穴無タイプ <D寸8~60> CXSK(ショアA95) CXHK(ショアA90) CXMK(ショアA70) CXLK(ショアA50)	(8)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	—	—	120 120 120 120 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	(10)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7	M4	140 140 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5	M5	150 150 150 150 150 150 180 230 330 420 500 2,000	—
	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10	M6	160 160 160 160 160 160 180 180 250 280 330 2,000	—
	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13	M8	160 160 200 200 200 200 230 250 330 420 500 3,700	—
	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	16	M10	— — — — — — — — — 700 1,400 4,100 4,500	—

④D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

■L寸固定タイプ 耐摩耗 ウレタン・耐熱ウレタン

④耐摩耗ウレタン・耐熱ウレタンの単価は表中に表示されている単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切り捨て)

型式	D	L	V	(M)	標準ウレタン	超低硬度ウレタン
Type(×素材係数)	D	選択	適用ボルト		L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500	
穴あきタイプ <D寸15~60> AEHXK(ショアA90)(X1.0) AEXMK(ショアA90)(X1.0) AXNHK(ショアA90)(X1.2)	(8)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	—	—	120 120 120 120 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	(10)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7	M4	140 140 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5	M5	150 150 150 150 150 150 180 230 330 420 500 2,000	—
	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10	M6	160 160 160 160 160 160 180 180 250 280 330 2,000	—
	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13	M8	160 160 200 200 200 200 230 250 330 420 500 3,700	—
	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	16	M10	— — — — — — — — — 700 1,400 4,100 4,500	—
穴無タイプ <D寸8~60> CXHK(ショアA90)(X1.0) CXMK(ショアA70)(X1.0) CXHK(ショアA90)(X1.2)	(8)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	—	—	120 120 120 120 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	(10)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7	M4	140 140 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5	M5	150 150 150 150 150 150 180 230 330 420 500 2,000	—
	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10	M6	160 160 160 160 160 160 180 180 250 280 330 2,000	—
	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13	M8	160 160 200 200 200 200 230 250 330 420 500 3,700	—
	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	16	M10	— — — — — — — — — 700 1,400 4,100 4,500	—

④D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

■L寸指定タイプ 標準ウレタン・超低硬度ウレタン

型式	D	L	V	(M)	標準ウレタン	超低硬度ウレタン
Type	D	標準ウレタン 指定1mm単位 超低硬度ウレタン 指定5mm単位	適用ボルト		L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500	
穴あきタイプ <D寸15~60> AXNS(ショアA95) AXNH(ショアA90) AXNM(ショアA70) AXNL(ショアA50) SAXN(ショアA15)	(8)	—	—	—	120 120 120 120 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	(10)	—	—	—	140 140 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	15	—	—	—	150 150 150 150 150 150 180 230 330 420 500 2,000	—
	20	—	—	—	160 160 160 160 160 160 180 180 250 280 330 2,000	—
	25	—	—	—	160 160 200 200 200 200 230 250 330 420 500 3,700	—
	30	—	—	—	— — — — — — — — — 700 1,400 4,100 4,500	—
穴無タイプ <D寸8~60> CXNS(ショアA95) CXNH(ショアA90) CXNM(ショアA70) CXNL(ショアA50) SCXN(ショアA15)	(8)	—	—	—	120 120 120 120 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	(10)	—	—	—	140 140 140 140 150 150 160 170 260 —	—
	15	—	—	—	150 150 150 150 150 150 180 230 330 420 500 2,000	—
	20	—	—	—	160 160 160 160 160 160 180 180 250 280 330 2,000	—
	25	—	—	—	160 160 200 200 200 200 230 250 330 420 500 3,700	—
	30	—	—	—	— — — — — — — — — 700 1,400 4,100 4,500	—

④D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。⑤SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

Order 注文例

型式 — L

AXNLK15 — 30

CXM15 — 125

●標準・耐摩耗・耐熱ウレタン

1 日目出荷

ストーク T 当日出荷 600円/1本

●超低硬度ウレタン

3 日目出荷

Price 価格

●数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

●標準・耐摩耗・耐熱ウレタン

数量区分	標準	大	個別
数量	1~20	21~29	30~39
値引率	5%	10%	15%
出荷日	通常	通常	通常

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

●標準・耐摩耗・耐熱ウレタン

数量区分	標準	大	個別
数量	1~9	10~14	15~19
値引率	5%	10%	15%
出荷日	通常	通常	通常

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●超低硬度ウレタン

数量区分	標準	大	個別
数量	1~9	10~14	15~19
値引率	5%	10%	15%
出荷日	通常	通常	通常

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RUBBER BUMPERS

SPONGES BUMPERS

ゴムクッション/スポンジクッション

■フリー指定のゴムクッション・スポンジクッションを3日目出荷いたします。
■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

③カタログ規格外品はこちら P.137

■ゴムクッション




穴あきタイプ	穴無タイプ	M材質	H硬度	色
RBXN	RBCXN	コリルゴム(NBR)	ショアA70	黒
RBXC	RBCXC	クロロプレンゴム(CR)	ショアA65	黒
RBXU	RBCXU	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-35L)	ショアA32	黒
RBXS	RBCXS	シリコンゴム(SI)	ショアA70	ライトグレー
RBXA	RBCXA	シリコンゴム(SI)	ショアA50	乳白色
RBXF	RBCXF	ふっ素ゴム(FPM)	ショアA80	黒

④ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。
⑤シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。

D公差	V公差	肉厚の条件
D 公差	V 公差	L V
6~40 ±0.5	30以下 ±0.5	L≤30 V≤D-6
41~60 ±0.6	31~50 ±0.7	L>30 V≤D-10

④公差は温度23℃±2、湿度40~80%時とします。

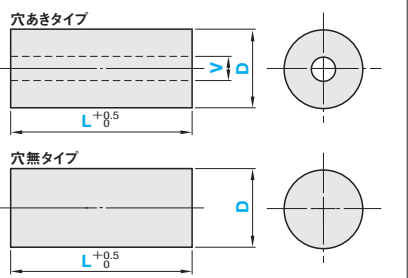

型式	指定1mm単位			Y基準単価									
	D	L	V (穴あきタイプ)	RBXN・RBXN・RBXC・RBCXC L10～20 L21～30 L31～50		RBXU・RBCXU L10～20 L21～30		RBXS・RBCXS・RBXA・RBCXA L10～20 L21～30 L31～50		RBXF・RBCXF L10～20 L21～30			
穴あきタイプ 穴無タイプ RBXN RBXC RBXU RBXS RBXA RBXF	6～15	10～50*	2～9	280	360	580	800	1,030	560	760	1,740	1,110	1,580
	16～30		4～24	470	520	770	1,090	1,330	950	1,150	2,330	1,920	2,330
	31～45		8～35	700	910	1,440	1,520	1,810	1,320	1,690	3,660	2,960	4,370
	46～60		10～50	1,090	1,350	1,980	2,440	2,970	1,850	2,440	5,440	4,800	6,640

④穴あきタイプの肉厚、(D-V)/2はLによって制限があります。図中の表(肉厚の条件)をご参照ください。またV2の時L≤30となります。

*RBXU・RBCXU・RBXS・RBCXS・RBXA・RBCXA・RBXF・RBCXFはL≤30

Order 注文例

型式 — D — L — V

RBXS — D28 — L30 — V12

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 300円/1本

PM 6:00迄 ④P.134

④3本以上で1明細行当たり一律810円

●数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

●標準・耐摩耗・耐熱ウレタン

数量区分	標準	大	個別
数量	1~19	20~34	35~49
値引率	5%	10%	15%
出荷日	通常	通常	通常

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■スポンジクッション



タイプ	穴あきタイプ	穴無タイプ	M材質	H硬度	色
L寸固定タイプ	ASGC	CXGC	クロロプレンゴムスポンジ	アスカーC33	黒
	ASGP	CXGP	EPDMスポンジ	アスカーC30	黒
	ASGA	CXGA	シリコンゴムスポンジ	アスカーC31	オレンジ
L寸指定タイプ	FASGC	FCXGC	クロロプレンゴムスポンジ	アスカーC33	黒
	FASGP	FCXGP	EPDMスポンジ	アスカーC30	黒
	FASGA	FCXGA	シリコンゴムスポンジ	アスカーC31	オレンジ

D公差	V公差	L公差
D 公差	V 公差	L 公差
8~15 ±1.1	7~8.5 ±0.8	10~250 ±2.0
20~25 ±1.9	10~13 ±1.0	500 ±3.0
30~40 ±3.2	16 ±1.1	—
50 ±4.0	—	—

④硬度は、板材としては発泡したときの代表値であり保証値ではありません。
⑤外径は真円ではない場合があります。ローラーとしての使用はできません。

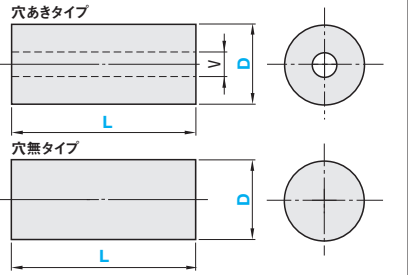

■L寸固定タイプ

型式		L										V	Y基準単価												
Type	D	選択											L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500	
穴あきタイプ ASGC (クロロレン) ASGP (EPDM)	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	220	220	240	240	240	240	240	260	260	320	480	—
	10	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	7	220	220	240	240	240	240	260	260	260	320	500	
	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	8.5	220	220	240	240	240	260	260	260	280	340	520	
	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	10	260	280	280	280	300	300	320	320	320	400	640	
穴無タイプ CXGC (クロロレン) CXGP (EPDM)	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	10	280	280	300	300	320	320	340	340	340	440	680	1,720 1,080 1,940 2,410
	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	13	300	300	320	340	360	360	380	400	420	540	820	
	40										50	100	200	500	—	—	—	—	—	—	600	720	1,080	1,940	
	50											100	200	500	16	—	—	—	—	—	—	980	1,280	2,410	
穴あきタイプ ASGA (シリコン)	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	380	400	400	400	420	420	420	440	440	540	810	—
	10	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	7	380	400	400	420	420	420	440	440	460	580	870	
	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	8.5	400	400	420	420	440	440	460	460	480	600	900	
	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	10	460	480	480	500	520	520	540	540	560	700	1,050	
穴無タイプ CXGA (シリコン)	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	10	460	480	500	520	560	560	580	600	620	760	1,140	2,180 1,570 2,880
	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	13	520	540	560	580	640	640	680	700	740	880	1,320	
	40										50	100	200	500	—	—	—	—	—	—	—	920	1,180	1,570	
	50											100	200	500	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	