

BUMPERS WITH METALIC WASHER


金属ワッシャ付クッション

ーウレタン・制電性ポリウレタン・ゴムー

■金属ワッシャとウレタン・ゴムを焼きつけたミスミオリジナル商品です。
■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくは☎P.431参照。



L寸固定タイプ		L寸指定タイプ		ウレタン・ゴム		ワッシャ	
Type	D	(M) 適用ボルト	d1	d2	V	¥基準単価	
AYSJ	12	10	M3	11	6	3	230
AYSJ	15	10 15 20	M4	14	8	4	240
AYSJ	20	10 15 20 25	M5	19	9.5	5	240
AYSJ	25	10 15 20 25 30	M6	24	11	6	240
AYSJ	30	15 20 25 30 40	M8	29	14	8	290
AYSJ	40	25 30 40 50	M10	39	17	10	440

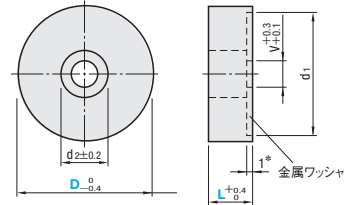

*RBF□は、ワッシャ厚2mmです。
■制電性ウレタン特性値
体積固有抵抗率 2.1×10⁹Ω・cm
表面抵抗率 4.0×10⁹Ω
(試験条件: 温度30℃湿度60%)
☑上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。

☑カタログ規格外品はこちら ☎P.137

URETHANE / BUMPERS WITH BONDED RUBBER


ウレタン・ゴム焼付クッション

カラー焼付タイプ／ボルト焼付タイプ

■カラー焼付タイプはウレタンとカラーの公差による「かたつき」がなく簡単に取付できます。
■ボルト焼付タイプは従来の座ぐりタイプの「クッション・ボルト・カラー」の3点部品が1点になることで取付手間削減・締結力向上・省スペース化が図れます。



Type	カラー	ウレタン	硬度	色
AZKSS	SUS304	エーテル系ポリウレタン	ショアA95	自然色
AZKHS			ショアA90	
AZKMS		エステル系ポリウレタン	ショアA70	
AZKLS			ショアA50	

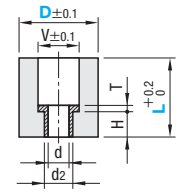

☑1円未満切り捨て P.133

☑カタログ規格外品はこちら ☎P.137

☑CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

■L寸固定タイプ(ウレタン)

型式		L 選択	(M) 適用ボルト	d1	d2	V	¥基準単価						
Type	D						L10	L15	L20	L25	L30	L40	L50
AYSJ ^(×1.1) AYHK ^(×1.0) AYMK ^(×1.1) AYLK ^(×1.1) ()素材係数	12	10	M3	11	6	3	230	—	—	—	—	—	—
	15	10 15 20	M4	14	8	4	240	240	250	—	—	—	—
	20	10 15 20 25	M5	19	9.5	5	240	250	250	300	—	—	—
	25	10 15 20 25 30	M6	24	11	6	240	250	250	300	350	—	—
	30	15 20 25 30 40	M8	29	14	8	—	290	290	300	350	420	—
	40	25 30 40 50	M10	39	17	10	—	—	—	440	470	620	800

型式		L 指定1mm単位		(M)	¥基準単価	
Type	D	(M) 適用ボルト	d1	d2	V	L5~40 L41~60 L61~80
AYSJ	12	M3	11	6	3	710 860 940
AYSJ	15	M4	14	8	4	710 860 940
AYSJ	20	M5	19	9.5	5	780 910 1,020
AYSJ	25	M6	24	11	6	860 990 1,100
AYSJ	30	M8	29	14	8	990 1,100 1,230
AYSJ	40	M10	39	17	10	1,410 1,640 1,880

☑この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。

(1円単位は切り捨て)
(例) 型式 - L (基準単価) × (素材係数)
AYSJ30 - 30 のとき 990 × 1.2 = 1,188 → 商品単価 1,180円

型式		L 指定1mm単位		(M)	¥基準単価	
Type	D	(M) 適用ボルト	d1	d2	V	RBFN RBFU RBFS RBFF
RBFN	15	M4	14	8	4	770 1,280 820 990
RBFU	20	M5	19	9.5	5	830 1,480 920 1,280
RBFS	25	M6	24	11	6	850 1,710 920 1,380
RBFF	30	M8	29	14	8	1,000 1,790 1,080 2,380



Order 注文例

型式 - L

AYSJ12 - 10

AYSJ25 - 52



Delivery 出荷日

●L寸固定タイプ

3 日日出荷

☑注文締切

ストーク T 当日出荷 600円/1本 正午迄 ☎P.134

ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

☑ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円



Price 価格

■数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数 量	1~49 50~74 75~99 100~200 201~	
値引率	基準単価 5% 10% 20% お見積り	

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order 注文例

型式 - L - M

AZKSS15 - 15 - M3



Delivery 出荷日

1 日日出荷


☑注文締切

ストーク T 当日出荷 600円/1本 正午迄 ☎P.134

☑1日日出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。



Type	カラー	ウレタン	硬度	色
USBKS	SUS304	エーテル系ポリウレタン	ショアA95	自然色
UHBKS			ショアA90	
UMBKS		エステル系ポリウレタン	ショアA70	
ULBKS			ショアA50	
UEHBKS	耐摩耗ウレタン	ニトリルゴム (NBR)	ショアA90	こげ茶
UEMBKS			ショアA70	
NBBKS		低弾性ゴム (ハネナイト®)	ショアA70	
NSBKS			ショアA32	

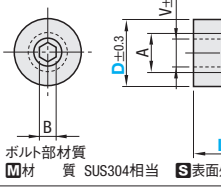

☑1円未満切り捨て P.133

■L寸固定タイプ													
型式			L選択	M(並目)	B	A	V	E	m	¥基準単価			
Type		D								U□BKS	UE□BKS	NBBKS	NSBKS
USBKS	(エーテル系ポリウレタン ショアA95)	12	10 15	M4×0.7	3	7	5	4	6	430	540	480	990
UHBKS	(エーテル系ポリウレタン ショアA90)	15	10 15 20	M4×0.7	3	7	5	4	6	430	540	—	—
UMBKS	(エステル系ポリウレタン ショアA70)	20	20 25 30	M6×1.0	5	10	8	6	10	430	540	480	990
ULBKS	(エステル系ポリウレタン ショアA50)			M5×0.8	4	9	7	5	8	430	540	—	—
UEHBKS	(耐摩耗ウレタン ショアA90)	25	20 25 30	M8×1.25	6	13	9	8	12	450	560	540	1,110
UEMBKS	(耐摩耗ウレタン ショアA70)			M6×1.0	5	10	8	6	10	450	560	—	—
NBBKS	(ニトリルゴム ショアA70)	30	20 25 30	M10×1.5	8	16	11	10	15	560	640	620	1,310
NSBKS	(ハネナイト® ショアA32)			M6×1.0	5	10	8	6	10	560	640	—	—
				M8×1.25	6	13	9	8	12	580	680	—	—
				M10×1.5	8	16	11	10	15	580	680	660	1,400

型式		指定1mm単位		(並目)							¥基準単価			
Type		D	L	M		B	A	V	E	m	U□BYS	UE□BYS	NBBYS	UNBYS
USBYS	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA95	12	5~50	M4×0.7	3	7	5	4	6	570	690	590	1,250
UHBYS	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA90	15	7~50	M6×1.0	5	10	8	6	10	570	690	700	1,530
UMBYS	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA70	20	9~50	M8×1.25	6	13	9	8	12	630	760	800	1,750
ULBYS	(エステル系ポリウレタン)	ショアA90	20	9~50	M8×1.25	6	13	9	8	12	630	760	800	1,750
UEHBYS	(耐摩耗ウレタン)	ショアA90	20	9~50	M8×1.25	6	13	9	8	12	630	760	800	1,750
UEMBYS	(耐摩耗ウレタン)	ショアA70	25	11~50	M10×1.5	8	16	11	10	15	720	870	900	1,970
NBBYS	(ニトリルゴム)	ショアA70	25	11~50	M10×1.5	8	16	11	10	15	720	870	900	1,970
UNBYS	(ハネナイト®)	ショアA32	30	11~50	M10×1.5	8	16	11	10	15	820	990	990	2,180

※ニトリルゴム (NBBYS) と低弾性ゴム (UNBYS) は寸30までになります。



Order 注文例

型式 - L - M

USBYS12 - 10 - M4



Delivery 出荷日

●ウレタンL寸固定タイプ・ウレタンL寸指定タイプ

1 日日出荷

☑注文締切

ストーク T 当日出荷 600円/1本 正午迄 ☎P.134

ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

☑3本以上で1明細行当たり一律810円




Price 価格

■数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数 量	1~4 5~19 20~50 51~	
値引率	基準単価 5% 10% お見積り	

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

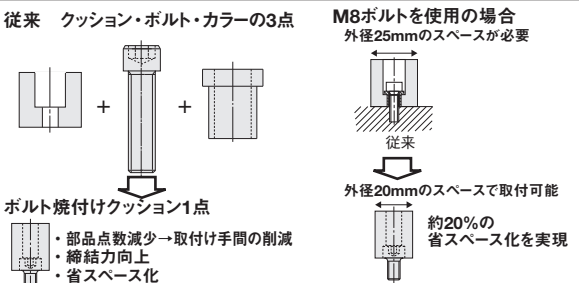

従来 クッション・ボルト・カラーの3点

M8ボルトを使用の場合 外径25mmのスペースが必要

従来

外径20mmのスペースで取付可能

約20%の省スペース化を実現

ボルト焼付けクッション1点

- 部品点数減少→取付け時間の削減
- 締結力向上
- 省スペース化

ボルト焼付けクッション

38 ウレタン・ゴム
スポンジ・フェルト