

ゴムクッション座ぐり加工付 -L寸固定タイプ

■四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキ・SUS304のカラーを用意しました。
57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP431参照。

■カタログ規格外品はこちら P137
■CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

■L寸固定タイプ




RoHS10

ゴムのみ	カラー付			■材質	■硬度	色
四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ	SUS304		ニトリルゴム(NBR)	ショアA70	黒
RBZNK	RBZNK-C	RBZNK-M	RBZNK-S	クロロブレンゴム(CR)	ショアA65	黒
RBZCK	RBZCK-C	RBZCK-M	RBZCK-S	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-35L)	ショアA32	黒
RBZUK	RBZUK-C	RBZUK-M	RBZUK-S	シリコンゴム(SI)	ショアA70	ライトグレー
RBZSK	RBZSK-C	RBZSK-M	RBZSK-S	シリコンゴム(SI)	ショアA50	乳白色
RBZAK	RBZAK-C	RBZAK-M	RBZAK-S	ふつ素ゴム(FPM)	ショアA80	黒
RBZFK	RBZFK-C	RBZFK-M	RBZFK-S			

①シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。
②ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。

ゴムのみ

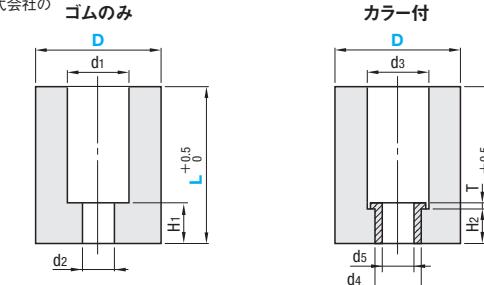

D公差

D	公差
40以下	±0.5
50・60	±0.7

d2・d4・H1・d1・d3公差		
寸法	公差	
d2・d4	±0.5	±0.5
H1	±0.5	±0.5
d1・d3	±0.5	±0.5

①カラー単体もご注文いただけます。P450参照 ②カラー公差とゴムの公差によりカラーL寸がはみ出す可能性がございます。

型式	L	(M)	ゴムのみ	カラー付		ゴムのみ				カラー付								
				適用ボルト	H1	H2	対応カラーNo.	RBZNK	RBZCK	RBZUK	RBZAK	RBZFK	四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ	SUS304	RBZ_K-C	RBZ_K-M	RBZ_K-S
Type	D																	
ゴムのみ	12	12	M3	5	—	—	—	390	930	840	1,150	—	—	—	—	—	—	
RBZNK(ニトリルゴム ショアA70)	15	12 15	M4	5	3	4	—	460	1,040	950	1,660	130	140	190	—	—	—	
RBZCK(クロロブレンゴム ショアA65)	20	15 20	M5	7	7	4A	—	510	1,200	1,100	2,100	160	170	220	—	—	—	
RBZUK(低弾性ゴム ショアA32)	25	20 25	M6	8	6	5	—	550	1,300	1,170	2,400	160	170	220	—	—	—	
RBZSK(シリコンゴム ショアA70)	30	20 25 30	M6	10	8	6	—	880	1,820	1,660	4,350	180	190	240	—	—	—	
RBZAK(シリコンゴム ショアA50)	40	30 40	M10	12	10	12	—	1,080	2,190	2,000	5,440	180	190	240	340	340	340	
RBZFK(ふつ素ゴム ショアA80)	50	30 40 50	M12	15	10	12	—	1,300	2,570	2,330	5,510	180	190	240	340	340	340	
カラー付	ゴム選択	カラー仕様選択	RBZ_K-C(四三酸化鉄皮膜)															
ゴム選択	RBZ_K-M(無電解ニッケルメッキ)	RBZ_K-S(SUS304)																

①D12のカラー付はありません。②低弾性ゴム(RBZUK)、ふつ素ゴム(RBZFK)はL≤30です。

③対応カラー寸法詳細は右ページの座ぐりカタログ・ゴム用カラー参照。

Order
注文例
型式 — L — M
RBZCK25 — 20 — M6

Price
価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133
標準対応 個別対応
数量区分 小口 大口
数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~
基準単価 5% 10% 20% お見積り
値引率 ①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日
3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P134

③3本以上で1明細行当たり一律810円

Delivery
出荷日
3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P134

③3本以上で1明細行当たり一律810円

ゴムクッション座ぐり加工付/座ぐりクッション用カラー -フリー指定タイプ-


■カタログ規格外品はこちら P137

■フリー指定のゴムクッションを3日目出荷いたします。

■フリー指定タイプ

Type	■材質	■硬度	色
RBZN	ニトリルゴム(NBR)	ショアA70	黒
RBZC	クロロブレンゴム(CR)	ショアA65	黒
RBZU	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-35L)	ショアA32	黒
RBZS	シリコンゴム(SI)	ショアA70	ライトグレー
RBZA	シリコンゴム(SI)	ショアA50	乳白色
RBZF	ふつ素ゴム(FPM)	ショアA80	黒
RBZAM	鉛ゴム	ショアA45	アメ色

①シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。
②ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。

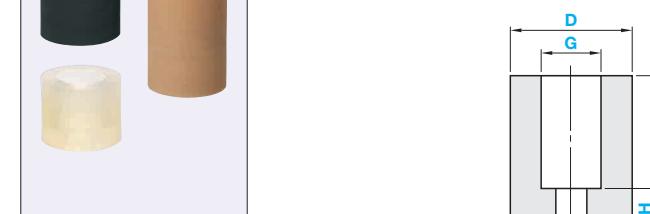

RoHS10

D	公差
40以下	±0.5
41~60	±0.7

寸法	公差
V	H
30以下	±0.5 ±0.5 ±0.5
31~	— ±0.7 ±0.6

①L≤30のとき V≤G-4
②L>30のとき V≤G-6

Order 注文例		型式 — D — V — H — G — L	Price 価格	■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133	
		RBZAM — D22 — V5 — H10 — G12 — L38	Price 価格	標準対応 個別対応	
				数量区分 小口 大口	
				数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~	
				基準単価 5% 10% 20% お見積り	

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。



RoHS10

Order
注文例
型式 AZC4A

Delivery 出荷日		在庫品 翌日出荷 P133
		ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133		標準対応 個別対応
数量区分		小口 大口
数量	1~19 20~34 35~49 50~100 101~	基準単価 5% 10% 20% お見積り

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。