

## シリコンゴムシート/高強度シリコンゴムシート

シリコンゴムは耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、食品衛生法厚生省85号にも適合している素材です。■高強度シリコンゴムとは機械的強度に劣るシリコンの3~5倍の引裂強さをもつシリコンです。  
57種類が比較できる材質サンプルを無料貰出中です。詳しくはP431参照。

○ゴムパッキン加工品はP499参照、ゴムブロックはP466参照



A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		M材質	H硬度	色				
シール無	シール付	シール無	シール付	RBSM	RBSMA	RBSMF	RBSMFA	シリコンゴム(SI)	ショアA70	ライトグレー
RBAM	RBAMA	RBAMF	RBAMFA	シリコンゴム(SI)	ショアA50	乳白色				
RBHM	RBHSM	RBHSMF	RBHSMFA	高強度シリコンゴム(SI)	ショアA50	アイボリー				


○シールの厚さは0.14~0.2mmです。  
○接着力データはP482(ADTS)参照  
○シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。  
○特性P433

精度基準		A・B公差	
T	公差	A・B	公差
0.5	±0.2	200以下	±0.5
1~3	±0.3	201~300	±1.0
5	±0.4	301~500	±1.5
10	±0.6		
15~30	0.5~ +2.0		


■高強度シリコンゴムの特長  
通常のシリコンゴムよりも引裂強さが大変優れています。

引裂強さ比較 (N/mm)  
シリコンゴム(ショアA70) 7  
シリコンゴム(ショアA50) 10  
高強度シリコンゴム(ショアA50) 32  
二重リゴム(ショアA70) 20  
○JIS K6252


## ■正方形タイプ

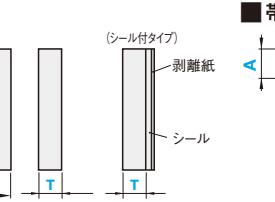


## ■帯状タイプ

 

## ■A・B寸指定-標準タイプ

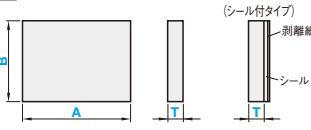

## ■A・B寸指定-穴加工付タイプ

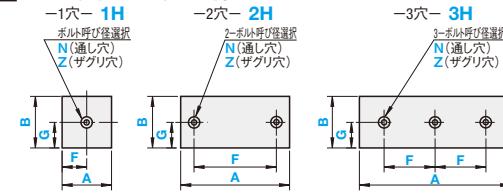

穴加工詳細									
N (通し穴)	Z (ザグリ穴)	ボルト呼び径		3	4	5	6	8	10
		d (通し穴)	d1 (ザグリ穴)						
		3.5	4.5	5.5	6.5	9	12		
		6.5	8	9.5	11	14	17.5		
		3.5	4.5	5.5	6.5	9	11		



○シール付タイプは、自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

## ■正方形タイプ

## ■帯状タイプ

## ■A・B寸指定-標準タイプ

型式		型式		型式		指定1mm単位	
Type	T	Type	T	Type	T	A	B
	0.5		0.5		0.5		
シール無	シール付	*1	300	シール無	シール付	*1	
RBSM	RBSMA	*2		RBSM	RBSMA	*2	
RBAM	RBAMA	*5	500	RBAM	RBAMA	*3	
*RBHSM	*RBHSMF	*10		*RBHSM	*RBHSMF	*5	10~500
15	20			20	40	10~500	10~500
30				50	80		
				100	100		

○\*RBHSM・RBHSMFのT寸は\*のみ

○\*RBHSM・RBHSMFのT寸は\*のみ

○\*RBHSMF・RBHSMFAのT寸は\*のみ

○L寸は500mmになります。

## ■A・B寸指定-穴加工付タイプ

型式		指定1mm単位(A≥B≥T)		指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
Type	呼び	T	A	B	F	G	N(通し穴) Z(ザグリ穴)
シール無	シール付	1H	0.5				
		2H	*2				
		3H	*5	25~500	25~500	5~495 (1Hタイプ)	
		4H	10			9~491 (2H・4Hタイプ)	
		5H	15			9~245 (3H・6Hタイプ)	
		6H	20				
		30					

○\*RBHSMF・RBHSMFAのT寸は\*のみ ○A≥B≥T

○F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、3H・6Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。

○G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

○注文時  
●正方形タイプ・帯状タイプ  
○型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径

Delivery 出荷日 2 日目出荷 2 日目出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P134

○3本以上で1明細行当たり一律810円

Order 注文例  
●正方形タイプ・帯状タイプ  
○型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径

RBSMA15 - 300

●A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ  
○型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径

RBSMF10 - 110 - 65

RBHSMF4H5 - 200 - 150 - F140 - G100 - N5



○カタログ規格外品はこちら P137

○CADデータフォルダ名: 38\_Urethanes



Price  
価格

## ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分  
小口  
1~9  
10~19  
20~49  
50~100  
101~200  
201~

個別対応  
大口  
W03  
W04  
W05  
W06  
W07  
W08

○表示数量超えはW03にてご確認ください。

## ■正方形タイプ

型式		¥基準単価	
Type	T	300	500
0.5		1,630	2,870
1		1,910	2,960
2		2,130	3,280
3		2,440	4,420
5		3,190	7,430
10		4,340	8,600
15		7,480	18,640
20		9,910	25,030
30		13,520	37,530
40		22,260	5,960
50		26,000	10,570
80		46,000	15,350
100		54,000	18,790

型式		¥基準単価	
Type	T	3	5
0.5		180	190
1		210	230
2		200	230
3		220	250
5		240	290
10		290	380
20		370	540
30		400	630
40		460	740
50		540	810
80		730	1,030
100		800	1,110

型式		¥基準単価	
Type	T	10	20
0.5		180	310
1		390	460
2		540	620
3		770	880
5		1,200	1,610
10		1,420	1,850
20		2,270	2,810
30		3,130	3,820
40		3,910	