


ウレタンスponジ/ゴムスponジ

■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP431参照。

①スponジパッキン加工品はP499参照、スponジテープはP489参照

①カタログ規格外品はこちら P137

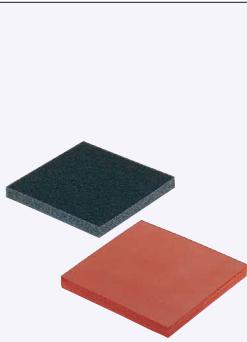

Rohs10

定寸タイプ		フリー指定タイプ		■材質	■硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
SGNN	SGNS	SGNNF	SGNSF	ポリウレタンスponジ	(アスカ-C1未満)	黒
—	—	SGNC	SGNCA	クロロブレンゴムスponジ	アスカ-C25	黒
—	—	SGNW	SGNWA	クロロブレンゴムスponジ	アスカ-C25	白
—	—	SGNP	SGNPA	EPDMスponジ	アスカ-C8	黒
—	—	SGNB	SGNBA	NBRスponジ	アスカ-C30	黒
SISP	SISA	SGNA	SGNA	シリコンゴムスponジ	アスカ-C35	オレンジ
—	—	SGNL	SGNLA	シリコンゴムスponジ	アスカ-C15	オレンジ
—	—	SGNF	SGNFA	ふっ素ゴムスponジ	アスカ-C35	黒

①シールの耐熱温度は80℃です。
②SGNW・SGNWAは、経年変化により変色することがあります。



■精度基準	
ポリウレタンスponジ	
A・B	公差
390以下	±2
190以下	±1.5
400~790	±2.5
200~390	±2
800	±3
左記以外	
A・B	公差
400以上	±3

①シールの厚さは0.14~0.2mmです。

■定寸タイプ

Type	T選択	選択	
		A	B
SGNN	10	±1	100
SGNS	30	±2	200
SGNS	50	±3	500
SISP	3	±0.5	100
SISA	5	±1	250
SISA	10	±1	100

■定寸タイプ
型式 - A - B

SGNN10 - 100 - 100

SISP10 - 250 - 100

■フリー指定タイプ
①A≥B
型式 - A - B - T

SGNCA - 320 - 220 - 10

■フリー指定タイプ

型式	指定10mm単位		T選択	T公差
	A	B		
SGNC			3	±0.5
SGNW			5	
SGNP			8	
SGNB	20~500	20~500	10	±1
SGNCA			15	
SGNWA			20	
SGNPA			25	
SGNBA			30	±1.5
SGNA			2	
SGNL			3	±0.5
SGNF	20~500	20~500	5	
SGNAA			10	±1.5
SGNLA			15	
SGNFA			20	
SGNNF	10~500	10~500	10	±1
SGNSF			30	±2
SGNSF			50	±3

■定寸タイプ
①SGNN・SGNS

3 日自出荷

ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P134

①3本以上で明細行当たり一律810円

②SISP・SISA

在庫品 翌日出荷 P133

②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■フリー指定タイプ
①SGNA・SGNAA・SGNC・SGNCA

2 日自出荷

●上記以外

3 日自出荷

ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P134

①3本以上で明細行当たり一律810円

②SGNP・SGNPAはストーク適用不可

大口 +7 日自出荷 101~200

②ストーク対応なし

②SGNL・SGNLA・SGNF・SGNFAは適用不可

■スponジ特性値

項目	単位	ポリウレタンスponジ	クロロブレンゴムスponジ	EPDMスponジ	NBRスponジ	シリコンゴムスponジ	ふっ素ゴムスponジ
						Hs35	Hs15
見かけ密度	g/cm ³	0.022	0.18	0.09~0.15	0.21	0.35~0.37	0.45
気泡	—	連続気泡	独立気泡	独立気泡	独立気泡	独立気泡	独立気泡
引張り強さ	MPa (kgf/cm ²)	≥0.076 (≥0.77)	0.9 (9)	0.4 (4)	0.8 (8)	1.6~1.8 (16~18)	1 (10) 2.7 (27)
伸び	%	≥120	170	180以上	200	200~250	250 280
25%圧縮荷重	MPa (kgf/cm ²)	—	5.3×10 ⁻² (0.54)	3.1×10 ⁻² (0.32)	6.5×10 ⁻² (0.66)	— (*1)	— (*3)
連続使用温度*	℃	−10~70	−35~130	−40~130	−10~140	−70~200	−20~230
耐摩耗性	—	○	○	○	○	△	○
耐老化性	—	○	○	○	○	○	○
耐水性	—	△	○	○	○	△	○
耐薬品性	油(ガソリン)	○	○	×	○	○	○
	酸	×	△	○	×	○	○
	アルカリ	×	○	○	○	○	○
	有機溶剤	×	△	×	△	×	○

①シール付タイプの場合、高温下(約80℃)ではシールの粘着性は低下します。

*1 圧縮永久歪(40%圧縮時)(100°C/24h) 29%

*2 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。

*3 圧縮永久歪(40%圧縮時)(150°C/24h) 8% (JIS K6250に基づく)

①カタログ規格外品はこちら P137



① CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

Price 価格	数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133						
	標準対応		個別対応				
数量区分	小口	大口	大口	大口	201~	お見積り	②表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量区分	1~19	20~34	35~49	50~100	101~200	201~	
基準単価	5%	10%	18%	20%	20%	お見積り	②表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日	通常	+7日					

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。