


■気密性向上、ねじれ防止のために開閉部の戸あたりパッキンとして使用できます。

## ■甲丸ひも



RoHS10

Type	■材質	■硬度	色
KMHNS	クロロブレンゴムスponジ	アスカ-C20	黒
KMHSS	シリコンゴムスponジ	アスカ-C25	オレンジ

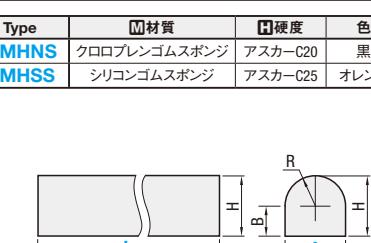

## ■精度基準

L寸法公差

L	公差
1M	±1.5
3M	±2.0
5M以上	±3.5



■隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使える軟かいジェルタイプの新しいパッキンです。

## ■ジェルパッキン丸ひも



RoHS10

Type	■材質	■硬度	色
RBGEL	粘弾性エラストマー	アスカ-F65	淡黄色



- 使用温度範囲-10~70°C
- べたつき防止の為、ふつ素パウダーが塗布されています。
- 巻いた状態で納品します。
- カッタ等を真上から入れて切断して使用することができます。

型式	L選択 (mm)	Order 注文例	型式	L	Price 価格
RBGEL	2 500		RBGEL5	500	
	5 1000			1000	
	10 1500			1500	

Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

P133

?

ご希望によりP133に、当日出荷要致します。

?

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量	スライド価格
1~4	(1円未満切り捨て) P133
5~20	標準対応
21~	個別対応

数量区分

標準対応

個別対応

小口

大口

数量

1~4

5~20

21~

値引率

基準単価

10%

お見積り

?

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	L選択 (mm)	Order 注文例	型式	L	Price 価格
RBGEL	2 500		RBGEL5	500	
	5 1000			1000	
	10 1500			1500	

数量区分

標準対応

個別対応

小口

大口

数量

1~4

5~20

21~

値引率

基準単価

10%

お見積り

?

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	L選択 (mm)	¥基準単価
RBGEL	2 500	930
	5 1000	1,490
	10 1500	1,640

型式	L	¥基準単価
RBGEL	500	930
	1000	1,490
	1500	1,640

型式	L	¥基準単価
RBGEL	500	930
	1000	1,490
	1500	1,640

型式	L	¥基準単価
RBGEL	500	930
	1000	1,490
	1500	1,640

## ■粘弾性エラストマー

粘弾性エラストマーとはF硬度で表現される極めて軟質なジェルです。機械的強度が強く耐久性がある素材です。また、縦横左右にゆっくり回復する3次元遅延回復が大きな特徴で柔軟性があり、隙間うめパッキンなど様々な用途でご使用いただけます。

## ■粘弾性エラストマーの軟性

写真のように非常にやわらかく伸びが良い材質です。(伸び2,000%以上)また、形状対応性が高いで複雑な形状でのパッキン材としてご使用いただけます。切断面は自己粘着性があります。



## ■特性値比較

項目	粘弾性エラストマー	ニトリルゴム	シリコンゴム
比重	0.9	1.6	1.2
硬度	65(アスカ-F)	70(ショアA)	50(ショアA)
引張り強さ(Mpa)	0.17	12.7	8.8
伸び(%)	>2000	370	330
最高使用温度	70	90	200
耐寒性	-10	-10	-70

## ■耐药品性比較

項目	粘弾性エラストマー	ニトリルゴム	シリコンゴム
ガソリン軽油	×	○	△-○
水	○	○	△
強酸	○	○	○
強アルカリ	○	○	○
エーテル	×	×-△	△

?溶がかかる場所での使用は避けてください。

?溶