



■取り付けが簡単な粘着剤付き樹脂カバー用トリムコンパクトです。注意喚起に有効な黄色もご用意しました。

■樹脂カバー用


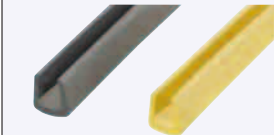


■樹脂カバー用リップ付

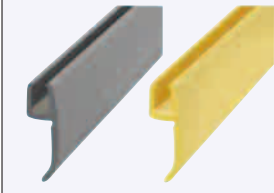



■樹脂カバー用

CTRTT

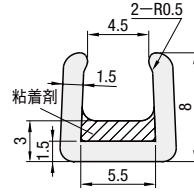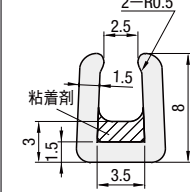

■樹脂カバー用リップ付

CTRTRR

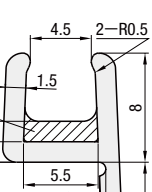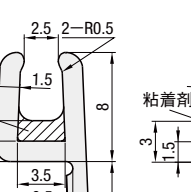

■材料特性

項目	TPE	粘着剤
比重	0.95	—
耐熱性	+135℃	+88℃
耐寒性	-60℃	-15℃
圧縮永久歪	15~25%	—

ⓈTPE は、焼却時にダイオキシンが発生しません。

型式		色	L寸選択 (m)	対応可能板厚	¥基準単価		
Type	T				1m	3m	5m
CTRTT	3.0	G (グレー)	L1 L3 L5	2.5~3.5	450	1,300	2,150
	5.0			4.5~5.5	500	1,450	2,400
CTRTRR	3.0	Y (黄)	L1 L3 L5	2.5~3.5	550	1,600	2,650
	5.0			4.5~5.5	600	1,750	2,900

Order 注文例

型式 - 色 - L

CTRTT3.0 - G - L1

CTRTRR5.0 - Y - L3

Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~2	3~4	5~50
値引率	基準単価	5%	10%

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 Ⓢ P.133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


Example 使用例




●パネル端部保護
パネル端部にCTRTTを貼付け、干渉保護や、衝突防止の注意喚起として

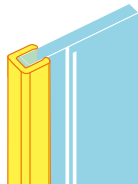


●片側扉の隙間隠し
片側扉のパネル端部にCTRTRRを貼付け、対象物との隙間隠しや、内外部からの飛散物・音等の遮断用途として

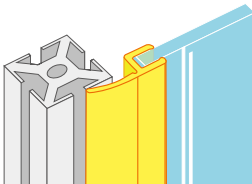

●両側扉の隙間隠し①
両側扉のパネル端部にCTRTT、CTRTRRを貼付け、パネル間の隙間隠しとして

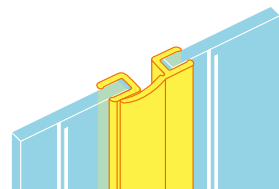

●両側扉の隙間隠し②
両側扉のパネル両端部にCTRTRRを貼付け、パネル間の隙間隠しとして（開閉順番を無くすることができます）

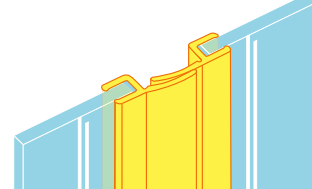


ⓈCADデータフォルダ名：39_Antivibration

■芯金が入っていないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトトリムです。U型は板金に対して角が出ません。


■トリムコンパクト
角型・U型




CTRTE
CTRTS

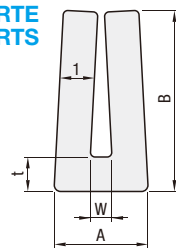


CTRTE
CTRTS

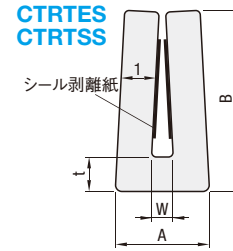


CTRTE
CTRTS

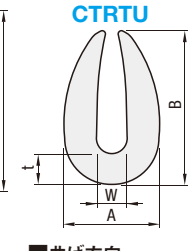

CTRTE
CTRTS

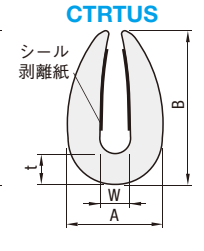

■曲げ方向

 

Ⓢ接着テープはP482ADTR (EPDM)・ADTS (シリコン)を使用しています。

■材料特性

項目	EPDM	シリコンゴム
比重	1.2	1.2
耐熱性	120℃	170℃
耐寒性	-40℃	-60℃
圧縮永久歪	16%	27%

トリムコンパクトはメートル単位での販売となります。L75を5個ご注文いただいた場合75メートル巻が5巻届きますのでご注意ください。

型式		L 指定1m単位	A	B	W	t	最小曲半径mm			対応可能板厚	¥基準単価(1メートル)	
Type	T						曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③		接着テープなし	接着テープ付
エチレンゴム (EPDM) 角型	1.6	L1~L75 (1m単位) ※接着テープ付 ※L1~L2	5.2	10	1.4	1.9	R70	R50	R30	1.0~1.6	290	640
CTRTE	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3	310	660
CTRTE (接着テープ付)	3.2		6.9	10	3.1	1.9			R30	3.0~3.2	320	680
シリコンゴム角型	1.6		5.2	10	1.4	1.9			R30	1.0~1.6	550	930
CTRTS	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3	570	940
CTRTS (接着テープ付)	3.2		6.9	10	3.1	1.9			R40	3.0~3.2	590	960
エチレンゴム (EPDM) U型	0.8		4	6	1	1.4	R30	R30	R30	0.6~1.2	330	550
CTRTE	1.6		4.4	7	1.4	1.4			R30	1.0~1.6	340	570
CTRTE (接着テープ付)	2.3		5.3	8	2.1	1.5			R30	2.0~2.3	350	590

Order 注文例

型式 - L

CTRTE1.6 - L32

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 Ⓢ P.134

Ⓢ3本以上で1明細行当たり一律810円


Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~10	11~15	16~
値引率	基準単価	5%	お見積り


Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■透明感のある樹脂トリムは塗装された板金やステンレスなどの金属面とも色がなじみます。


■樹脂トリム

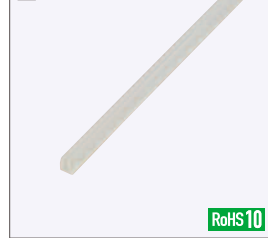

Type	材質
PTRTN	ナイロン6

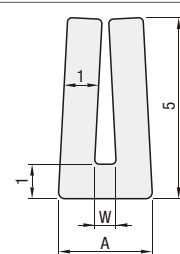

■曲げ方向

 

型式		L 指定1mm単位	A	W	最小曲半径mm			対応可能板厚
Type	No.				曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③	
PTRTN	1	10~2000	3.3	1.3	R150	R300	R200	1.0~1.1
	2		3.7	1.7				1.2~1.5
	3		4.4	2.4				1.6~2.2
	4		5.3	3.3				2.3~3.2

Order 注文例

型式 - L

PTRTN1 - 200

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 Ⓢ P.134

Ⓢ3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~10	11~15	16~
値引率	基準単価	5%	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価									
		L指定1mm単位									
Type	T選択	10~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000
PTRTN	1	330	360	380	420	460	610	660	710	760	810
	2	350	390	470	490	510	690	740	790	840	890
	3	360	410	460	520	540	740	790	840	890	940
	4	370	440	530	590	660	880	930	980	1,030	1,080