




：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引率変更

# TRIM COMPACT トリムコンパクト -樹脂カバー用-

■取り付けが簡単な粘着剤付き樹脂カバー用トリムコンパクトです。注意喚起に有効な黄色もご用意しました。

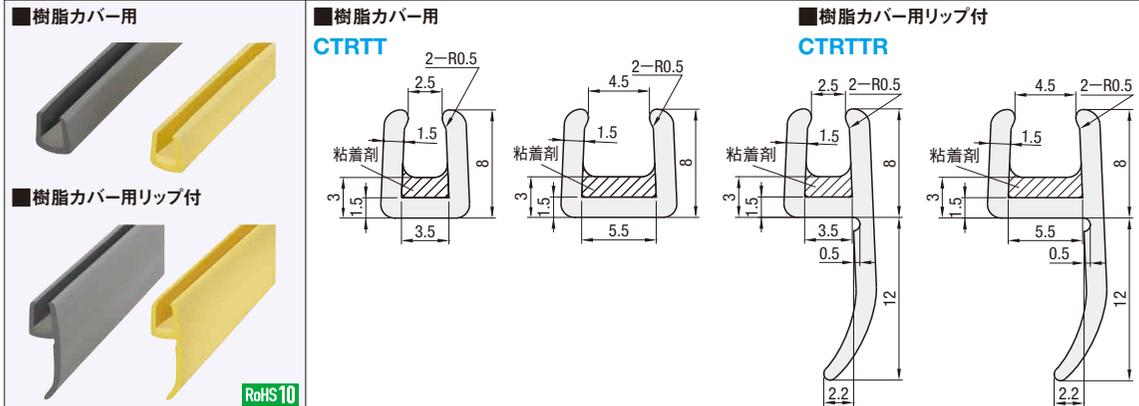

Type	材質	
	本体	粘着材
CTRTT CTRTRT	熱可塑性エラストマー (TPE)	シーラント

■材料特性		
項目	TPE	粘着剤
比重	0.95	-
耐熱性	+135℃	+88℃
耐寒性	-60℃	-15℃
圧縮永久歪	15~25%	-

①TPEは、焼却時にダイオキシンが発生しません。

型式 Type	T	色	L寸選択 (m)	対応可能板厚	¥基準単価		
					1m	3m	5m
CTRTT	3.0	G (グレー)	L1 L3 L5	2.5~3.5	450	1,300	2,150
	5.0			4.5~5.5	500	1,450	2,400
CTRTRR	3.0	Y (黄)	L1 L3 L5	2.5~3.5	550	1,600	2,650
	5.0			4.5~5.5	600	1,750	2,900


**Order 注文例**  
型式 - 色 - L  
CTRTT3.0 - G - L1  
CTRTRR5.0 - Y - L3

**Price 価格**  
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~2	3~4
値引率	5%	8%

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。


**Delivery 出荷日**  
在庫品 翌日出荷 P.133  
①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

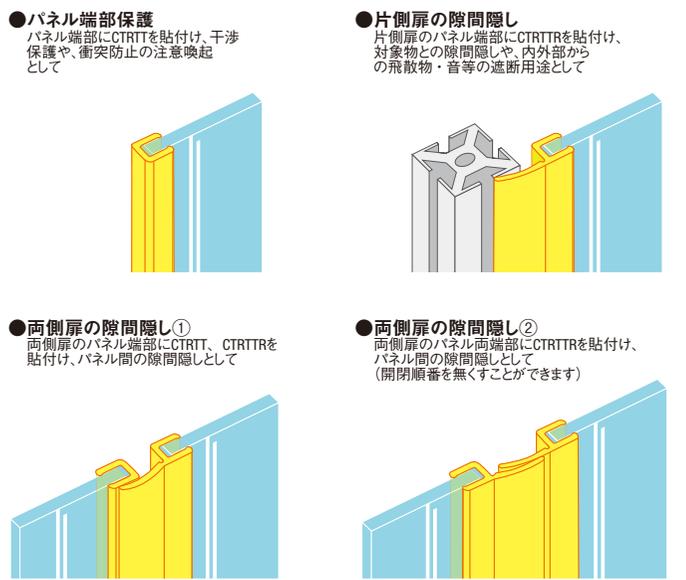

# TRIM COMPACT トリムコンパクト/樹脂トリム -角型/U型-

●CADデータフォルダ名: 39\_Antivibration

■芯金が入っていないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトトリムです。U型は板金に対して角が出ません。

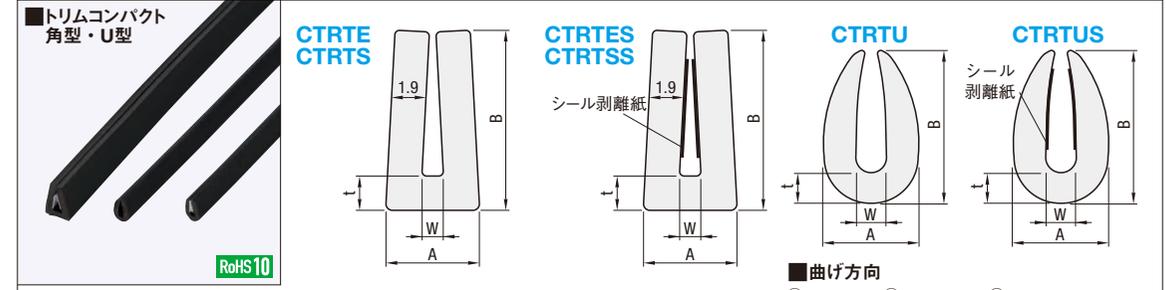

Type	形状	材質	色
CTRTE	角型	エチレンゴム (EPDM)	黒
CTRTS	角型	シリコンゴム	グレー
CTRTE	角型	エチレンゴム (EPDM)	黒
CTRUS	角型	エチレンゴム (EPDM)	黒

■材料特性		
項目	EPDM	シリコンゴム
比重	1.2	1.2
耐熱性	120℃	170℃
耐寒性	-40℃	-60℃
圧縮永久歪	16%	27%

①接着テープはP.482ADTR (EPDM)・ADTS (シリコン)を使用しています。

トリムコンパクトはメートル単位での販売となります。L75を5個ご注文いただいた場合75メートル巻が5巻届きますのでご注意ください。

型式 Type	T	L 指定1m単位	A	B	W	t	最小曲半径mm			対応可能板厚	¥基準単価(1メートル) 接着テープなし 接着テープ付	
							曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③			
エチレンゴム (EPDM) 角型 CTRTE CTRTS (接着テープ付)	1.6	L1~L75 (1m単位) ※接着テープ付 ※L1~L2	5.2	10	1.4	1.9	R70	R50	R30	1.0~1.6	290	640
	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3	310	660
	3.2		6.9	10	3.1	1.9			R30	3.0~3.2	320	680
	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3	570	940
シリコンゴム角型 CTRTRT CTRTRR (接着テープ付)	1.6	L1~L75 (1m単位) ※接着テープ付 ※L1~L2	5.2	10	1.4	1.9	R70	R50	R30	1.0~1.6	550	930
	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3	570	940
	3.2		6.9	10	3.1	1.9			R30	3.0~3.2	590	960
	2.3		4	6	1	1.4			R30	0.6~1.2	330	550
エチレンゴム (EPDM) U型 CTRTE CTRUS (接着テープ付)	0.8	L1~L75 (1m単位) ※接着テープ付 ※L1~L2	4.4	7	1.4	1.4	R30	R30	R30	1.0~1.6	340	570
	1.6		4.4	7	1.4	1.4			R30	1.0~1.6	340	570
	2.3		5.3	8	2.1	1.5			R30	2.0~2.3	350	590
	2.3		5.3	8	2.1	1.5			R30	2.0~2.3	350	590

**Order 注文例**  
型式 - L  
CTRTE1.6 - L32


**Delivery 出荷日**  
3 日日出荷  
在庫品 翌日出荷 P.133  
①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格**  
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~15
値引率	5%	8%

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■透明感のある樹脂トリムは塗装された板金やステンレスなどの金属面とも色がなじみます。

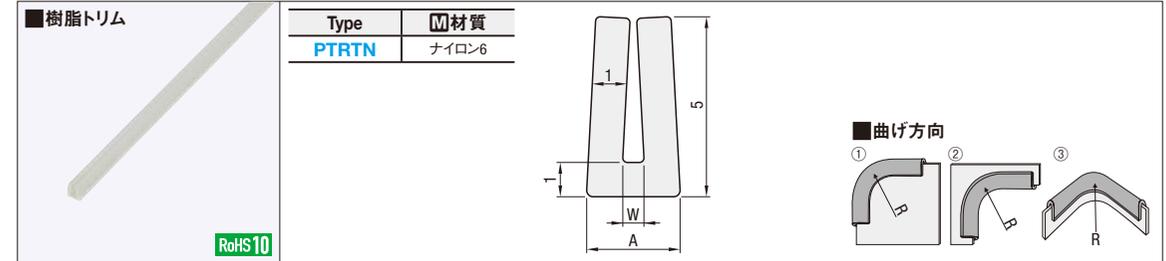

型式 Type	No.	L 指定1mm単位	A	W	最小曲半径mm			対応可能板厚
					曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③	
PTRTN	1	10~2000	3.3	1.3	R150	R300	R200	1.0~1.1
	2		3.7	1.7				1.2~1.5
	3		4.4	2.4				1.6~2.2
	4		5.3	3.3				2.3~3.2

**Order 注文例**  
型式 - L  
PTRTN1 - 200

**Delivery 出荷日**  
3 日日出荷  
在庫品 翌日出荷 P.133  
①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格**  
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~15
値引率	5%	8%

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	T選択	¥基準単価 L指定1mm単位									
		10~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000
PTRTN	1	330	360	380	420	460	610	660	710	760	810
	2	350	390	470	490	510	690	740	790	840	890
	3	360	410	460	520	540	740	790	840	890	940
	4	370	440	530	590	660	880	930	980	1,030	1,080

39 防振・防音・断熱・保護  
樹脂トリム