 



薄型ブラケット

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用



プレートブラケット・ブロックブラケット

 -5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用






■特長: 薄型の押出ブラケットです。取付時の省スペース化に有効です。

■薄型ブラケット



Type	M材質	S表面処理
HBLSS5	A6N01SS-T5	白アルマイト
HBLSSB5		黒アルマイト

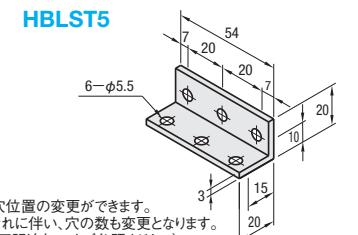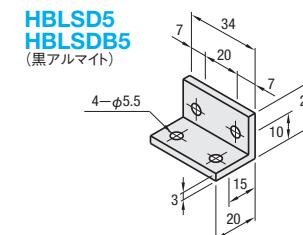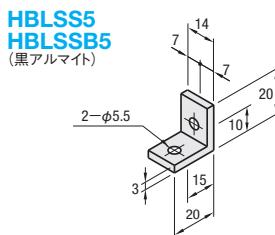

穴位置の変更ができます。
それに伴い、穴の数も変更となります。
(下記追加工をご参照ください)

Type	質量(g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重(N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	ナット	1~99コ	100~200	
HBLSS5	3.8			59	57	
HBLSSB5* (黒アルマイト)		2		686	112	107
HBLSD5	10	CBM5-8	HNTT5-5	88	84	
HBLSDB5* (黒アルマイト)		4		1176	162	154
HBLST5	15	6		1617	94	89



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

 
 
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口

数量 1~200 201~

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code	
適用ボルト ナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)	SET		
	SST		SST		
	SEU		SEU		
	(先入ナット) (ナット) (スクリューナット)		(例) HBLSS5指定時	HBLSS5	82 60 106 164 106 124
	SSU			HBLSSB5	92 - 116 - 116 -
	(先入ナット) (ナット) (スクリューナット)		Code 型式 個数 型式 個数	HBLSD5	164 120 212 328 212 248
	SEP		SET CBM5-8 HNTT5-5	HBLSDB5	102 - 126 - 126 -
	(後入ナット) (ナット) (スクリューナット)		SET CBM5-8 HNTT5-5	HBLST5	225 180 297 432 297 312
	SSP		SET CBM5-8 HNTT5-5	HBLSP5	82 60 106 164 106 124
	(後入ナット) (ナット) (スクリューナット)		SET CBM5-8 HNTT5-5		

HBLSS5以外をご指定の際は適合ボルト・ナットをご確認ください。


黒アルマイトブラケットのボルトはP798 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。

黒アルマイトブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■特長: フレームにはまる突起の付いた薄型ブラケットです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■突起付薄型
ステンレスブラケット

HBLSP5

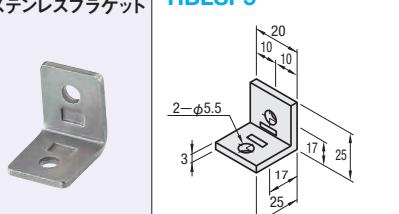

M材質 SUS304



■HBLSP (突起付薄型
ステンレスブラケット)
の特長
溝にはまる
突起があります。
(高さ0.9mm)

※適用ボルト、ナットをセットでできます。


上の追加工表をご覧ください。

Type	質量(g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重(N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	ナット	1~99コ	100~200	
HBLSP5	10	CBM5-8	2	686	110	105

■特長: フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

プレートブラケット・ブロックブラケット

 -5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用



■特長: フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。


■プレートブラケット



M材質 SS400

S表面処理 無電解ニッケルメッキ

HBLPL5-4040

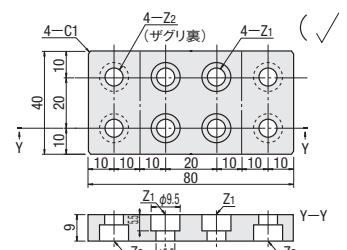

■特長: 交差接続の際にフレームからはみ出さないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用できます。


■ブロックブラケット



M材質 A6063

S表面処理 アルマイト処理

HBLBL5

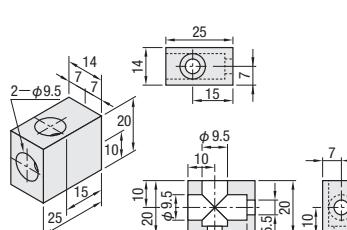

Type	質量(g)	適合ボルト		許容荷重(N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	ナット	1~99コ	100~200	
HBLBL5	13	CBM5-8	2	686	109	104



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口

数量 1~200 201~

出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■HBLBL (突起付反転
ブロックブラケット)
の特長溝にはまる
突起があります。
(高さ0.9mm)溝にはまる
突起があります。
(高さ0.9mm)