 
 


# アルミフレーム用後入れナット 仮止め機能付き -5シリーズ(溝幅6mm)用



# アルミフレーム用後入れナット・ストッパ その他 -5シリーズ(溝幅6mm)用



◎ CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

## ■後入れバネナット

RoHS10



**HNTP5** (S10C相当)  
**PACK-HNTP5** (S10C相当・100個パック)  
**HNTPV5** (ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)  
**HNTPZ5** (ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)  
**SHNTP5** (SUS316相当・焼結)  
**PACK-SHNTP5** (SUS316相当・焼結・100個パック)

\*導電機能付

Type	M	材質	表面処理
① HNTP5		本体	球
② PACK-HNTP5		S10C相当	SWP-A
③ HNTPV5		SUS304	三価クロメート
④ HNTPZ5		SUS316相当	三価クロメート
⑤ SHNTP5*		SUS316相当	焼結
⑥ PACK-SHNTP5*		SUS304-WP8	—

参考締付トルク(N・m)


M S10C相当/SUS316相当(焼結)

5 6.8

参考締付トルク(N・m)

M SUS316相当-WP8

—

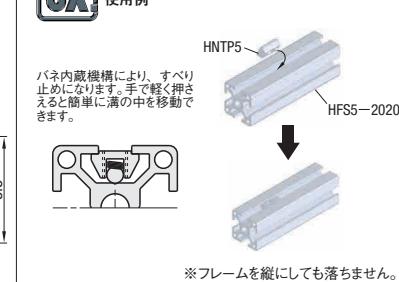Example  
使用例

※フレームを縦にしても落ちません。

型式	M	L1	¥基準単価	¥スライド単価		
			1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
<b>HNTP5</b> (S10C相当)	3 4 5	6	42	42	41	39
<b>HNTPV5</b> (ゆるみ防止・S10C相当)	5		56	54	52	50
<b>HNTPZ5</b> (ゆるみ防止・S10C相当)	5		61	59	57	55
<b>SHNTP5</b> (SUS316相当・焼結)	3 4	6.5	46	46	45	45
	5		52	50	47	47


## ■パック販売

型式	M	L1	¥基準単価(1~10パック)	¥スライド単価
			パック価格	1個当たりの価格
<b>PACK-HNTP5</b> (S10C相当)	3 4 5	6	3,820	38.2
<b>PACK-SHNTP5</b> (SUS316相当・焼結)		6.5	4,360	43.6

在庫品 翌日出荷 **P133**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

## ■ゆるみ防止タイプ

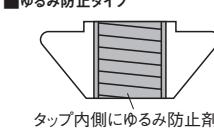

タブ内側にゆるみ防止剝塗布

## ●単品販売

## ●パック販売

## ●単品販売